
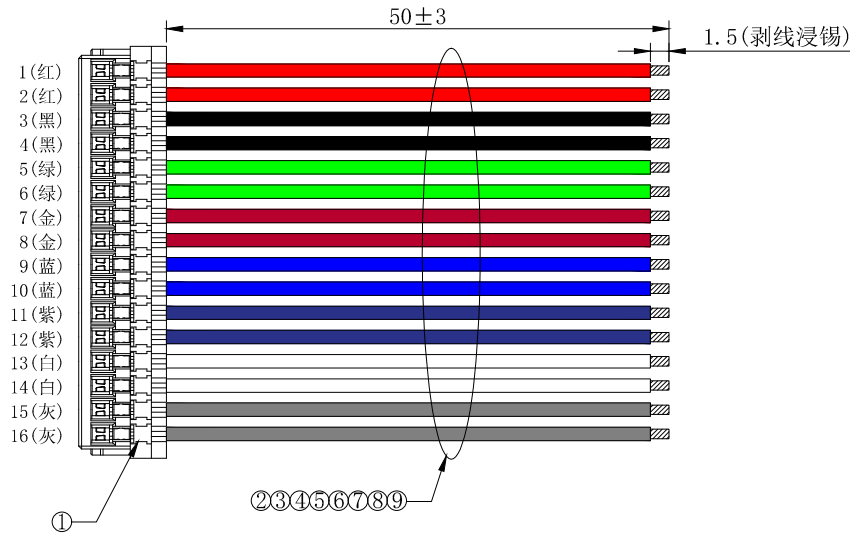


环保物料

TEL:0769-82001899

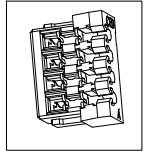

序号	名称	规格描述	数量
1	胶壳	M0800HI-16-GN XFCN 兴飞	1
2	电线	UL0064 32# ODO. 38mm 7*0.08mm 红	2
3	电线	UL0064 32# ODO. 38mm 7*0.08mm 黑	2
4	电线	UL0064 32# ODO. 38mm 7*0.08mm 绿	2
5	电线	UL0064 32# ODO. 38mm 7*0.08mm 金	2
6	电线	UL0064 32# ODO. 38mm 7*0.08mm 蓝	2
7	电线	UL0064 32# ODO. 38mm 7*0.08mm 紫	2
8	电线	UL0064 32# ODO. 38mm 7*0.08mm 白	2
9	电线	UL0064 32# ODO. 38mm 7*0.08mm 灰	2

技术要求:

- 1.1. 端子铆接牢固, 无松动, 脱落现象;
- 1.2. 线材印字清晰, 无破损划伤;
2. 外观要求按品质管理部检验标准执行
3. 包装要求按包装作业指引或者客户制定包装要求

				TOLERANCE UNLESS OTHERWISE	DRAWN	CK tan	XFCN 兴飞连接器有限公司 XFCN CONNECTORS CO., LTD.	SHEET	1/1	
				X. ±0.3 X° ±5°	CHKD			DATE	2023. 7. 7	
				.X ±0.20 .X° ±2°	APPD		PRODUCT NAME	0.8剥破-16P单头线长50mm/10061/32#/ODO.38mm/7*0.08mm红/红/黑/黑/绿/绿/金/金/蓝/蓝/紫/紫/白/白/灰/灰 剥皮镀锡1.5mm	UNITS	mm
				.XX ±0.08 .XX° ±1°	VIEW	⊕ ⊖	PART. NO.	07.0019	SCALE	
				.XXX ±0.03 .XXX° ±0.5°					DWG NO.	
AO	MODIFICATION			DRAW	DATE					
AVR										