
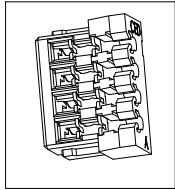


环保物料

TEL:0769-82001899

技术要求:

- 1. 1. 端子铆接牢固, 无松动, 脱落现象;
- 1. 2. 线材印字清晰, 无破损划伤;
- 2. 外观要求按品质管理部检验标准执行
- 3. 包装要求按包装作业指引或者客户制定包装要求

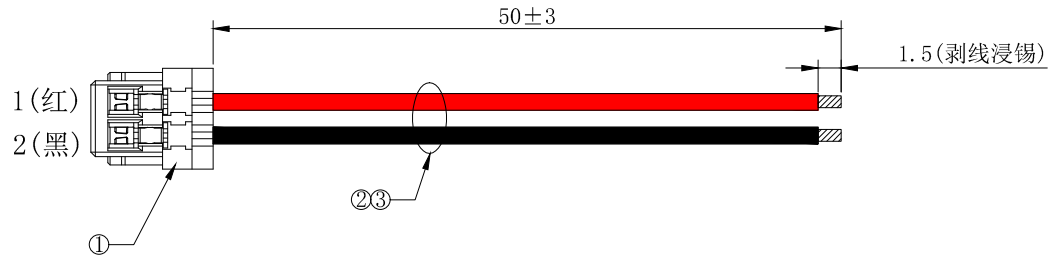

序号	名称	规格描述	数量
1	胶壳	M0800HI-2-GN XFCN 兴飞	1
2	电线	UL0064 32# ODO.38mm 7*0.08mm 红	1
3	电线	UL0064 32# ODO.38mm 7*0.08mm 黑	1

				TOLERANCE UNLESS OTHERWISE	DRAWN	CK tan	XFCN 兴飞连接器有限公司		SHEET	1/1	
				X. ±0.3 X° ±5°	CHKD		XFCN CONNECTORS CO., LTD.		DATE	2023. 7. 7	
				.X ±0.20 .X° ±2°	APPD		PRODUCT NAME	0.8刺破-2P单头线长50mm 10064 32# ODO.38mm		UNITS	mm
				.XX ±0.08 .XX° ±1°				7*0.08mm红/黑 尾部剥皮镀锡1.5mm		SCALE	
				.XXX ±0.03 .XXX° ±0.5°	VIEW	⊕	PART. NO.	07.0017		DWG NO.	
A0	MODIFICATION		DRAW	DATE							
AVR											