

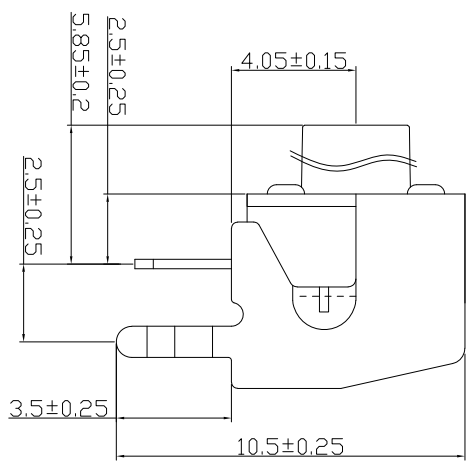


ROHS

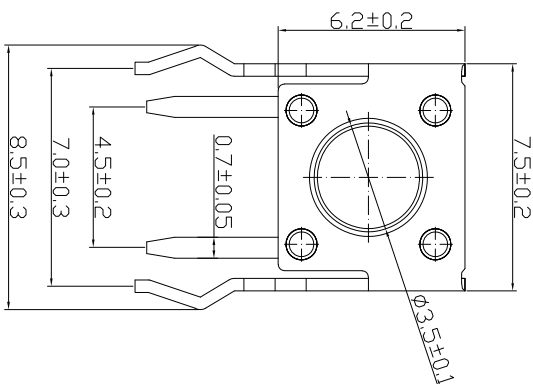

- 技术参数:
1. 做用温度: $-20\sim+70^{\circ}\text{C}$;
 2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
 3. 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$;
 4. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$;
 5. 耐 压: AC250V(50Hz)/min;
 6. 动 作 力: $160\pm 50\text{gf}$;
 7. 开关行程: $0.25\pm 0.1\text{mm}$
 8. 使用寿命: 5-7万次;
 9. 高度尺寸可按用户要求选择;
 10. 未注尺寸公差 $\pm 0.15\text{mm}$ 。

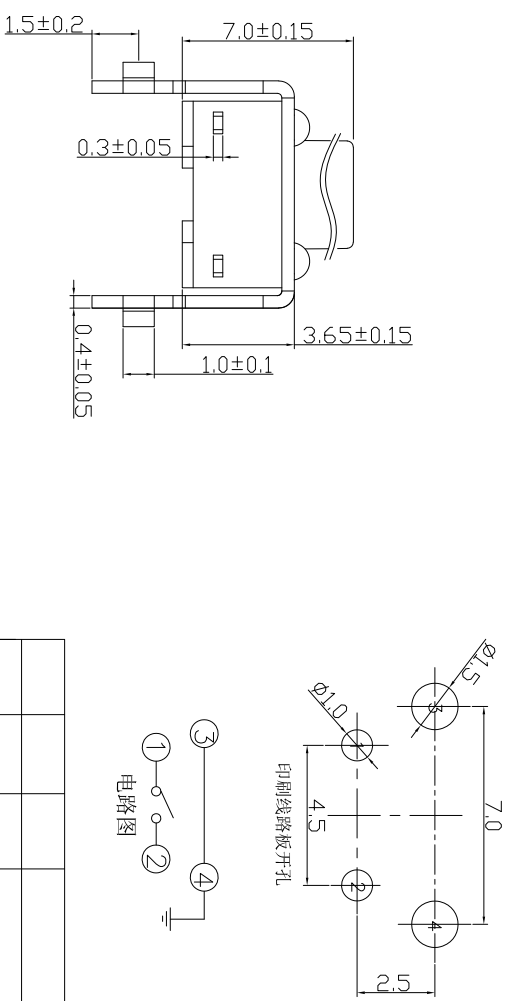

5	嵌件	1	H62黄铜 T=0.3	
4	底座	1	PPA 黑色	
3	簧片	1	覆银磷铜	
2	支架	1	冷轧钢带 T=0.4	Cu/Ep: CuSn2
1	帽头	1	PPA 黑色	
序号	名称	数量	材 料	附 注

深圳市富港科有限公司

深圳市富港科有限公司									
轻触开关									
图									
标记	处数	更改文件号	签字	日期	图样标记	重量	比例		
设计	W Z Z	日期	19. 09. 25	标准化		日期			
校对	L P J	日期	19. 09. 25	审定		日期			
工艺		日期							
审核	W F	日期	19. 09. 25					共 页	第 页
TC-6615-7. 0-160									
1.5+									
发放部门									
行政部门									
业务部									
采购部									
工程部									
品保部									
生产部									