
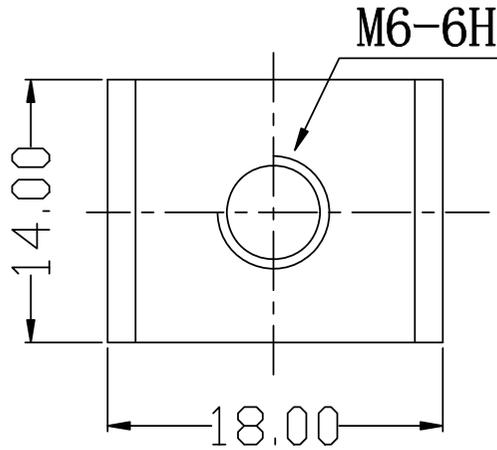


推荐开孔尺寸:

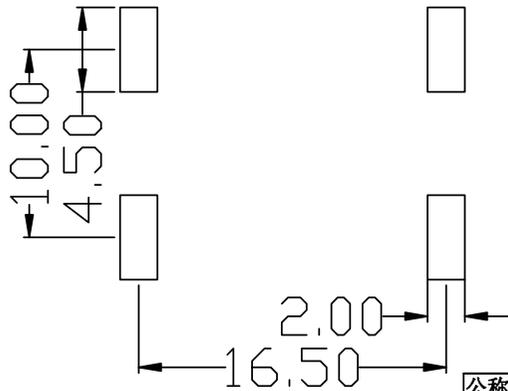

1.使用温度	-40℃~125℃。
2.螺钉拧紧力矩	2.5 Nm
3.额定电压电流	100A
4.焊脚镀层	打铜底1~2um, 打镍底1~2um, 镀环保雾锡 3~5um

1	焊脚	1	BRASS	镀环保雾锡	2	垫片	1	SPCC	镀环保雾锡
序号	名称	数量	材料	说明	序号	名称	数量	材料	说明

公称尺寸(mm)	公差(±mm)
0~10	0.65
10~20	0.70
20~30	0.75
30~40	0.80
40~50	0.85
50 以上	0.90
角度	±1°

一视角					
	设计	处数	更改文件号	签字	日期
	校对		标准化		
	审核		审定		
	工艺		日期		

装配图

材料	
型号	ACTB086
零件编号	
版本号	V1
重量	
比例	FULL
深圳市康奈特电子有限公司	
SHENZHEN CONNECTION ELECTRONIC CO.LTD	
共 1 页 第 1 页	