



XC-IPX-SMA-15 转接线规格书

IPEX 转 SMA 转接线


IPEX-1 代 转 SMA 外螺纹内孔

第一章 产品简介


XC-IPX-SMA-15 是一款 IPEX-1 代转 SMA-K (SAM 外螺纹内孔) 转接线。线材为 RF1.13 线, 转接线牙长是 1.1cm, 线长是 15cm, 适用无线模块、路由、网卡、天线等转接线。

第二章 规格参数

基本参数	
牙长	1.1cm
线长	15cm
线材	RF1.13
整体重量	3g
接口方式	IPEX-1 转 SMA-K

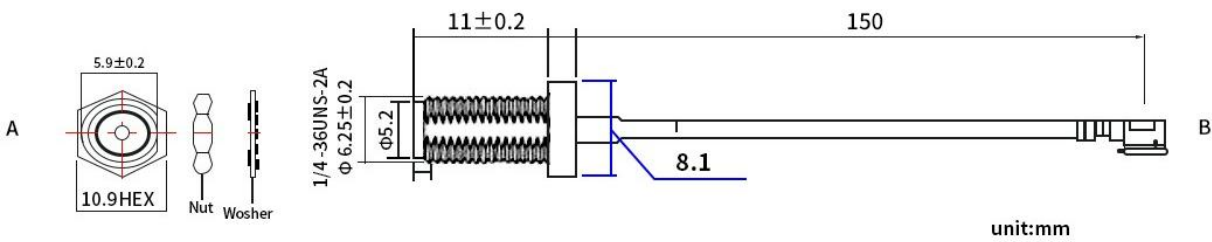

Accessories dimension:

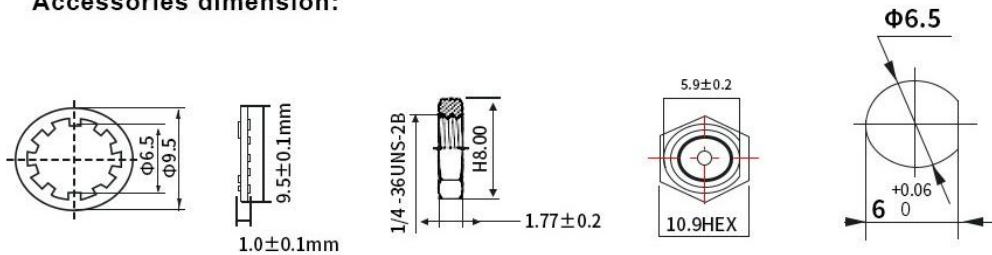

第三章 常见问题

- 天线频率必须和无线设备频率匹配，否则通信效果不佳；
- 通信频率越低，波长越长，绕射性能越好；
- 当存在直线通信障碍时，通信距离会相应的衰减；
- 请注意天线辐射方向，天线安装方向不正确导致传输距离近；
- 地面吸收无线电波，靠近地面测试效果较差，建议提高高度；
- 海水具有极强的吸收无线电波能力，故海边测试效果不佳；
- 天线附近有金属物体或置于金属壳内，信号衰减会非常严重；
- 天线与通信设备阻抗匹配程度差会导致通信效果差。

关于我们



销售热线：4000-330-990

公司电话：028-61399028

技术支持：support@cdebyte.com

官方网站：www.ebyte.com

公司地址：四川省成都市高新西区西区大道 199 号 B5 栋

 **成都亿佰特电子科技有限公司**
Chengdu Ebyte Electronic Technology Co.,Ltd.