
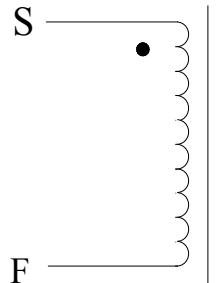
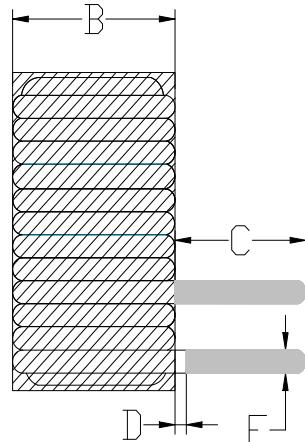


产品规格书

裸体磁环体积	27.19*14.6*11.1mm	材质	铁硅铝磁粉芯	Materials	Sendust Cores
品名/型号	XR106125TS470MH1L	导感率	/125	组成	6%AL 9%Si 85%Fe

1. 尺寸图:(单位:mm)

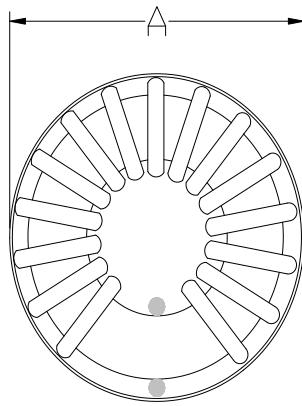

圈数 (TS) : 17TS (参考)

位置	A	B	C	D	E
尺寸 (mm)	33.0	15.6	10.0	1.0	1.5

绕法:卧式套管

3. 材料列表:

项目	材料/线径、根数	厂商	温度	UL 编号
磁环	106-125	Win Tour		UL套管
线	(QA-1/155) 漆包线-Φ1.0mm	YiDa	155°C	纯铜

4. 注意事项:

- 1. 绕线须紧密均匀平整, 铜线不可破皮现象。
- 2. 引脚长度10mm。

5. 电气特征:

编号	项次	终端	数值	测试条件	测试仪器
1	电感量	L (S-F)	47UH (±10%)	1KHz/0.3V	TH-2811D
2	额定电流	L (S-F)	5A (±5%)	电路板实测	E1412A
3	峰值(瞬间)电流	L (S-F)	5A-11A (±5%)	电路板实测	E1412A

制作者	操作	过审