
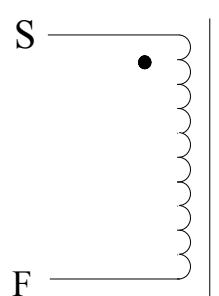
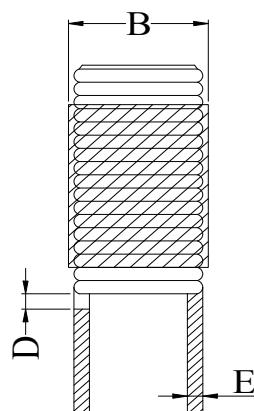


## 产品规格书

裸体磁环体积	12.7*7.7*4.83mm	材质	硬磁铁粉芯	Materials	Sendust Cores
品名/型号	XR5026TS470MVL7	导感率	/	组成	/

### 1. 尺寸图:(单位:mm)

### 2. 电路图:

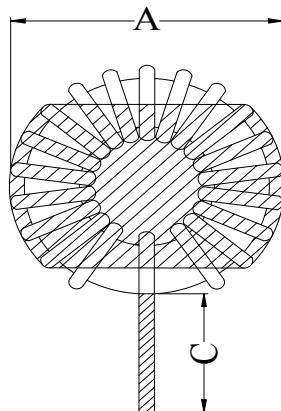

圈数 (TS) : 29TS (参考)

位置	A	B	C	D	E
尺寸 (mm)	14.5	7.0	10.0	1.0	0.6

绕法:立式套管

### 3. 材料列表:

项目	材料/线径、根数	厂商	温度	UL 编号
磁环	50-26	Win Tour	130°C	UL套管
线	(QA-1/155) 漆包线-Φ0.7mm	YiDa	130°C	纯铜

### 4. 注意事项:

- 1. 绕线须紧密均匀平整，铜线不可破皮现象。
- 2. 引脚长度10mm。
- 3. 包装方式: 500PCS/大袋

### 5. 电气特征:

编号	项次	终端	数值	测试条件	测试仪器
1	电感量	L (S-F)	47UH (±10%)	1KHz/0.3V	TH-2811D
2	额定电流	L (S-F)	4A (±5%)	电路板实测	E1412A
3	峰值(瞬间)电流	L (S-F)	4A-7A (±5%)	电路板实测	E1412A

制作者	操作	过审