


空气质量管家

台式空气质量检测仪

型号：CSMS-KMJ100

甲醛捕手


科学家团队打造

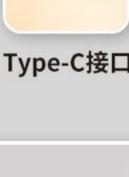

时间日期



温度检测

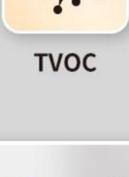

湿度检测



Type-C接口



HCHO甲醛



TVOC

外观专利设计

台式电脑造型

简约美观



精准灵敏抗干扰

新型材料

+

MEMS工艺



高清大屏

检测结果三色显示，一目了然



指示灯颜色表示：

HCHO (mg/m³)

合格	轻度超标	重度超标
≤0.08	>0.08且≤0.3	>0.3

TVOC (mg/m³)

合格	轻度超标	重度超标
≤0.6	>0.6且≤3.0	>3.0

根据GB/T18883-2022室内空气质量标准：甲醛>0.08 mg/m³超标；TVOC>0.6 mg/m³超标

锂电池USB 智能充电

1200mAh

电池容量大

>8h

超8小时续航



Type-C接口



■ 当仪器电量过低时，您需要为仪器充电：将数据线分别插入充电器的USB接口和仪器后面的Type-C接口，接通电源，即可充电。

■ 充电时电量图标会闪烁，充满后电量图标显示充满。


公司

学校

适用场景

婴儿房

新家

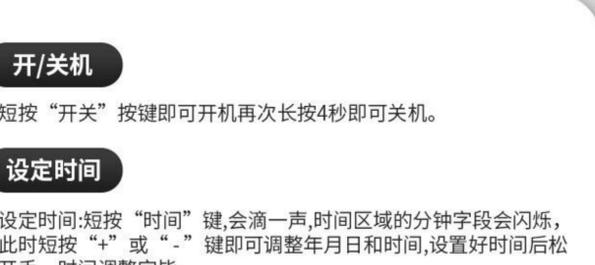

开/关机

短按“开关”按键即可开机再次长按4秒即可关机。

设定时间


设定时间：短按“时间”键，会滴一声，时间区域的分钟字段会闪烁，此时短按“+”或“-”键即可调整年月日和时间，设置好时间后松开手，时间调整完毕。

背光调节

短按背光按键然后根据实际亮度需求需要背光变亮短按“+”进行调节，需要背光变暗就短按“-”进行调节。



充电口

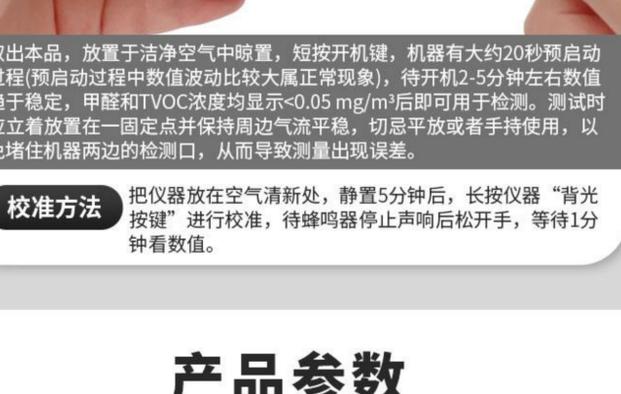

取出本品，放置于洁净空气中晾置，短按开机键，机器有大约20秒预启动过程(预启动过程中数值波动比较大属正常现象)，待开机2-5分钟左右数值趋于稳定，甲醛和TVOC浓度均显示<0.05 mg/m³后即可用于检测。测试时应立着放置在一固定点并保持周边气流平稳，切忌平放或者手持使用，以免堵住机器两边的检测口，从而导致测量出现误差。

校准方法

把仪器放在空气清新处，静置5分钟后，长按仪器“背光按键”进行校准，待蜂鸣器停止声响后松开手，等待1分钟看数值。


产品参数



产品名称：台式空气检测仪	型号：CSMS-KMJ100
电池容量：1200mAh	额定电压：DC5V
工作电流：500mA	外形尺寸：109x99x80mm
主机重量：约300g	执行标准：GB/T18883-2022

检测指标：甲醛 / TVOC / 温度 / 湿度 / 时间 / 星期 / 年月日

 包装清单



产品主机

数据线

说明书