

CS-1149-02K3V2R (0082)


CS-1149-06K2V2R (0082)

■ SPECIFICATIONS

- Poles:20
- Voltage rating: 250V AC, DC
- Current rating: 7A-9A, AC, DC
- Withstanding voltage: 1500V AC/minute
- Insulation resistance:1000M Ω min
- Temperature range:-40°C to +105°C
- Contact resistance:20m Ω max

■ HOUSING

- Part No. :CS-1149-06K2V2R (0082)+02K3V2R (0082)
- Poles:02
- Material:Nylon 66, UL94V-2
- Q' TY: 500/1000 pcs/bag

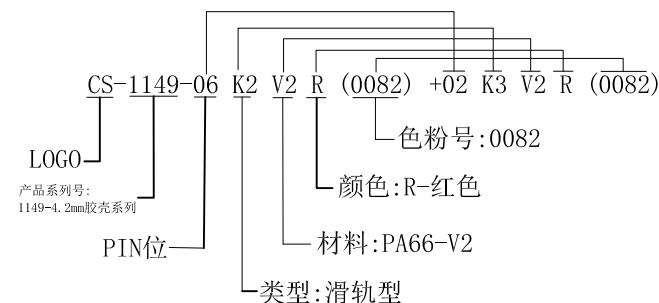

注：未标注尺寸，参照图款下方公差对照表

本圖紙知識產權及版權由深圳市永丰盈电子有限公司所有,未經書面許可不准擅自傳閱、复制和修改。本公司保留法律追究的权力。

类 别	胶 壳	品 名	CS-1149-06K2V2R (0082)+02K3V2R (0082)			材 料		单 位	mm	SHEET 1 OF 1		
版 本	A/0	设 计	WENCHANG LI	X. X	±0.40	颜 色		比 例	1: 1	⚠	修改内容	修改日期
制定部门	工程部	绘 制	WENCHANG LI	X. XX	±0.30	画 法		数 量		①		
工程图号	CS-1149	审 核	ZHONGHU ZHOU	X. XXX	±0.20	CST 深圳市永丰盈电子有限公司 ShenZhenYongFengYing ELEECTRONICS CO.,LTD.				②		
制定日期	2020/12/03	核 准	PEIZHU YAO	X. XXXX	±0.10					③		

RoHS2.0