


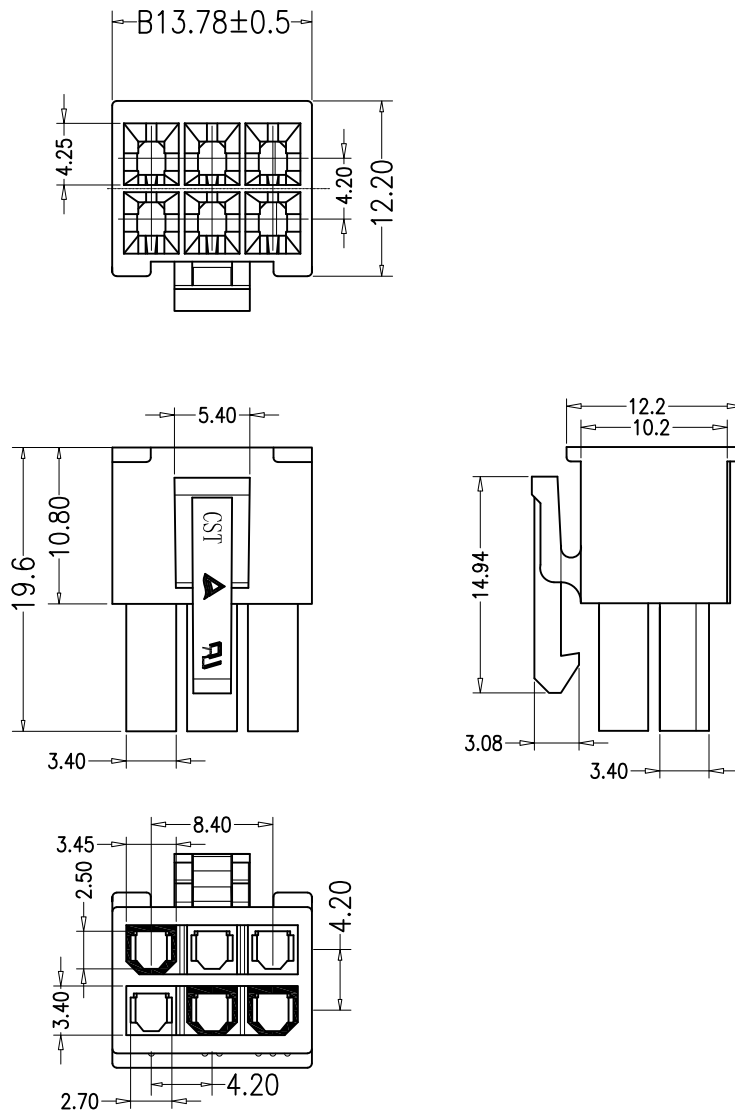

SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V AC,DC
- Current rating: 7A,AC,DC
- Withstanding voltage: 1500V AC/minute
- Insulation resistance:1000MΩmin
- Temperature range:-40°C to+105°C
- Contact resistance:20mΩ max

HOUSING

- Part No.:CS-1149-06GV0W(0118)
- Poles:06
- Color:White
- Material:Nylon 66, UL94V-0
- Q'TY: 1000 pcs/bag

料号区分示图:

CS-1149-06 G V0 W (0118)

CS-永丰盈LOGO
产品系列料号: 1149-4.2间距公壳
PIN位: 06P
产品型号: G-三方三圆, 大孔
材质: V0:PA66 UL94V-0
颜色代码: W-白色
色粉号:0118

注: 未标注公差可参照公差对照表

ROHS 2.0

本圖紙知識產權及版權
由永丰盈有限公司所
有, 未經書面許可不准
擅自傳閱、复制和修改.
本公司保留法律追究的
权利.

类别	HOUSING	品名	CS-1149-06GV0W(0118)	X.	±0.50	材料		单位	mm	SHEET 1 OF 1		
版本	B/0	设计	李文畅	X.X	±0.40	颜色		比例	1:1	修改内容	修改日期	
制定部门	工程课	绘制	李文畅	X.XX	±0.30	画法		数量		1.50-1.70	2022-06-10	
工程图号	CST-1149	审核	姚培柱	X.XXX	±0.20			深圳市永丰盈电子有限公司				
制定日期	2022-06-06	核准	周中湖	X.XXXX	±0.10							

ShenZhenYongFengYing ELECTRONIC CO.,LTD.