


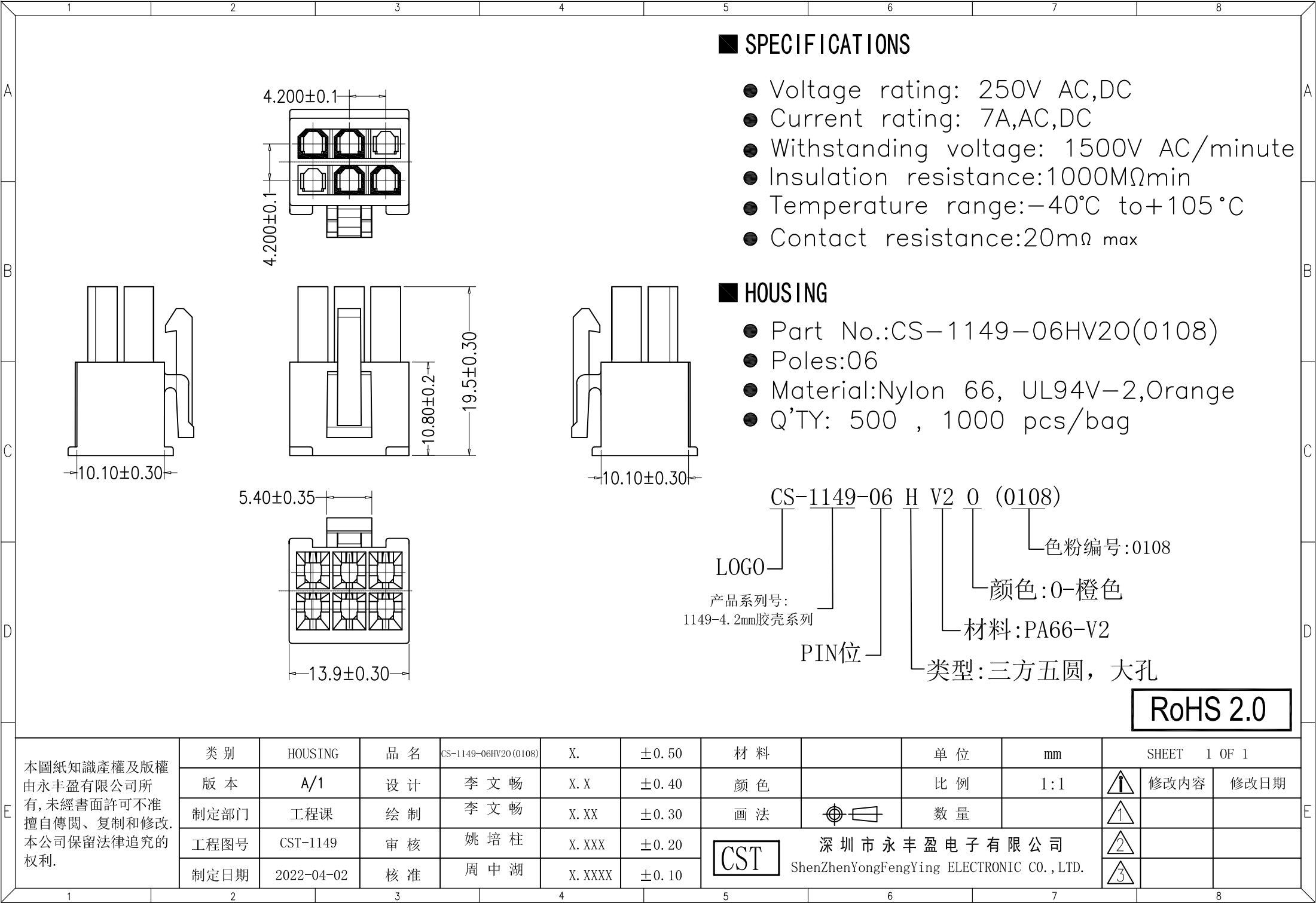

SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V AC,DC
- Current rating: 7A,AC,DC
- Withstanding voltage: 1500V AC/minute
- Insulation resistance:1000MΩmin
- Temperature range:−40℃ to+105℃
- Contact resistance:20mΩ max

HOUSING

- Part No.:CS-1149-06HV20(0108)
- Poles:06
- Material:Nylon 66, UL94V-2,Orange
- Q'TY: 500 , 1000 pcs/bag

CS-1149-06 H V2 0 (0108)

LOGO 产品系列号: 1149-4.2mm胶壳系列

PIN位

色粉编号:0108

颜色:0-橙色

材料:PA66-V2

类型:三方五圆, 大孔

RoHS 2.0

本圖紙知識產權及版權由永丰盈有限公司所有,未經書面許可不准擅自傳閱、复制和修改. 本公司保留法律追究的权利.

类别	HOUSING	品名	CS-1149-06HV20(0108)	X.	±0.50	材料		单位	mm	SHEET 1 OF 1		
版本	A/1	设计	李文畅	X.X	±0.40	颜色		比例	1:1	⚠	修改内容	修改日期
制定部门	工程课	绘制	李文畅	X.XX	±0.30	画法	⌀	数量		⚠		
工程图号	CST-1149	审核	姚培柱	X.XXX	±0.20	CST		深圳市永丰盈电子有限公司		⚠		
制定日期	2022-04-02	核准	周中湖	X.XXXX	±0.10					⚠		

ShenZhenYongFengYing ELECTRONIC CO.,LTD.