


SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V AC,DC
- Current rating: 7A,AC,DC
- Withstanding voltage: 1500V AC/minute
- Insulation resistance:1000MΩmin
- Temperature range:-40℃ to+105℃
- Contact resistance:20mΩ max

HOUSING

- Part No.:CS-1149-06HV0W
- Poles:06
- Material:Nylon 66, UL94V-0,White
- Q'TY: 500 , 1000 pcs/bag

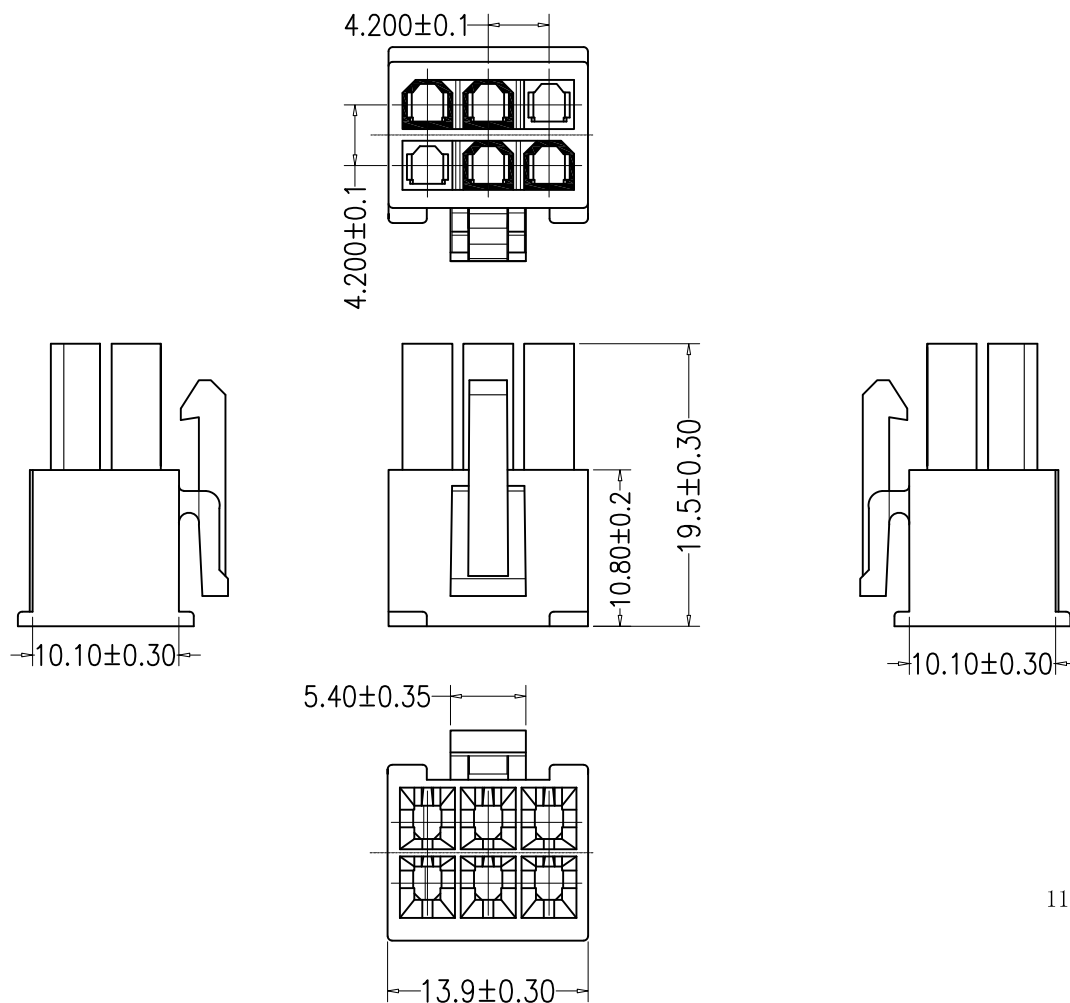

CS-1149-06 H V0 W (----)

LOGO 产品系列号: 1149-4.2mm胶壳系列

PIN位

色粉编号:黑色/白色无编号

颜色:W-白色

材料:PA66-V0

类型:三方五圆, 大孔

RoHS 2.0

本圖紙知識產權及版權
由永丰盈有限公司所
有,未經書面許可不准
擅自傳閱、复制和修改。
本公司保留法律追究的
权利。

类别	HOUSING	品名	CS-1149-06HV0W	X.	±0.50	材料		单位	mm	SHEET 1 OF 1		
版本	A/1	设计	李文畅	X.X	±0.40	颜色		比例	1:1	修改内容	修改日期	
制定部门	工程课	绘制	李文畅	X.XX	±0.30	画法		数量				
工程图号	CST-1149	审核	姚培柱	X.XXX	±0.20	CST		深圳市永丰盈电子有限公司				
制定日期	2022-04-02	核准	周中湖	X.XXXX	±0.10							

ShenZhenYongFengYing ELECTRONIC CO.,LTD.