 



0701 KSS 自由絕緣保護套 MOVABLE BUSHING



單位 : mm

 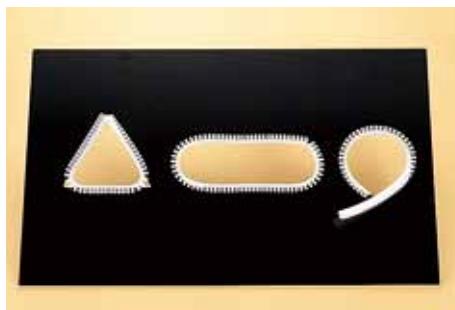


新包裝
優點：1.彈性大，附著力強，外觀光滑漂亮。
2.KGH採100M紙盤包裝，易於存放，並適合大長度者使用。



KGC

直切式



KG-H

◆ PE

型 號 Item No.	槽 徑 W1	適用鐵板厚度 Available Thickness	包 裝 Packing
KG-008	0.8	0.8 以下	每包 10 M
KG-010	1.0	0.8~1.0	
KG-012	1.2	1.0~1.2	
KG-016	1.6	1.2~1.6	
KG-020	2.0	1.6~2.0	
KG-024	2.4	2.0~2.4	
KG-032	3.2	2.4~3.2	
KG-045	4.5	3.2~4.5	
KGH-008	0.8	0.8 以下	
KGH-010	1.0	0.8~1.0	
KGH-012	1.2	1.0~1.2	每捲 100 M
KGH-016	1.6	1.2~1.6	
KGH-020	2.0	1.6~2.0	
KGH-024	2.4	2.0~2.4	
KGH-032	3.2	2.4~3.2	
KGH-045	4.5	3.2~4.5	

◆ PE 直切式

型 號 Item No.	槽 徑 W1	適用鐵板厚度 Available Thickness	包 裝 Packing
KGC-012	1.2	1.0~1.2	每包 10M
KGC-016	1.6	1.2~1.6	
KGC-020	2.0	1.6~2.0	
KGC-024	2.4	2.0~2.4	
KGC-032	3.2	2.4~3.2	
KGC-045	4.5	3.2~4.5	

材質：PE (本色)。

用法：依據鐵板出線孔大小，截取所需之長度，再將其捲繞於出線孔上即可。

用途：電線電纜之保護及絕緣。

特點：適合出線孔大小不一，形狀不規則者使用。

◆ NYLON 66

型 號 Item No.	槽 徑 W1	適用鐵板厚度 Available Thickness	包 裝 Packing
KG-010N	1.0	1.0 以下	每包 100支 每支 25公分
KG-014N	1.4	1.0~1.4	
KG-016N	1.6	1.2~1.6	
KG-020N	2.0	1.6~2.0	
KG-024N	2.4	2.0~2.4	
KG-032N	3.2	2.4~3.2	
KG-045N	4.5	3.2~4.5	

材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。

用法：依據鐵板出線孔大小，截取所需之長度，再將其捲繞於出線孔上即可。

用途：電線電纜之保護及絕緣。

特點：NYLON 彈性及附著性較好。

配線槽

配線標誌

紮線帶

結束帶

固定座

固定頭、浪管

保護部品

接線頭

套管

固定夾

PC板部品

扣具