
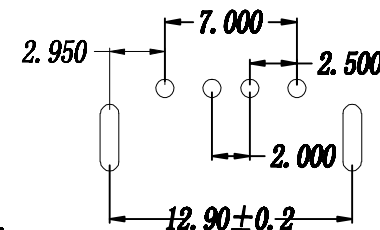
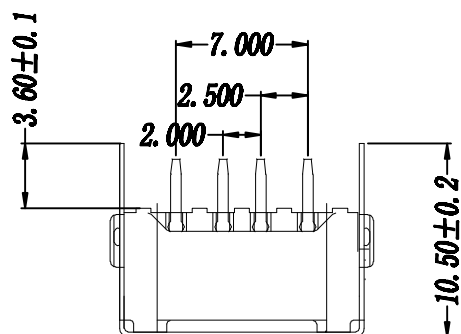
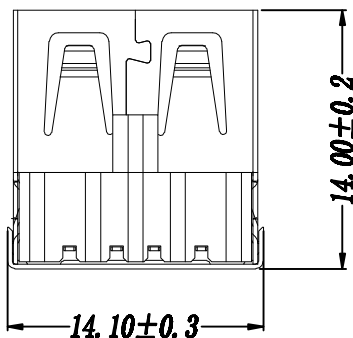
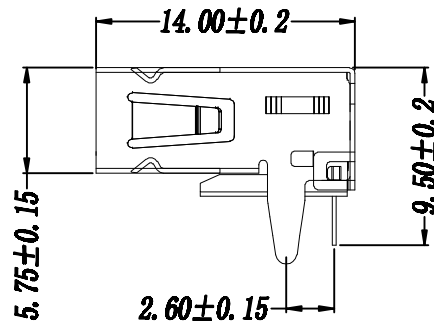


变更版次	提出人	工程变更单号	基本描述	时间	修订	核准

符合RoHS环保要求

Kinghelm®

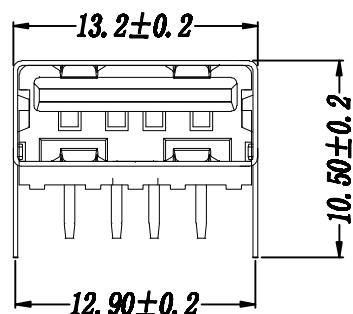

备注:

1. 材质:

外壳: Fe

端子: C2680-EH;

塑胶: LCP/PBT/PP环保

2. 电镀规格:

外壳: 全部区域镀亮镍80 μ ~120 μ Min. 电镀符合"RoHS"标准;

端子: 先镀80~100u"镍打底, 再在接触区域镀金1u", 在焊接区域镀雾锡120u"Min.

3. 外观:

不可有脏污、模痕、压伤、错位等不良现象;

4. 盐雾试验要求:

试验测试24H, 腐蚀等级达到9.8级以上;

5. 胶芯破坏测试要大于2.0Kgf;

LCP胶芯过高温240°~260°

PBT胶芯过高温200°~220°

PP胶芯过高温160°~180°

6. 端子保持力每PIN要>8N:

在没有焊PCB板时外壳与胶芯的止退力要35Nmax;

7. 有"☒"标志的尺寸为QIP检验尺寸;

8. 有"XX"标志的尺寸为FAI全检尺寸;

9. 电气性能:

A. 耐压: AC500V/1MIN.

B. 绝缘阻抗: 1000M Ω /MIN.C. 接触阻抗: 30m Ω /Max.

视角:	未注公差: 0.000 ±0.03 0.00 ±0.05 0 ±0.10 角度 1°	深圳市金航标电子有限公司	www.kinghelm.com.cn
		KH-AF90ZJ-14YG	0755-28190160
品名	USB-有后盖无边直脚母座	绘制	页码 1/1
图纸编号	BCL-00-015	设计	版本 A
客户料号		审核	比例 1:1
图纸类型	成品图	核准	单位 mm