
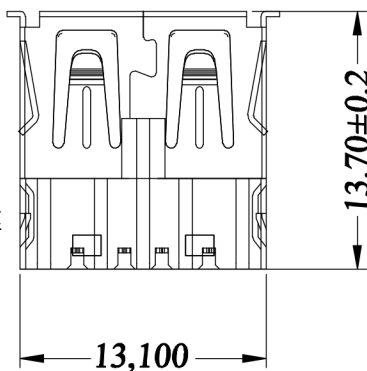
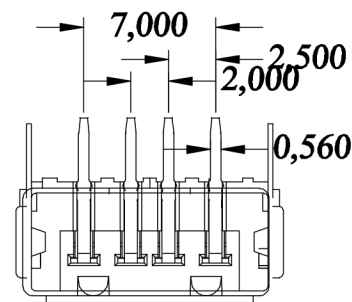
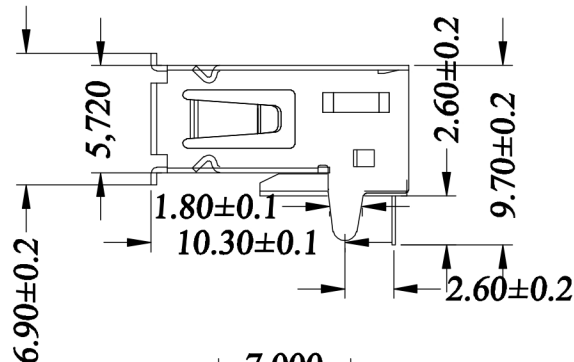
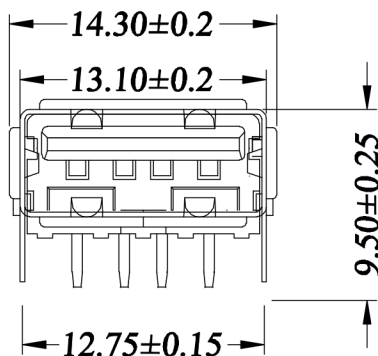


符合RoHS环保要求

Kinghelm®

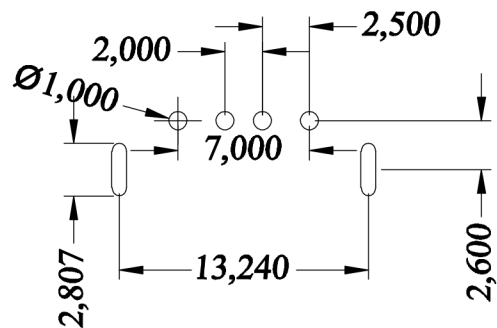

备注:

1. 材质

外壳: SPCC细麻/C2680R-H, T=0.30±0.01MM

端子: H62 C2680

胶芯: PP环保(白胶)

2. 电镀规格

外壳: 全部区域镀亮镍120U~Min电镀符合ROHS标准

端子: 先镀80~100U" 镍打底, 再在接触区镀金, 焊接区域镀亮锡。

3. 外观:

不可有脏污, 模痕, 压伤, 错位等现象:

4. 盐雾测试要求:

试验测试>24小时, 腐蚀等级达到9.8级以上:

5. 胶芯破坏测试要大于2.0Kg胶芯过高温230° ±5° 一分钟

6. 端子保持力PIN要>8N

插拔力<3.5KG

拔出力<0.7KG

视角:	未注公差: ±0.03 ±0.05 ±0.10 1°	深圳市金航标电子有限公司	www.kinghelm.com.cn
品名	USB-直角有边	KH-AF90ZJ-13.5JB	0755-28190160
图纸编号		设计	页码 1/1
客户料号		审核	版本 A
图纸类型	成品图	核准	比例 1:1
			单位 mm