

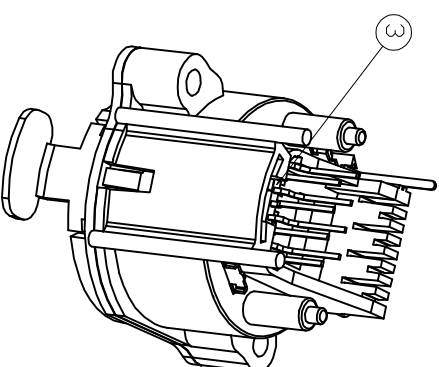


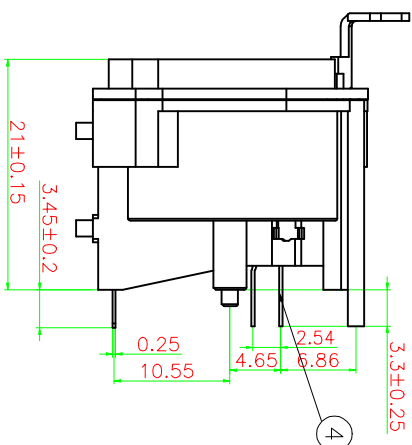

Environmental
Flammability: UL 94 V-0
Solderability: comply with IEC 69-2-20
Operating temperature: -30°C to 80°C

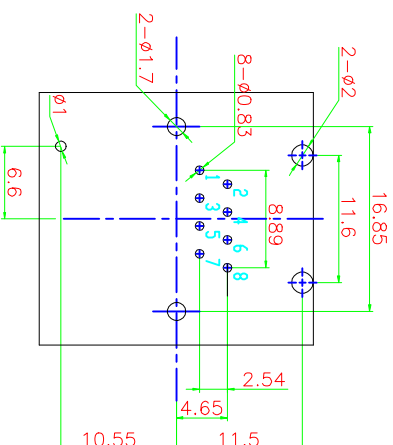

网络插座外形图

温州瑞川电子有限公司
WEN ZHOU RUI CHUAN ELECTRONIC CO., LTD

8	薄片	铝铜	1	NI	
7	波箱	不锈钢	1	NI	
6	左弹片	H62	1	MI	
5	右弹片	H62	1	MI	
4	排针	PHOSPHOR BRONZE	8	3U"	
3	后盖	ICP	1	BLACK	
2	面板	PBT	1	BLACK	董(白)8
1	塑座	PA66	1	BLACK	
序号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注

F _r			

[illegible]

D

Ω

B

A

Ω

上 图 在 止 禁	版 次	变 更 履 历	变 更 单 号	绘 制	日 期
	A/0	新出版发行			

网络插座外形图			
绘图:	寒飞	日期:	2022.6.6
审核:	王清德	日期:	
核准:	朱华生	日期:	

 温州瑞川电子有限公司 WEN ZHOU RUI CHUAN ELECTRONIC CO., LTD		规格公差 30~ 10~30 10~30 ~10 角度: 顶面:		品名: 料号: 型号: 版本:		RCH-KNZ 带锁 180° ENZLS-80000063AB33 (WR44132) RJ45 图号: 单位:mm 比例: 1:1 纸套: A4		
		±0.25 ±0.20 ±0.15 ±0.2°						

1	该图	3	四川瑞州温供面
2	该图	3	四川瑞州温供面
3	该图	3	四川瑞州温供面