


PY2.5-2L 双层接线端子

1 外形尺寸

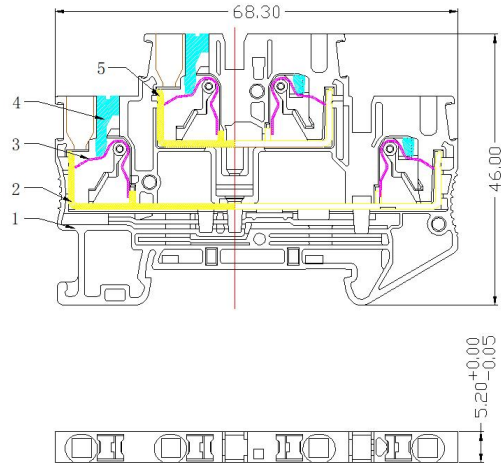

>30-80	±0.4
>6-30	±0.3
>3-6	±0.3
>0.5-3	±0.1

2 BOM 表

序号	名称	材质	数量	备注
1	绝缘件	PA	1	
2	下导电件	铜	1	
3	弹簧片	奥氏体不锈钢	4	
4	按钮	PA	4	橘黄
5	上导电件	铜	1	

3 进线方式:

绝缘件顶面

4 技术参数:

额定电压: 500V (IEC)

额定电流: 22A (IEC)

剥线长度: 8-10mm

硬导线横截面: 0.14-4mm²

柔性导线横截面: 0.14-4mm²

柔性导线(不带塑料绝缘管端头): 0.14-2.5mm²

柔性导线(带管状预绝缘端头): 0.14-2.5mm²

绝缘件阻燃等级: UL94 V0

额定冲击耐压/污染等级污染等级: 6KV/3

绝缘件材料/颜色: PA/灰

5 适用标准:

IEC60947-7-1

GB14048.8

GB14048.7