

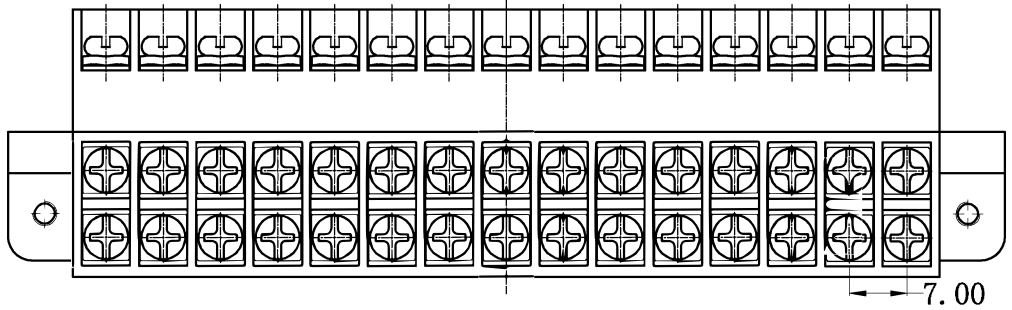
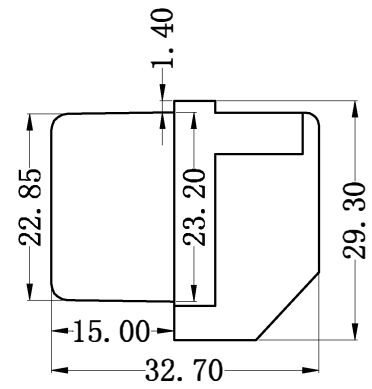
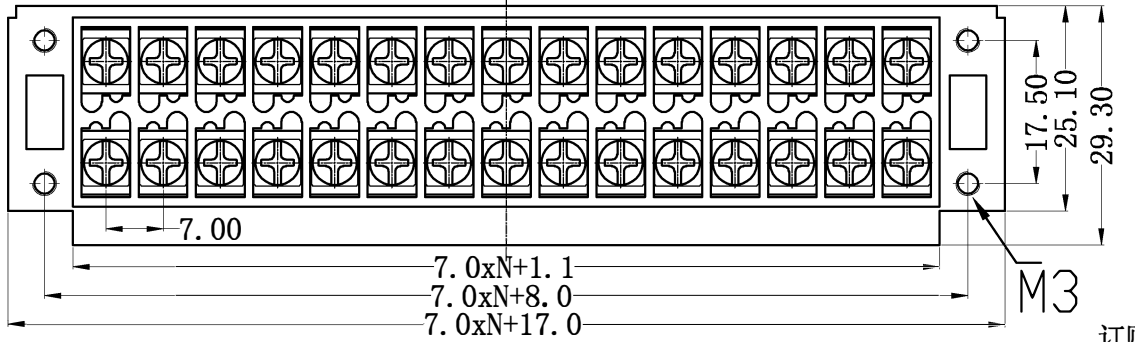


REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DATE	DESIGN

工作温度: -40℃~+105℃
 相对湿度: ≤95%RH, 无凝露
 主要技术指标:
 额定值: 400V 15A
 适用线径: 0.75~2.5mm²
 耐压强度: AC2500V/Min
 绝缘阻抗: DC500V 500MΩ 以上
 螺钉拧紧力矩: 0.5Nm
 间距: 7.0mm
 材质及电镀:
 螺钉: M3, 环保铁, 镀锌
 螺母: M3, 环保铁, 镀锌
 导体: 黄铜, 镀锡
 绝缘件: UL94 V-0/GWIT 850℃

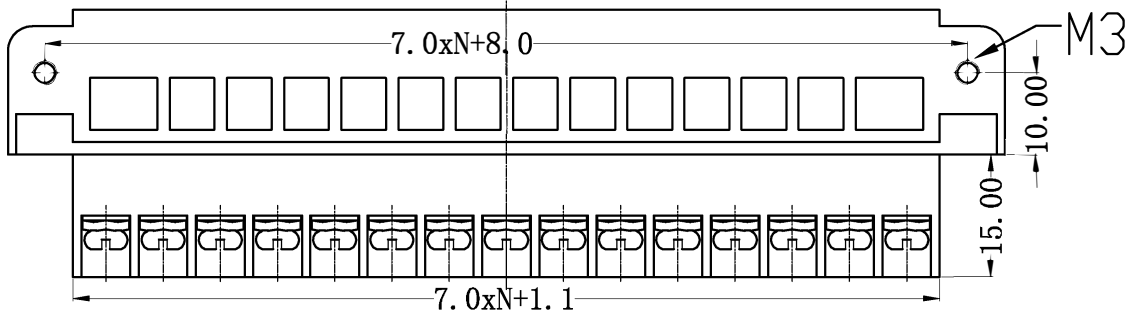

订购方式/HOW TO ORDER

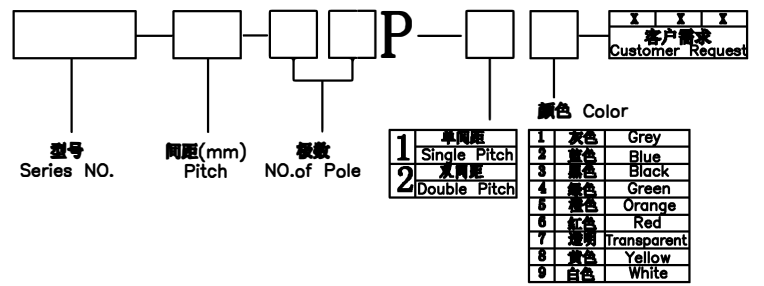

拓宜 (上海) 工控电器设备有限公司

尺寸公差(mm)								0.1/10
0 ~ 10	10 ~ 20	20 ~ 30	30 ~ 50	50 ~ 100	100 ~ 150	150 ~ 200	>200	0.1/10
±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	±0.50	±0.85	±1.00	±1.50	±2'

项目 Item	签字 Signature	日期 Date	Name: TY641S-7.0-XXP-1Y-00		
设计 Design	/	2022.04.10	未注公差 Tolerance	版本号 Revision Number	重量 Weight
审核 Check	/	2022.04.10	见公差表 See tolerance table	00-1	/
			第一页/共一页 1 of 1	比例 Scale	1:1