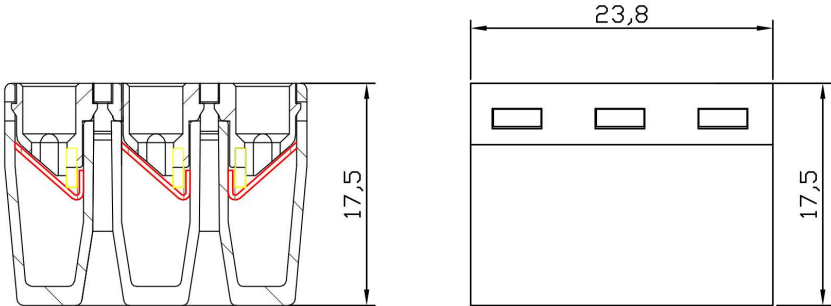
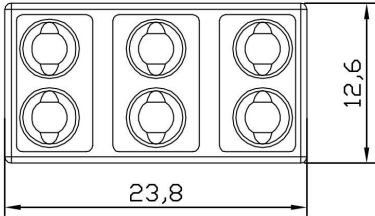


	1	2	3	4	5	6					
	规格书										
E											
D											
C						■ 技术参数 SPECIFICATIONS ■ 适用线规 (Applicable wires) : 28-12AWG ■ 温度范围 (Temperature range) : -40° C~+ ■ 额定电压 (Voltage rating) : 250V/600V ■ 额定电流 (Current rating) : 32A ■ 接触电阻 (Contact resistance) ≤0.015Ω ■ 绝缘电阻 (Insulation resistance) : ≥10 ■ 材料 (Material) : 壳体 : 尼龙PA66/聚碳PC (Nylon)UL94V-0 联络件 : 紫铜 (Brass Tin/plated) 弹簧扣 : 进口301不锈钢 ■ 符合 Reach 15项检测 ■ 尺寸小于5的公差为±0.05mm					
B											
A						中国·康伟电子有限公司					
变更记录	NO.	变更内容	责任人	变更日期	单位: mm		产品名称	连接器KV230-302		日期	
	1				0.0		材 料			比例	
	2				0.00		核 准	制 图	审 核		重量
	3				0.000						
					版本:					图号	
	1	2	3	4							