


序号	材料编码	材料名称及规格	数量	单位
1	L1120012	2468/26#7/0.16TS-2P红/白排线(镀锡铜)	0.205	M
2	T1000004	X2501-T-PN	2	PCS
3	Y1100001	A2502-02P	1	PCS

技术要求:

导通: 1)100%导通OK, 不能有断路/短路/开路/错位;
2)DC300V导通阻抗≤2Ω, 绝缘阻抗≥5MΩ;

测试: 3)插头网尾做摇摆测试, 无间歇性不良状况; 小端子类必须做插拔力测试;
4)数据线必须按该产品测试要求做数据传输测试或影像传输测试。

外观: 5)电线圆实平滑, 颜色均匀, 护套表面无破损, 划伤, 脏污, 变形等缺陷;
6)插头表面光滑平整, 无毛刺, 无明显机械压伤/损伤/缺损/变形/脏污;
7)金属无锈迹, 无端子高低现象。

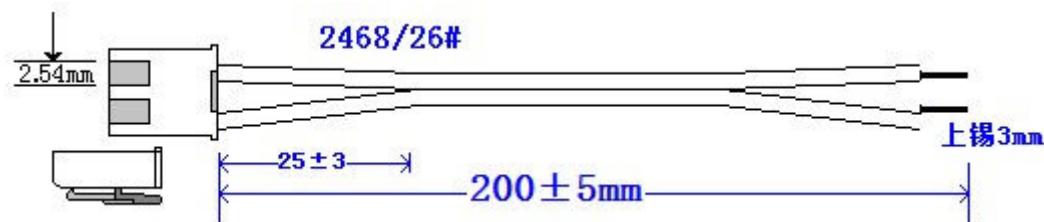

東莞市德藝隆電子有限公司 DongGuan DeYiLong Electronics Co., Ltd								RoHS Compliant		
			图号:	5586				页面:	1 of 6	
			单位:	MM				日期:	2024-06-04	
			比例:	1:1	产品名称:	XH2.5mm带扣 红白排线2468#26 单头镀锡3.0mm L-200mm 2P		制图:	陈志强	
A/0	1429-5586	陈志强	2023-07-19	视图:	2D	规格型号:			审核:	陈志强
版本	修改内容	绘图	修改日期	尺寸:	A4	物料编码:	LBN254-246826-200-2P		批准:	


序号	材料编码	材料名称及规格	数量	单位	技术要求:
1	L1120013	2468/26#7/0.16TS-3P红/白排线(镀锡铜)	0.205	M	导通: 1)100%导通OK, 不能有断路/短路/开路/错位; 2)DC300V导通阻抗≤2Ω, 绝缘阻抗≥5MΩ;
2	T1000004	X2501-T-PN	3	PCS	
3	Y1100002	A2502-03P	1	PCS	测试: 3)插头网尾做摇摆测试, 无间歇性不良状况; 小端子类必须做插拔力测

技术要求:

导通: 1)100%导通OK, 不能有断路/短路/开路/错位;
2)DC300V导通阻抗 $\leq 2\Omega$, 绝缘阻抗 $\geq 5M\Omega$;

测试: 3)插头网尾做摇摆测试, 无间歇性不良状况; 小端子类必须做插拔力测试;
4)数据线必须按该产品测试要求做数据传输测试或影像传输测试。

外观: 5)电线圆实平滑, 颜色均匀, 护套表面无破损, 划伤, 脏污, 变形等缺陷;
6)插头表面光滑平整, 无毛刺, 无明显机械压伤/损伤/缺损/变形/脏污;
7)金属无锈迹, 无端子高低现象。

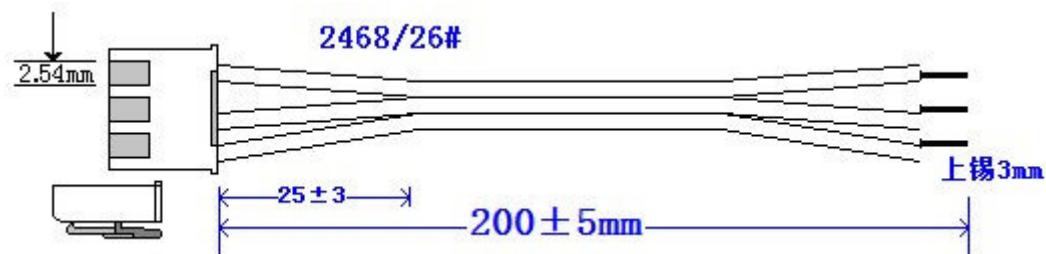


RoHS Compliant

				图号:	5587	东莞市德藝隆電子有限公司 DongGuan DeYiLong Electronics Co., Ltd			页面:	2 of 6	
				单位:	MM				日期:	2024-06-04	
				比例:	1:1	产品名称:	XH2.5mm带扣 红白排线2468#26 单头镀锡3.0mm L-200mm 3P			制图:	陈志强
A/0	1429-5587	陈志强	2023-07-19	视图:		规格型号:				审核:	陈志强
版本	修改内容	绘图	修改日期	尺寸:	A4	物料编码:	LBN254-246826-200-3P			批准:	

序号	材料编码	材料名称及规格	数量	单位	技术要求:
1	L1120014	2468/26#7/0.16TS-4P红/白排线(镀锡铜)	0.205	M	导通: 1)100%导通OK, 不能有断路/短路/开路/错位; 2)DC300V导通阻抗 $\leq 2\Omega$, 绝缘阻抗 $\geq 5M\Omega$;
2	T1000004	X2501-T-PN	4	PCS	
3	Y1100003	A2502-04P	1	PCS	测试: 3)插头网尾做摇摆测试, 无间歇性不良状况; 小端子类必须做插拔力测

技术要求:

- 导通: 1)100%导通OK, 不能有断路/短路/开路/错位;
2)DC300V导通阻抗 $\leq 2\Omega$, 绝缘阻抗 $\geq 5M\Omega$;
- 测试: 3)插头网尾做摇摆测试, 无间歇性不良状况; 小端子类必须做插拔力测试;
4)数据线必须按该产品测试要求做数据传输测试或影像传输测试。
- 外观: 5)电线圆实平滑, 颜色均匀, 护套表面无破损, 划伤, 脏污, 变形等缺陷;
6)插头表面光滑平整, 无毛刺, 无明显机械压伤/损伤/缺损/变形/脏污;
7)金属无锈迹, 无端子高低现象。

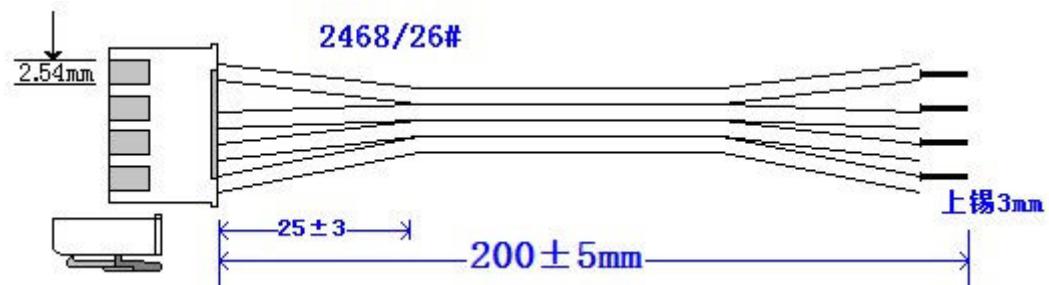

RoHS Compliant

				图号:	5588	东莞市德藝隆電子有限公司 DongGuan DeYiLong Electronics Co., Ltd			页面:	3 of 6	
				单位:	MM				日期:	2024-06-04	
				比例:	1:1	产品名称:	XH2.5mm带扣 红白排线2468#26 单头镀锡3.0mm L-200mm 4P			制图:	陈志强
A/0	1429-5588	陈志强	2023-07-19	视图:		规格型号:				审核:	陈志强
版本	修改内容	绘图	修改日期	尺寸:	A4	物料编码:	LBN254-246826-200-4P			批准:	


序号	材料编码	材料名称及规格	数量	单位
1	L1120015	2468/26#7/0.16TS-5P红/白排线(镀锡铜)	0.205	M
2	T1000004	X2501-T-PN	5	PCS
3	Y1100004	A2502-05P	1	PCS

技术要求:

导通: 1)100%导通OK, 不能有断路/短路/开路/错位;
2)DC300V导通阻抗≤2Ω, 绝缘阻抗≥5MΩ;

测试: 3)插头网尾做摇摆测试, 无间歇性不良状况; 小端子类必须做插拔力测试;
4)数据线必须按该产品测试要求做数据传输测试或影像传输测试。

外观: 5)电线圆实平滑, 颜色均匀, 护套表面无破损, 划伤, 脏污, 变形等缺陷;
6)插头表面光滑平整, 无毛刺, 无明显机械压伤/损伤/缺损/变形/脏污;
7)金属无锈迹, 无端子高低现象。

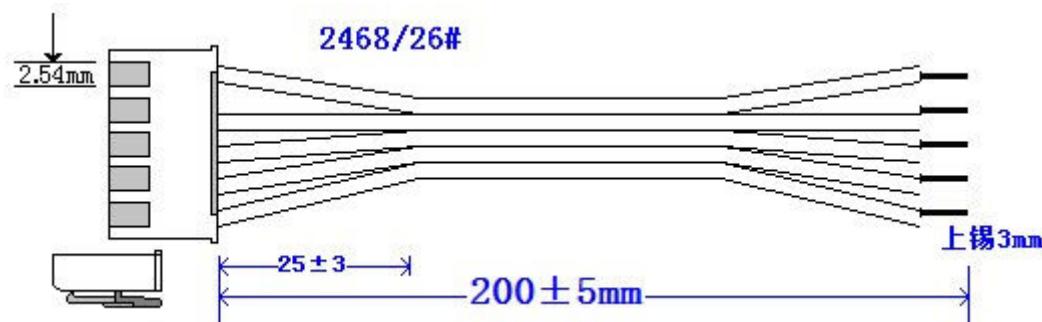

东莞市德藝隆電子有限公司 DongGuan DeYiLong Electronics Co., Ltd								RoHS Compliant	
				图号:	5589	单位:	MM	页面:	4 of 6
				比例:	1:1	产品名称:	XH2.5mm带扣 红白排线2468#26 单头镀锡3.0mm L-200mm 5P	日期:	2024-06-04
A/0	1429-5589	陈志强	2023-07-19	视图:			规格型号:		
版本	修改内容	绘图	修改日期	尺寸:	A4	物料编码:	LBN254-246826-200-5P		批准:

序号	材料编码	材料名称及规格	数量	单位	技术要求:
1	L1120016	2468/26#7/0.16TS-6P红/白排线(镀锡铜)	0.205	M	导通: 1)100%导通OK, 不能有断路/短路/开路/错位; 2)DC300V导通阻抗 $\leq 2\Omega$, 绝缘阻抗 $\geq 5M\Omega$;
2	T1000004	X2501-T-PN	6	PCS	
3	Y1100005	A2502-06P	1	PCS	测试: 3)插头网尾做摇摆测试, 无间歇性不良状况; 小端子类必须做插拔力测

技术要求：

导通：1)100%导通OK，不能有断路/短路/开路/错位；

2)DC300V导通阻抗 $\leq 2\Omega$, 绝缘阻抗 $\geq 5M\Omega$


测试：3)插头网尾做摇摆测试,无间歇性不良状况;小端子类必须做插拔力测试;

4)数据线必须按该产品测试要求做数据传输测试或影像传输测试。

外观：5)电线圆实平滑，颜色均匀，护套表面无破损，划伤，脏污，变形等缺陷；

6) 插头表面光滑平整,无毛刺,无明显机械压伤/损伤/缺损/变形/脏污;
7) 金属壳体无锈迹,无端子高低现象。

7) 金属无锈迹, 无端子高低现象。

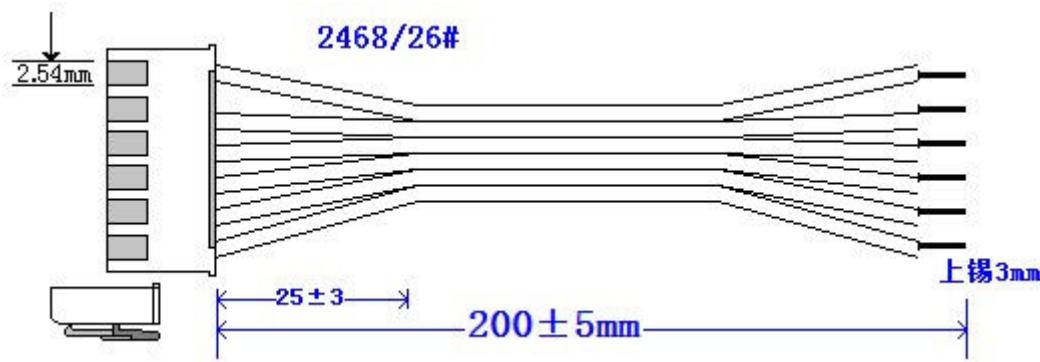

								RoHS Compliant			
				图号:	5590	東莞市德藝隆電子有限公司 DongGuan DeYiLong Electronics Co., Ltd			页面:	5 of 6	
				单位:	MM				日期:	2024-06-04	
				比例:	1:1	产品名称:	XH2.5mm带扣 红白排线2468#26 单头镀锡3.0mm L-200mm 6P			制图:	陈志强
A/0	1429-5590	陈志强	2023-07-19	视图:		规格型号:				审核:	陈志强
版本	修改内容	绘图	修改日期	尺寸:	A4	物料编码:	LBN254-246826-200-6P			批准:	

序号	材料编码	材料名称及规格	数量	单位	技术要求:
1	L1120017	2468/26#7/0.16TS-7P红/白排线(镀锡铜)	0.205	M	导通: 1)100%导通OK, 不能有断路/短路/开路/错位; 2)DC300V导通阻抗 $\leq 2\Omega$, 绝缘阻抗 $\geq 5M\Omega$;
2	T1000004	X2501-T-PN	7	PCS	
3	Y1100006	A2502-07P	1	PCS	测试: 3)插头网尾做摇摆测试, 无间歇性不良状况; 小端子类必须做插拔力测

技术要求：

导通：1)100%导通OK，不能有断路/短路/开路/错位；

2)DC300V导通阻抗 $\leq 2\Omega$, 绝缘阻抗 $\geq 5M\Omega$


测试：3)插头网尾做摇摆测试,无间歇性不良状况;小端子类必须做插拔力测试;

4)数据线必须按该产品测试要求做数据传输测试或影像传输测试。

外观：5)电线圆实平滑，颜色均匀，护套表面无破损，划伤，脏污，变形等缺陷；

6) 插头表面光滑平整,无毛刺,无明显机械压伤/损伤/缺损/变形/脏污;
7) 全屏无锈迹,无端子高低现象。

④金属无锈迹，无端子高低现象。

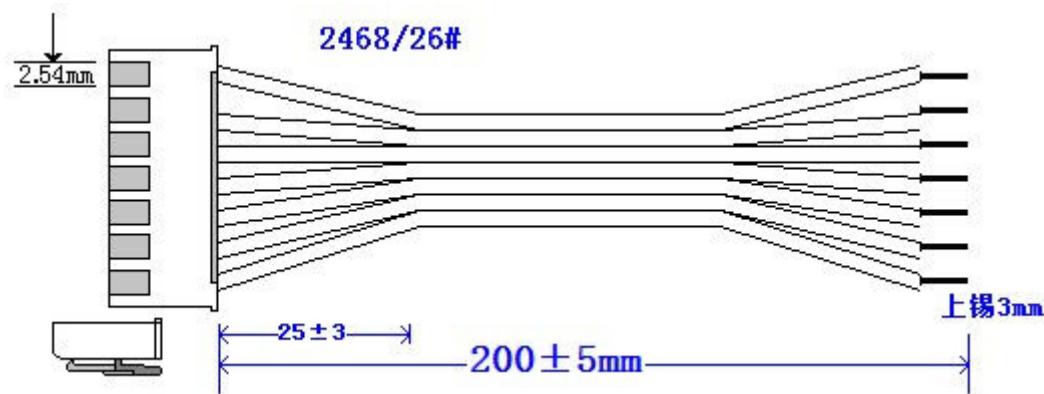

RoHS Compliant

东莞市德艺隆电子有限公司 DongGuan DeYiLong Electronics Co., Ltd								ROHS Compliance		
			图号:	5591					页面: 6 of 6	
			单位:	MM					日期: 2024-06-04	
			比例:	1:1	产品名称:	XH2.5mm带扣 红白排线2468#26 单头镀锡3.0mm L-200mm 7P		制图:	陈志强	
A/0	1429-5591	陈志强	2023-07-19	视图:	实物	规格型号:			审核:	陈志强
版本	修改内容	绘图	修改日期	尺寸:	A4	物料编码:	LBN254-246826-200-7P		批准:	