


序号	材料编码	材料名称及规格	数量	单位
1	L1120017	2468/26#7/0.16TS-7P红/白排线(镀锡铜)	0.305	M
2	T1000004	X2501-T-PN	7	PCS
3	Y1100006	A2502-07P	1	PCS

技术要求:

导通: 1)100%导通OK, 不能有断路/短路/开路/错位;
 2)DC300V导通阻抗 $\leq 2\Omega$, 绝缘阻抗 $\geq 5M\Omega$;

测试: 3)插头网尾做摇摆测试, 无间歇性不良状况; 小端子类必须做插拔力测试;
 4)数据线必须按该产品测试要求做数据传输测试或影像传输测试。

外观: 5)电线圆实平滑, 颜色均匀, 护套表面无破损, 划伤, 脏污, 变形等缺陷;
 6)插头表面光滑平整, 无毛刺, 无明显机械压伤/损伤/缺损/变形/脏污;
 7)金属无锈迹, 无端子高低现象。

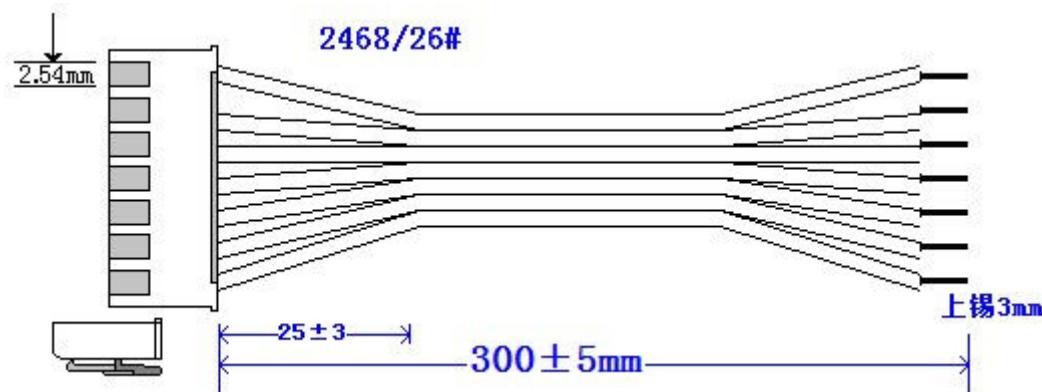

東莞市德藝隆電子有限公司 DongGuan DeYiLong Electronics Co., Ltd								RoHS Compliant	
				图号:	5579	单位:	MM	页面:	6 of 6
				比例:	1:1	产品名称:	XH2.5mm带扣 红白排线2468#26 单头镀锡3.0mm L=300mm 7P	日期:	2024-06-04
A/0	1427-5579	陈志强	2023-07-19	视图:			规格型号:		
版本	修改内容	绘图	修改日期	尺寸:	A4	物料编码:	LBN254-246826-300-7P		批准: