


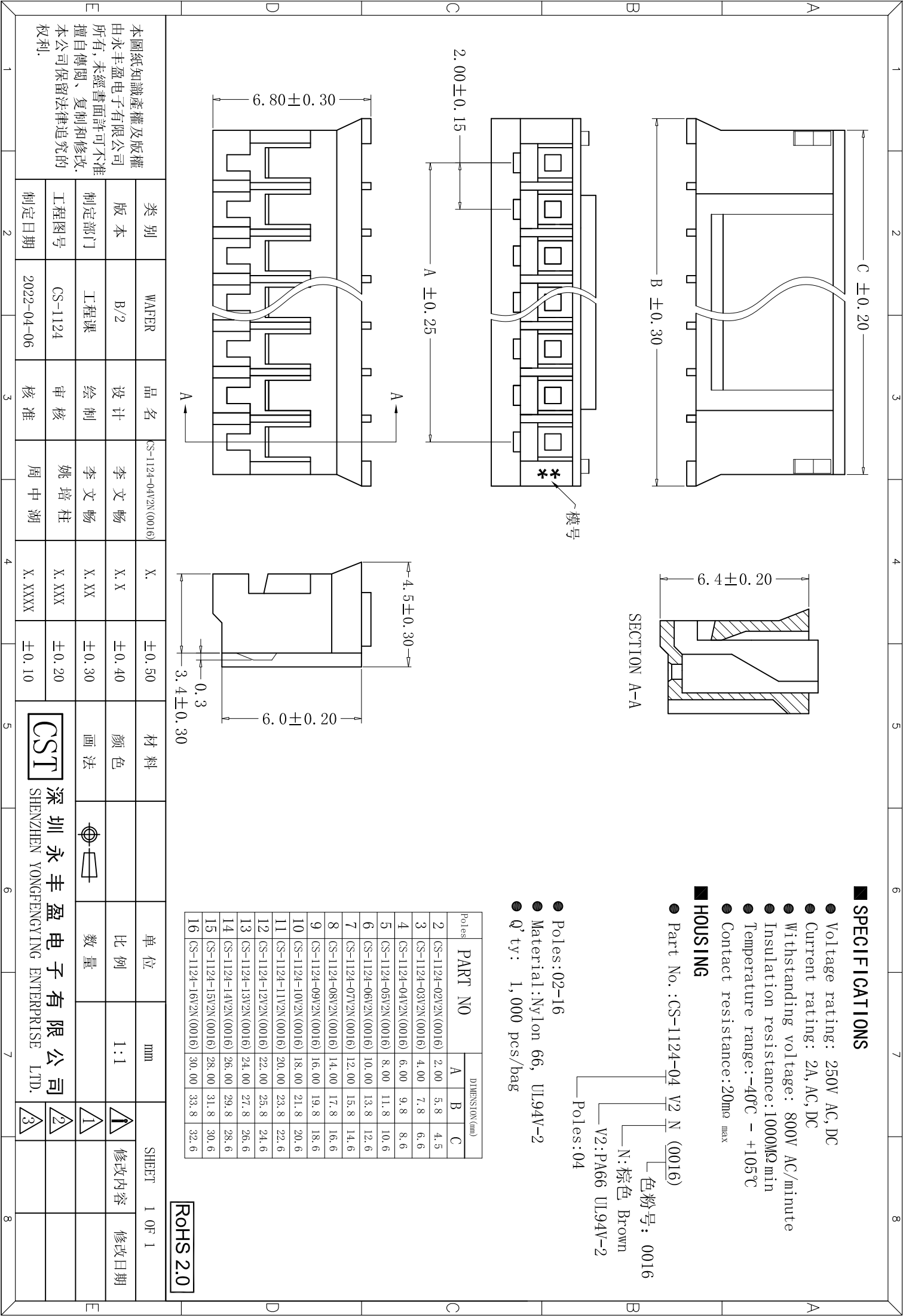

■ SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V AC, DC
- Current rating: 2A, AC, DC
- Withstanding voltage: 800V AC/minute
- Insulation resistance: 1000MΩ min
- Temperature range: -40℃ - +105℃
- Contact resistance: 20mΩ max

■ HOUSING

- Part No.: CS-1124-04 V2 N (0016)

色粉号: 0016
N: 棕色 Brown
V2: PA66 UL94V-2
Poles: 04

- Poles: 02-16
- Material: Nylon 66, UL94V-2
- Q' ty: 1, 000 pcs/bag

RoHS 2.0

类别	WAFER	品名	CS-1124-04V2N(0016)	X.	±0.50	材料		单位	mm	SHEET 1 OF 1	
版本	B/2	设计	李文畅	X.X	±0.40	颜色		比例	1:1	修改内容	修改日期
制定部门	工程课	绘制	李文畅	X.XX	±0.30	画法		数量			
工程图号	CS-1124	审核	姚培柱	X.XXX	±0.20	CST 深圳永丰盈电子有限公司 SHENZHEN YONGFENGING ENTERPRISE LTD.					
制定日期	2022-04-06	核准	周中湖	X.XXXX	±0.10						

本圖紙知識產權及版權
由永丰盈电子有限公司
所有, 未經書面許可不准
擅自傳閱、复制和修改。
本公司保留法律追求的
权利。