


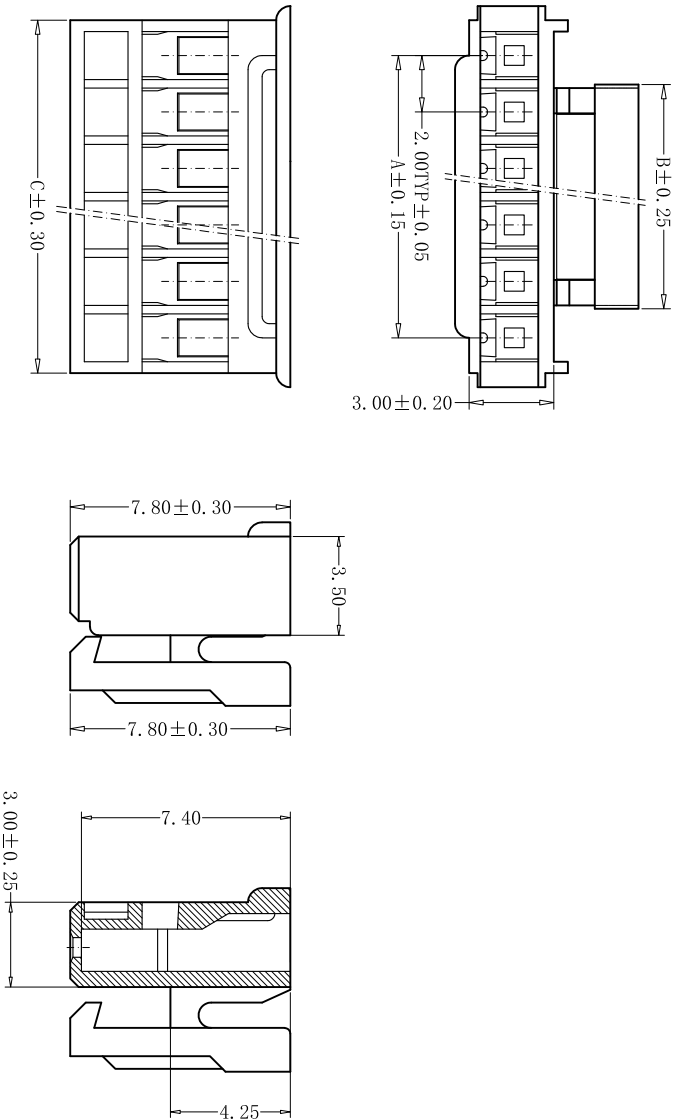

- ### SPECIFICATIONS
- Voltage rating:250V AC/DC
 - Current rating: 2A, AC/DC
 - Withstanding Voltage:800V AC/minute
 - Insulation resistance:1,000MΩmin
 - Temperature range:−40°C to+105°C
 - Contact resistance:20mΩ max

■ WAFER

- Part No:CS-1134-02A
- Poles:2-15
- Material:PA66 UL94-V0, White
- Q'TY:1, 000 pcs/PE Bag

Poles	PART NO	DIMENSION(mm)			Poles	PART NO	DIMENSION(mm)		
		A	B	C			A	B	C
2	CS-1134-02A	2.00	3.16	4.50	9	CS-1134-09A	16.00	13.94	18.50
3	CS-1134-03A	4.00	3.16	6.50	10	CS-1134-10A	18.00	13.94	20.50
4	CS-1134-04A	6.00	3.16	8.50	11	CS-1134-11A	20.00	15.94	22.50
5	CS-1134-05A	8.00	5.94	10.50	12	CS-1134-12A	22.00	15.94	24.50
6	CS-1134-06A	10.00	7.94	12.50	13	CS-1134-13A	24.00	15.94	26.50
7	CS-1134-07A	12.00	9.94	14.50	14	CS-1134-14A	26.00	15.94	28.50
8	CS-1134-08A	14.00	11.94	16.50	15	CS-1134-15A	28.00	15.54	30.50

RoHS 2.0

类别	品名	材料	单位	mm	SHEET 1 OF 1
版本	设计	颜色	比例	1:1	修改内容
制定部门	绘制	画法	数量		修改日期
工程图号	审核				
制定日期	核准				
HOUSING	CS-1134-02A	X.			
A/0	李文畅	X.X			
工程课	李文畅	X.XX			
CST-1134	姚培柱	X.XXX			
2017-05-30	周中湖	X.XXXX			
±0.50					
±0.30					
±0.20					
±0.10					
±0.05					

本圖紙知識產權及版權由永丰盈有限公司所有,未經書面許可不准擅自傳閱、复制和修改. 本公司保留法律追究的权利.



深圳市永丰盈电子有限公司
ShenzhenYongFengYing ELECTRONICS CO., LTD.



修改内容
修改日期