


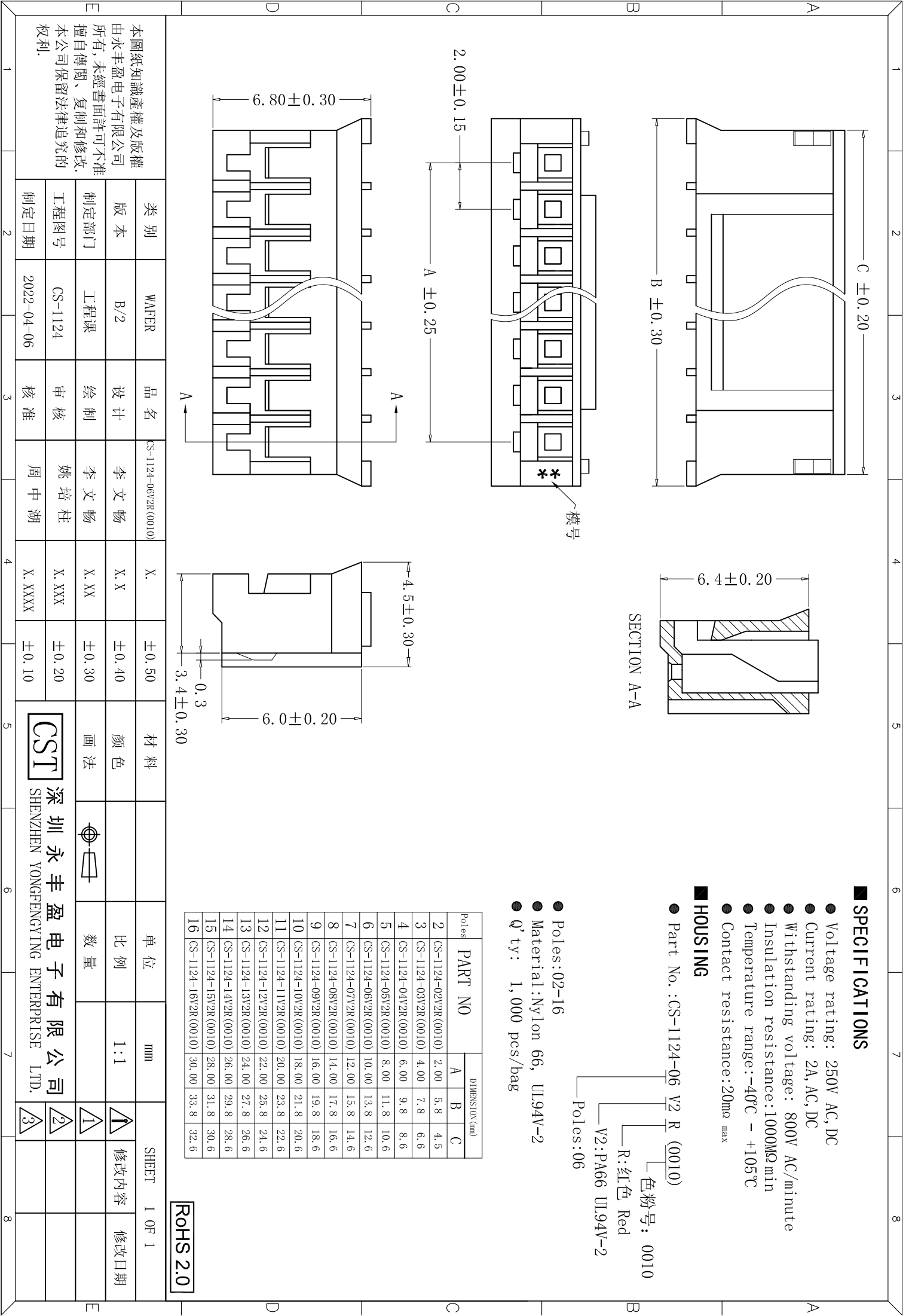

■ SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V AC, DC
- Current rating: 2A, AC, DC
- Withstanding voltage: 800V AC/minute
- Insulation resistance: 1000M Ω min
- Temperature range: -40℃ - +105℃
- Contact resistance: 20m Ω max

■ HOUSING

- Part No.: CS-1124-06 V2 R (0010)

色粉号: 0010
R: 红色 Red
V2: PA66 UL94V-2
Poles: 06

- Poles: 02-16
- Material: Nylon 66, UL94V-2
- Q' ty: 1,000 pcs/bag

RoHS 2.0

类别	WAFER	品名	CS-1124-06V2R (0010)	X.	±0.50	材料	颜色	单位	mm	SHEET	1 OF 1
版本	B/2	设计	李文畅	X.X	±0.40	颜色		比例	1:1	修改内容	修改日期
制定部门	工程课	绘制	李文畅	X.XX	±0.30	画法		数量			
工程图号	CS-1124	审核	姚培柱	X.XXX	±0.20						
制定日期	2022-04-06	核准	周中湖	X.XXXX	±0.10						

本公司保留法律追究的权利。

擅自傳閱、复制和修改。

所有, 未經書面許可不准

由永丰盈电子有限公司

本圖紙知識產權及版權