


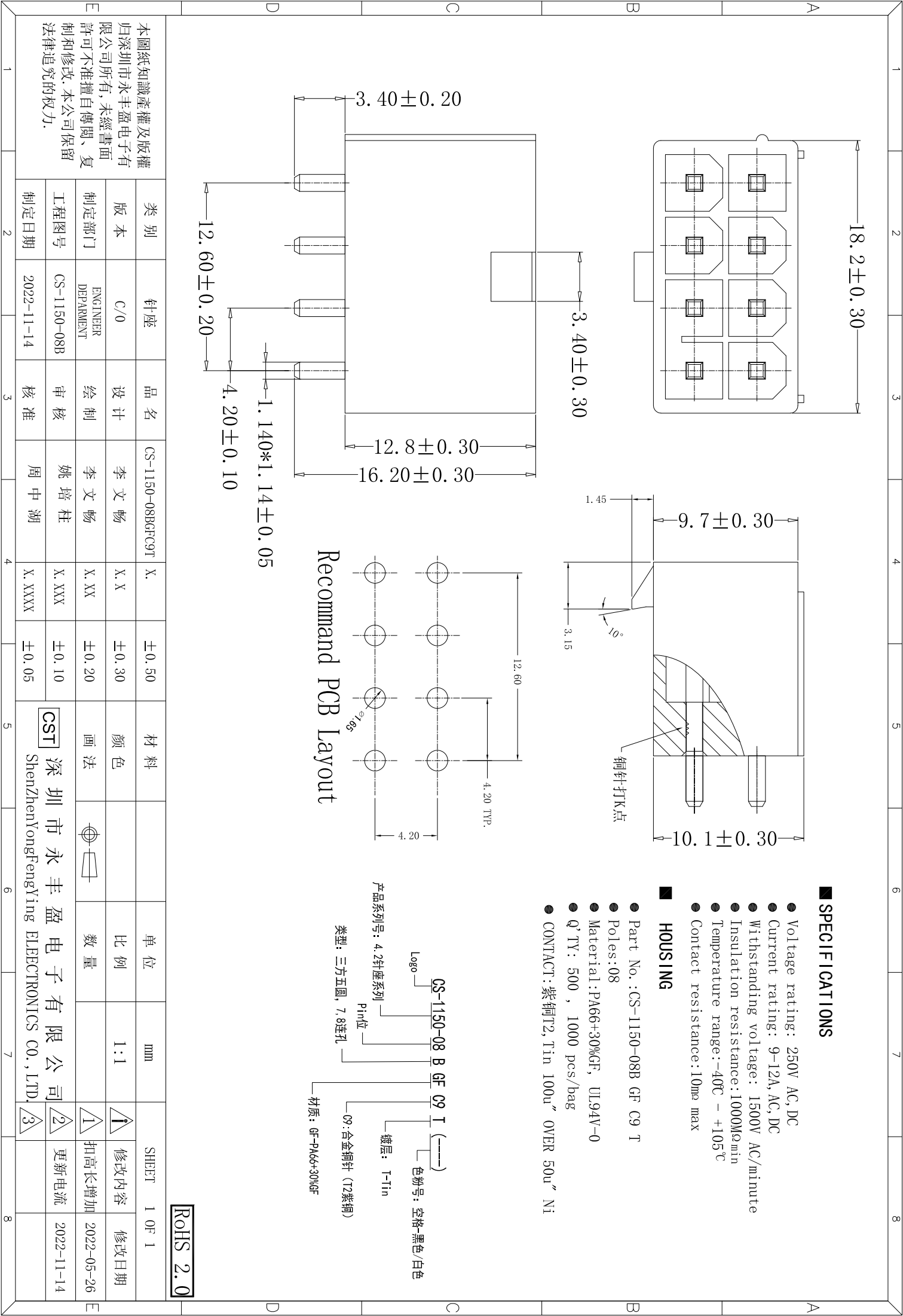

SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V AC, DC
- Current rating: 9-12A, AC, DC
- Withstanding voltage: 1500V AC/minute
- Insulation resistance:1000M Ω min
- Temperature range:-40℃ -- +105℃
- Contact resistance:10m Ω max

HOUSING

- Part No.:CS-1150-08B GF C9 T
- Poles:08
- Material:PA66+30%GF, UL94V-0
- Q'TY: 500 , 1000 pcs/bag
- CONTACT:紫铜T2, Tin 100u" OVER 50u" Ni

ROHS 2.0

类别	针座	品名	CS-1150-08BGF C9T	X.	±0.50	材料	单位	mm	SHEET 1 OF 1
版本	C/0	设计	李文畅	X.X	±0.30	颜色	比例	1:1	修改内容
制定部门	ENGINEER DEPARTMENT	绘制	李文畅	X.XX	±0.20	画法	数量		扣高长增加
工程图号	CS-1150-08B	审核	姚培柱	X.XXX	±0.10				更新电流
制定日期	2022-11-14	核准	周中湖	X.XXXX	±0.05				2022-11-14

本圖紙知識產權及版權
歸深圳市永丰盈电子有
限公司所有,未經書面
許可不准擅自傳閱、复
制和修改,本公司保留
法律追究的权力.