


GSCH40

智能充电座

P/N: 15010013

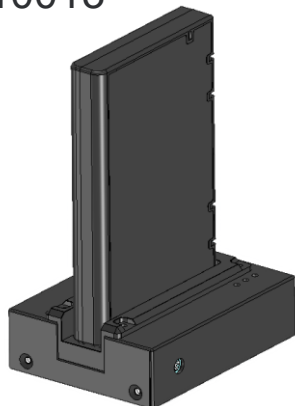

特征

- 宽电压输入
- 自适应智能电池输出
- 兼容所有圭石标准智能电池
- 高效、快速充电
- 满足 JEITA 充电优化规则
- 全面的安全防护功能，如过充、过放、过流、过温、短路等

应用

适用于标准智能电池组充电。

概述

输入接口	2.1φx5.5φDC 口
输出接口	5PIN 刀片式智能电池接口
工作温度	-30°C~70°C
建议充电温度	0°C~50°C

电性能

输入电压	9~24VDC(输入电压应大于电池需要最大充电电压 1V)
输入功率	≥60W
输出电压	0~16.8V (自适应 1~4 串智能电池)
输出电流	0~4A
最大充电功率	50.4W
充电效率	> 85%
认证	CE/FCC

尺寸规格

长	111.0mm ± 0.3mm
宽	84.0mm ± 0.3mm
高	35.0mm ± 0.3mm
重量	200g ± 10g

LED 指示

上电指示	蓝灯常亮
正常充电	绿灯闪烁
电池充满	绿灯常亮
充电故障	红灯常亮

关联适配器 (选配)

型号	GSP24V060W55210
输出电压/电流	24V/2.5A
输出功率	60.0W