

PAB-KTL 23 - 电缆标记条支架

1013957

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1013957>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

电缆标记条支架，透明，未标记，水平，安装方式: 使用电缆扎带组装，电缆直径: > 10 mm，标识区域大小: 23 x 4 mm



优势

- 标记卡圈，用于标识和捆绑导线
- 可使用UC-WMT ...或US-WMT ...塑料标签或EMT ...插入式标记条进行标记

商业数据

订货号	1013957
包装单位	200 pc
最小订货量	200 pc
销售关键代码	BG231A
产品关键代码	BG231A
目录页面	页码249 (C-3-2019)
GTIN	4017918014131
单件重量（含包装）	0.541 g
单件重量（不含包装）	0.372 g
关税号	3926909090
原产地	SE

PAB-KTL 23 - 电缆标记条支架

1013957

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1013957>



技术数据

产品属性

产品类型	标记条支架
型号	外形

标识

打印方向	水平
------	----

尺寸

宽度	23 mm
文本框宽度	23.00 mm
文本框高度	4.00 mm
长度	4 mm

外部尺寸

外径	6 mm ... 136 mm
----	-----------------

材料规格

颜色	透明
标识材料	PVC
材质	不含硅酮

电缆/电线

电缆外径	> 10.00 mm
------	------------

环境和真实条件

针对会破坏涂层或光泽的物质的测试

结果	已通过测试
规格	DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05
结果	已通过测试
周期	96 h
测试温度	80 °C

环境条件

环境温度（运行）	-50 °C ... 80 °C
建议环境温度（存储/运输）	23 °C
建议湿度（存储/运输）	50 % (建议使用原始包装，保存在干燥阴凉处)
储存寿命	2 年

安装

安装类型	使用电缆扎带组装
------	----------

PAB-KTL 23 - 电缆标记条支架



1013957

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1013957>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27281105
ECLASS-12.0	27281105
ECLASS-13.0	27281105

ETIM

ETIM 9.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

PAB-KTL 23 - 电缆标记条支架



1013957

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1013957>

附件

UCT-WMT (23X4) - 导线标记

0801453

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0801453>




导线标记， 标签纸， 白色， 未标记， 适用的打印机： TOPMARK NEO， TOPMARK LASER， BLUEMARK ID COLOR， BLUEMARK ID， BLUEMARK CLED， THERMOMARK PRIME， THERMOMARK CARD 2.0， THERMOMARK CARD， 安装方式: 插入， 电缆直径范围: 1.5 ... 35 mm， 标识区域大小: 23 x 4 mm， 标签数: 30

UCT-WMT (23X4) BU - 导线标记

0801460

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0801460>

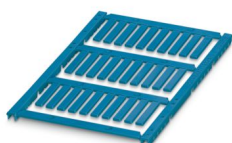

导线标记， 标签纸， 蓝色， 未标记， 适用的打印机： TOPMARK NEO， TOPMARK LASER， BLUEMARK ID COLOR， BLUEMARK ID， BLUEMARK CLED， THERMOMARK PRIME， THERMOMARK CARD 2.0， THERMOMARK CARD， 安装方式: 插入， 电缆直径范围: 1.5 ... 35 mm， 标识区域大小: 23 x 4 mm， 标签数: 30

PAB-KTL 23 - 电缆标记条支架



1013957

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1013957>

UCT-WMT (23X4) GN - 导线标记

0801457

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0801457>



导线标记， 标签纸， 绿色， 未标记， 适用的打印机： TOPMARK NEO， TOPMARK LASER， BLUEMARK ID COLOR， BLUEMARK ID， BLUEMARK CLED， THERMOMARK PRIME， THERMOMARK CARD 2.0， THERMOMARK CARD， 安装方式: 插入， 电缆直径范围: 1.5 ... 35 mm， 标识区域大小: 23 x 4 mm， 标签数: 30

UCT-WMT (23X4) OG - 导线标记

0801456

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0801456>



导线标记， 标签纸， 橙色， 未标记， 适用的打印机： TOPMARK NEO， TOPMARK LASER， BLUEMARK ID COLOR， BLUEMARK ID， BLUEMARK CLED， THERMOMARK PRIME， THERMOMARK CARD 2.0， THERMOMARK CARD， 安装方式: 插入， 电缆直径范围: 1.5 ... 35 mm， 标识区域大小: 23 x 4 mm， 标签数: 30

PAB-KTL 23 - 电缆标记条支架



1013957

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1013957>

UCT-WMT (23X4) RD - 导线标记

0801455

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0801455>




导线标记， 标签纸， 红色， 未标记， 适用的打印机： TOPMARK NEO， TOPMARK LASER， BLUEMARK ID COLOR， BLUEMARK ID， BLUEMARK CLED， THERMOMARK PRIME， THERMOMARK CARD 2.0， THERMOMARK CARD， 安装方式: 插入， 电缆直径范围: 1.5 ... 35 mm， 标识区域大小: 23 x 4 mm， 标签数: 30

UCT-WMT (23X4) YE - 导线标记

0801454

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0801454>

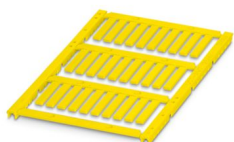

导线标记， 标签纸， 黄色， 未标记， 适用的打印机： TOPMARK NEO， TOPMARK LASER， BLUEMARK ID COLOR， BLUEMARK ID， BLUEMARK CLED， THERMOMARK PRIME， THERMOMARK CARD 2.0， THERMOMARK CARD， 安装方式: 插入， 电缆直径范围: 1.5 ... 35 mm， 标识区域大小: 23 x 4 mm， 标签数: 30

PAB-KTL 23 - 电缆标记条支架



1013957

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1013957>

UC-WMT (23X4) - 导线标记

0819411

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0819411>



导线标记， 标签纸， 白色， 未标记， 适用的打印机：
BLUEMARK ID COLOR， BLUEMARK ID， BLUEMARK CLED，
PLOTMARK， CMS-P1-PLOTTER， 安装方式: 插入， 电缆直径范围: 1.5 ... 35
mm， 标识区域大小: 23 x 4 mm， 标签数: 24

UC-WMT (23X4) BU - 导线标记

0821111

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0821111>



导线标记， 标签纸， 蓝色， 未标记， 适用的打印机：
BLUEMARK ID COLOR， BLUEMARK ID， BLUEMARK CLED，
PLOTMARK， CMS-P1-PLOTTER， 安装方式: 插入， 电缆直径范围: 1.5 ... 35
mm， 标识区域大小: 23 x 4 mm， 标签数: 24

PAB-KTL 23 - 电缆标记条支架



1013957

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1013957>

UC-WMT (23X4) GN - 导线标记

0824121

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0824121>



导线标记， 标签纸， 绿色， 未标记， 适用的打印机：
BLUEMARK ID COLOR， BLUEMARK ID， BLUEMARK CLED，
PLOTMARK， CMS-P1-PLOTTER， 安装方式: 插入， 电缆直径范围: 1.5 ... 35
mm， 标识区域大小: 23 x 4 mm， 标签数: 24

UC-WMT (23X4) OG - 导线标记

0824118

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0824118>



导线标记， 标签纸， 橙色， 未标记， 适用的打印机：
BLUEMARK ID COLOR， BLUEMARK ID， BLUEMARK CLED，
PLOTMARK， CMS-P1-PLOTTER， 安装方式: 插入， 电缆直径范围: 1.5 ... 35
mm， 标识区域大小: 23 x 4 mm， 标签数: 24

PAB-KTL 23 - 电缆标记条支架



1013957

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1013957>

UC-WMT (23X4) RD - 导线标记

0821124

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0821124>



导线标记， 标签纸， 红色， 未标记， 适用的打印机：
BLUEMARK ID COLOR， BLUEMARK ID， BLUEMARK CLED，
PLOTMARK， CMS-P1-PLOTTER， 安装方式: 插入， 电缆直径范围: 1.5 ... 35
mm， 标识区域大小: 23 x 4 mm， 标签数: 24

UC-WMT (23X4) SR - 导线标记

0802719

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0802719>



导线标记， 标签纸， 银色， 未标记， 适用的打印机：
BLUEMARK ID COLOR， BLUEMARK ID， BLUEMARK CLED，
PLOTMARK， CMS-P1-PLOTTER， 安装方式: 插入， 电缆直径范围: 1.5 ... 35
mm， 标识区域大小: 23 x 4 mm， 标签数: 24

PAB-KTL 23 - 电缆标记条支架




1013957

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1013957>

UC-WMT (23X4) YE - 导线标记

0819424

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0819424>

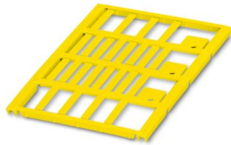

导线标记, 标签纸, 黄色, 未标记, 适用的打印机: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, 安装方式: 插入, 电缆直径范围: 1.5 ... 35 mm, 标识区域大小: 23 x 4 mm, 标签数: 24

US-WMT (23X4) - 电缆标识

0828769

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0828769>



电缆标识, 卡, 白色, 未标记, 适用的打印机: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, 安装方式: 滑插式, 电缆直径范围: 1.5 ... 35 mm, 标识区域大小: 23 x 4 mm, 标签数: 56

PAB-KTL 23 - 电缆标记条支架

1013957


<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1013957>



US-WMT (23X4) BU - 电缆标识

0829305

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0829305>

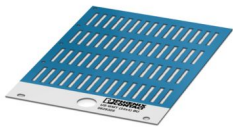


电缆标识，卡，蓝色，未标记，适用的打印机：BLUEMARK ID COLOR，BLUEMARK ID，THERMOMARK PRIME，THERMOMARK CARD 2.0，THERMOMARK CARD，安装方式：滑插式，电缆直径范围：1.5 ... 35 mm，标识区域大小：23 x 4 mm，标签数：56

US-WMT (23X4) GN - 电缆标识

0829306

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0829306>

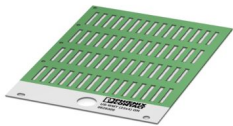

电缆标识，卡，绿色，未标记，适用的打印机：BLUEMARK ID COLOR，BLUEMARK ID，THERMOMARK PRIME，THERMOMARK CARD 2.0，THERMOMARK CARD，安装方式：滑插式，电缆直径范围：1.5 ... 35 mm，标识区域大小：23 x 4 mm，标签数：56

PAB-KTL 23 - 电缆标记条支架



1013957

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1013957>

US-WMT (23X4) OG - 电缆标识

0829302

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0829302>



电缆标识，卡，橙色，未标记，适用的打印机：BLUEMARK ID COLOR，BLUEMARK ID，THERMOMARK PRIME，THERMOMARK CARD 2.0，THERMOMARK CARD，安装方式：滑插式，电缆直径范围：1.5 ... 35 mm，标识区域大小：23 x 4 mm，标签数：56

US-WMT (23X4) RD - 电缆标识

0829301

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0829301>



电缆标识，卡，红色，未标记，适用的打印机：BLUEMARK ID COLOR，BLUEMARK ID，THERMOMARK PRIME，THERMOMARK CARD 2.0，THERMOMARK CARD，安装方式：滑插式，电缆直径范围：1.5 ... 35 mm，标识区域大小：23 x 4 mm，标签数：56

PAB-KTL 23 - 电缆标记条支架

1013957

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1013957>



US-WMT (23X4) VT - 电缆标识

0829304

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0829304>



电缆标识，卡，紫色，未标记，适用的打印机：BLUEMARK ID COLOR，BLUEMARK ID，THERMOMARK PRIME，THERMOMARK CARD 2.0，THERMOMARK CARD，安装方式：滑插式，电缆直径范围：1.5 ... 35 mm，标识区域大小：23 x 4 mm，标签数：56

US-WMT (23X4) YE - 电缆标识

0828956

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0828956>



电缆标识，卡，黄色，未标记，适用的打印机：BLUEMARK ID COLOR，BLUEMARK ID，THERMOMARK PRIME，THERMOMARK CARD 2.0，THERMOMARK CARD，安装方式：滑插式，电缆直径范围：1.5 ... 35 mm，标识区域大小：23 x 4 mm，标签数：56

PAB-KTL 23 - 电缆标记条支架



1013957

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1013957>

EMT (23X4)R - 插芯标签

0817361

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0817361>



插芯标签，盘卷，白色，未标记，适用的打印机：THERMOMARK E.300 (D)/600 (D)，THERMOMARK ROLL 2.0，THERMOMARK ROLL，THERMOMARK ROLL X1，THERMOMARK ROLLMASTER 300/600，THERMOMARK X1.2，安装方式: 插入，电缆直径范围: 1.5 ... 35 mm，标识区域大小: 23 x 4 mm，标签数: 5000

EMT (23X4)R YE - 插芯标签

0817374

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0817374>



插芯标签，盘卷，黄色，未标记，适用的打印机：THERMOMARK E.300 (D)/600 (D)，THERMOMARK ROLL 2.0，THERMOMARK ROLL，THERMOMARK ROLL X1，THERMOMARK ROLLMASTER 300/600，THERMOMARK X1.2，安装方式: 插入，电缆直径范围: 1.5 ... 35 mm，标识区域大小: 23 x 4 mm，标签数: 5000

PAB-KTL 23 - 电缆标记条支架



1013957

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1013957>

WMTW (23X4)R - 电缆标识

0831004

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0831004>



电缆标识，盘卷，白色，未标记，适用的打印机：THERMOMARK E.300 (D)/600 (D)，THERMOMARK ROLL 2.0，THERMOMARK ROLL，THERMOMARK ROLL X1，THERMOMARK ROLLMASTER 300/600，THERMOMARK X1.2，安装方式: 插入，电缆直径范围: 1.5 ... 35 mm，标识区域大小: 23 x 4 mm，标签数: 3000

WMTW (23X4)R YE - 电缆标识

0831005

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0831005>



电缆标识，盘卷，黄色，未标记，适用的打印机：THERMOMARK E.300 (D)/600 (D)，THERMOMARK ROLL 2.0，THERMOMARK ROLL，THERMOMARK ROLL X1，THERMOMARK ROLLMASTER 300/600，THERMOMARK X1.2，安装方式: 插入，电缆直径范围: 1.5 ... 35 mm，标识区域大小: 23 x 4 mm，标签数: 3000

PAB-KTL 23 - 电缆标记条支架

1013957

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1013957>



MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK - 插芯标签

1169312

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1169312>



插芯标签， 组装说明：在粘贴之前，必须将材料沿中间的打孔线进行折叠， 盘卷， 白色/黑色， 未标记， 适用的打印机： THERMOFOX， THERMOMARK GO， THERMOMARK GO.K， 安装方式: 已卡接， 标识区域大小: 连续 x 3 mm， 标签数: 1

Phoenix Contact 2024 Â© - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn