


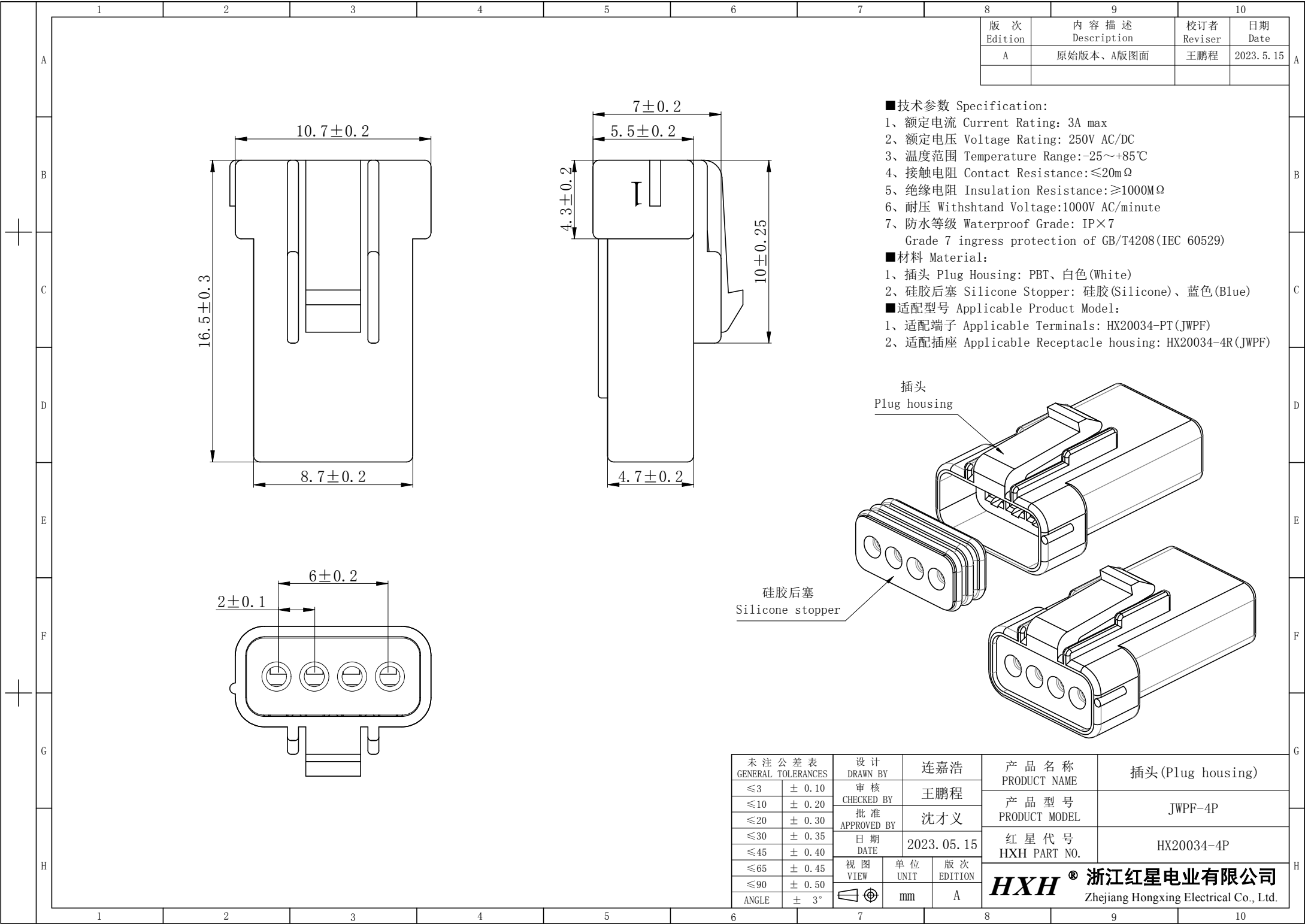

版次 Edition	内容描述 Description	校订者 Reviser	日期 Date
A	原始版本、A版图面	王鹏程	2023. 5. 15

■技术参数 Specification:


1、额定电流 Current Rating: 3A max
2、额定电压 Voltage Rating: 250V AC/DC
3、温度范围 Temperature Range: -25~+85℃
4、接触电阻 Contact Resistance: ≤20mΩ
5、绝缘电阻 Insulation Resistance: ≥1000MΩ
6、耐压 Withstand Voltage: 1000V AC/minute
7、防水等级 Waterproof Grade: IP×7
Grade 7 ingress protection of GB/T4208(IEC 60529)

■材料 Material:

1、插头 Plug Housing: PBT、白色(White)
2、硅胶后塞 Silicone Stopper: 硅胶(Silicone)、蓝色(Blue)

■适配型号 Applicable Product Model:

1、适配端子 Applicable Terminals: HX20034-PT(JWPF)
2、适配插座 Applicable Receptacle housing: HX20034-4R(JWPF)

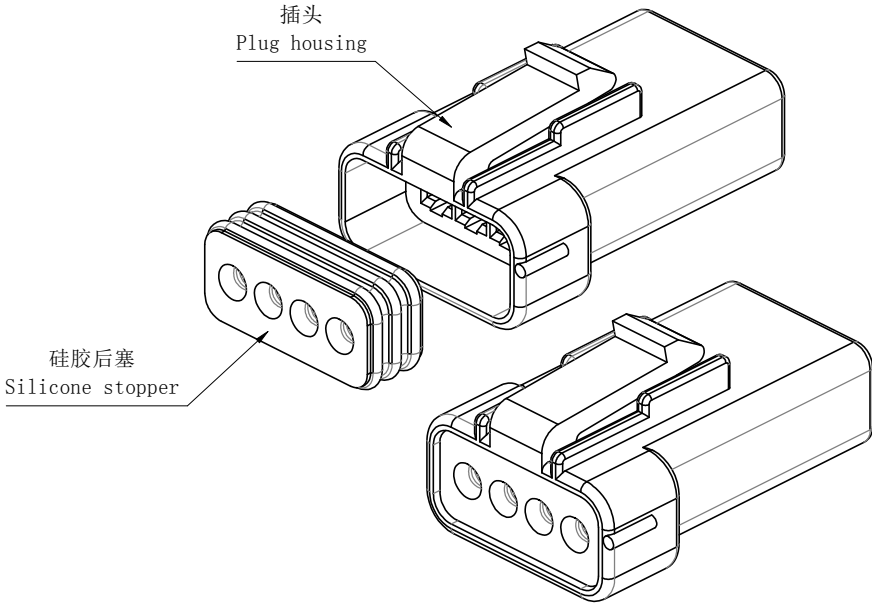

未注公差表 GENERAL TOLERANCES		设计 DRAWN BY		连嘉浩		产 品 名 称 PRODUCT NAME		插头(Plug housing)	
≤3	± 0.10	审 核 CHECKED BY		王鹏程		产 品 型 号 PRODUCT MODEL		JWPF-4P	
≤10	± 0.20	批 准 APPROVED BY		沈才义		红 星 代 号 HXH PART NO.		HX20034-4P	
≤20	± 0.30	日期 DATE		2023. 05. 15					