



CMT2202KA

隔离变压器

1. 外形尺寸 (mm)

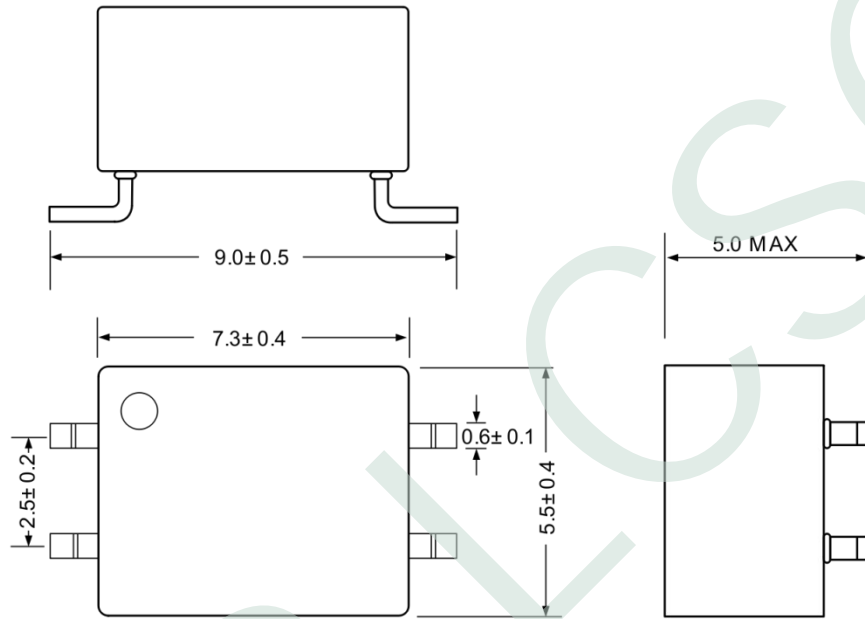

2. 原理图及推荐焊盘尺寸 (mm)

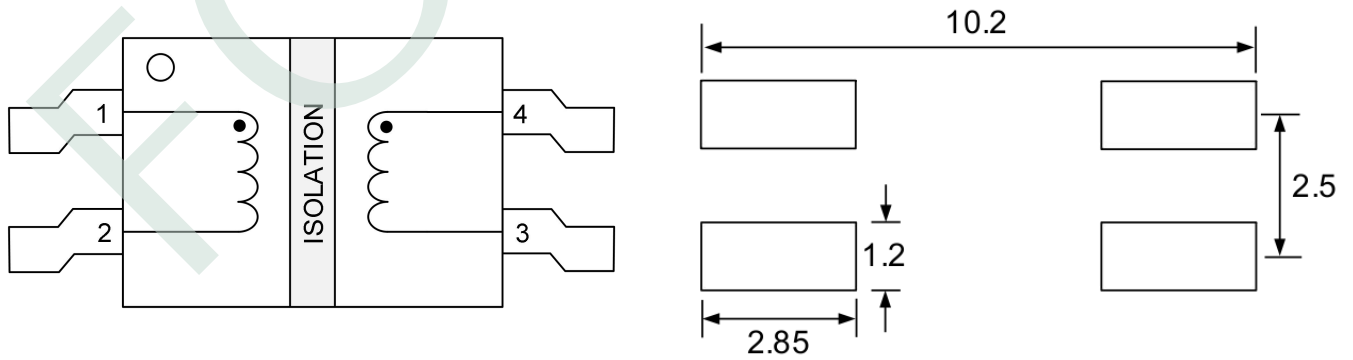

3. 电气特性 (25°C)

序号	测试项目	测量端子	规格	测试条件
1	电感量	1-2	500uH Min	10kHz, 0.1V
2	DCR	1-2	0.7Ω Max	
3	DCR	3-4	0.8Ω Max	
4	匝比	1-2:3-4	1:1.2	
5	耐压等级	1 to 4	2.5KVac	1min.
6	工作温度	-40~125°C (包含产品温升)		


4. 推荐配置

电源 IC 型号	输入电压	输出电压	输出功率
CMP6503S	5V	5V	<0.2W

5. 包装编带信息

单位: mm

包装数量 (MOQ): 1500pcs/卷

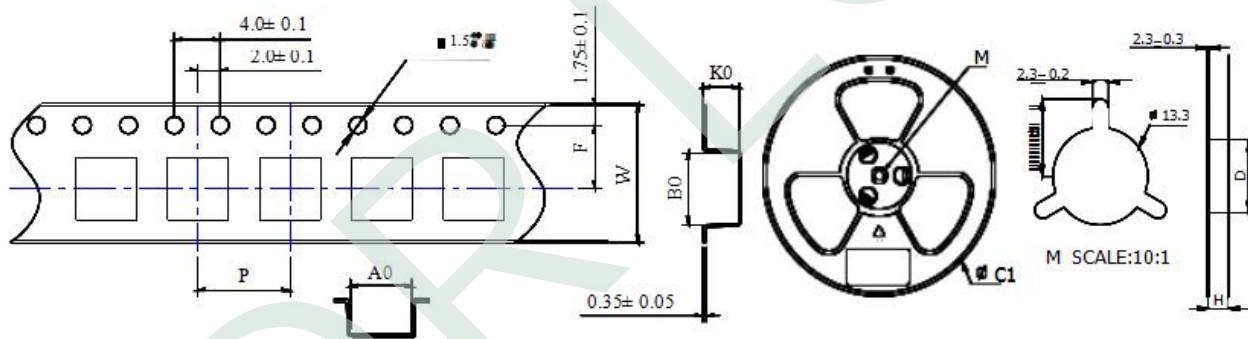

W	A0	B0	K0	F	P	C1	D	H
16±0.3	5.8±0.1	9.3±0.1	5.0±0.1	7.5±0.05	8.0±0.1	330±1.0	100±1.0	16.5±0.2

6. 回流焊建议条件

