




- 塑胶防水连接器 E16 EUSB系列，
- 结构类型：板后安装插座(卡扣式)，
- 插针类型：孔型，
- 连接方式：卡扣式，
- 规格：USB2.0,USB3.0
- 屏蔽：是/否，
- 认证：CE RoHS

机械参数

外壳材料：	增强尼龙，黑色
插针材料：	黄铜，镀金
密封材料：	硅胶，黑色
绝缘体材料：	增强尼龙，黑色
连接方式：	卡扣锁紧(B)
接线方式：	焊接
接触阻抗：	$\leq 30\text{m}\Omega$
插拔次数：	≥ 500 次
绝缘阻抗：	100M Ω
适用温度：	-45 $^{\circ}\text{C}$ ~ +80 $^{\circ}\text{C}$
额定电流：	1.5A
防护等级：	IP65/IP67
产品规格：	1"-20UNEF
耐电压：	$\geq \text{AC } 1000\text{V} / 1$ 分钟
阻燃等级：	UL94-V0

尺寸图

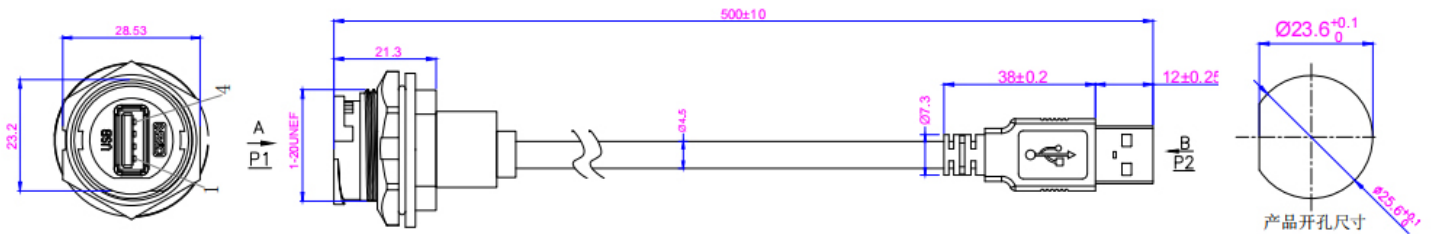

订购产品

产品名称	标准	线材	屏蔽	产品型号	3D 下载	2D 下载
E16 EUSB 母/公带线板后插座(卡扣式)-xx米	USB 2.0	PVC	是	E16B-FU2-PWF/MU2-NWA-xxPV-S		↓
E16 EUSB 母/公带线板后插座(卡扣式)-xx米	USB 2.0	PVC	否	E16B-FU2-PWF/MU2-NWA-xxPV		
E16 EUSB 母/公带线板后插座(卡扣式)-xx米	USB 2.0	PU	是	E16B-FU2-PWF/MU2-NWA-xxPU-S		
E16 EUSB 母/公带线板后插座(卡扣式)-xx米	USB 2.0	PU	否	E16B-FU2-PWF/MU2-NWA-xxPU		
E16 EUSB 母/公带线板后插座(卡扣式)-xx米	USB 3.0	PVC	是	E16B-FU3-PWF/MU3-NWA-xxPV-S		↓
E16 EUSB 母/公带线板后插座(卡扣式)-xx米	USB 3.0	PVC	否	E16B-FU3-PWF/MU3-NWA-xxPV		
E16 EUSB 母/公带线板后插座(卡扣式)-xx米	USB 3.0	PU	是	E16B-FU3-PWF/MU3-NWA-xxPU-S		
E16 EUSB 母/公带线板后插座(卡扣式)-xx米	USB 3.0	PU	否	E16B-FU3-PWF/MU3-NWA-xxPU		

*如需要订购其他搭配或者线材，请咨询客服

资料下载

产品目录	CAZN正成-塑胶防水连接器选型画册
EMC	EMC证书 、 EMC报告 、 REACH报告
RoHS	证书 、 报告
防水测试报告	证书 、 报告