




- 塑胶防水连接器 HDMI系列，
- 结构类型：板后安装插座，
- 插头类型：母板后带FFC线，
- 连接方式：螺纹式，
- 规格：HDMI 2K、HDMI 4K、HDMI 8K
- 线长：可定制，
- 认证：CE RoHS，

机械参数

| | |
|-------|-----------------|
| 塑料材料： | PA66，尼龙，增强尼龙，硅胶 |
| 金属材料： | 铜镀金 |
| 连接方式： | 螺纹锁紧(T) |
| 接线方式： | 焊接、焊板 |
| 接触电阻： | 30 mΩ |
| 插拔次数： | ≥10000次(Cycles) |
| 绝缘阻抗： | ≥100 mΩ DC500V |
| 适用温度： | -40°C ~ +105°C |
| 额定电流： | 50 mA |
| 防护等级： | IP67 |
| 产品规格： | 13/16"-28UNS |

尺寸图

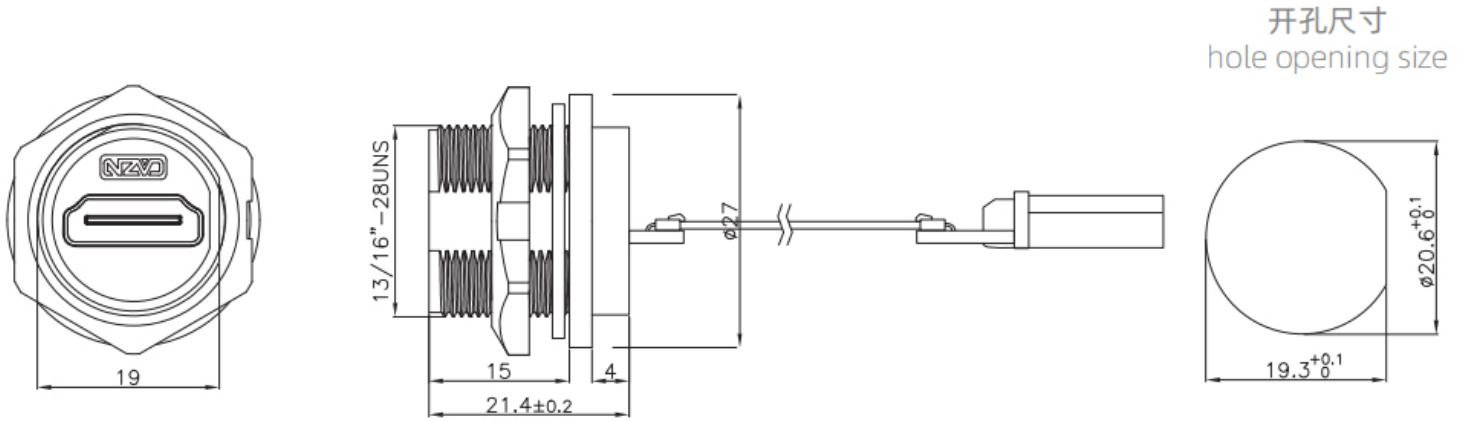

订购产品

| 产品名称 | 规格 | 产品型号 | 3D下载 | 2D下载 |
|--------------------------------|---------|----------------------------|------|------|
| HDMI 母头 板后FPC 插座(螺纹式)-xx米-FFC线 | HDMI-2K | E13T-FH2-PRF/MH2-NRA-xxFFC | | |
| HDMI 母头 板后FPC 插座(螺纹式)-xx米-FFC线 | HDMI-4K | E13T-FH4-PRF/MH4-NRA-xxFFC | | |
| HDMI 母头 板后FPC 插座(螺纹式)-xx米-FFC线 | HDMI-8K | E13T-FH8-PRF/MH8-NRA-xxFFC | | |

*如需要选择其他线材，请咨询客服

资料下载

| | |
|--------|---|
| 产品目录 | CAZN正成-塑胶防水连接器选型画册 |
| EMC | EMC证书 、 EMC报告 、 REACH报告 |
| RoHS | 证书 、 报告 |
| 防水测试报告 | 证书 、 报告 |