




- 塑胶防水连接器 13/16" 螺牙，
- 结构类型：板后安装插座，
- 插座类型：SD TF卡母板后带FPC线
- 插针类型：孔型，
- 连接方式：螺纹式，
- 线长：可定制，
- 认证：CE RoHS，

机械参数

外壳材料：	热塑性塑料PA66 阻燃等级：V-0
插针材料：	铜镀金
连接方式：	螺纹锁紧(T)
接线方式：	焊接
插拔次数：	≥50000次
绝缘电阻：	2000 mΩ
适用温度：	-40℃ ~ +105℃
接线范围：	6.0mm~10.0mm
防护等级：	IP67 , IP68
产品规格：	13/16"-28UNS

尺寸图

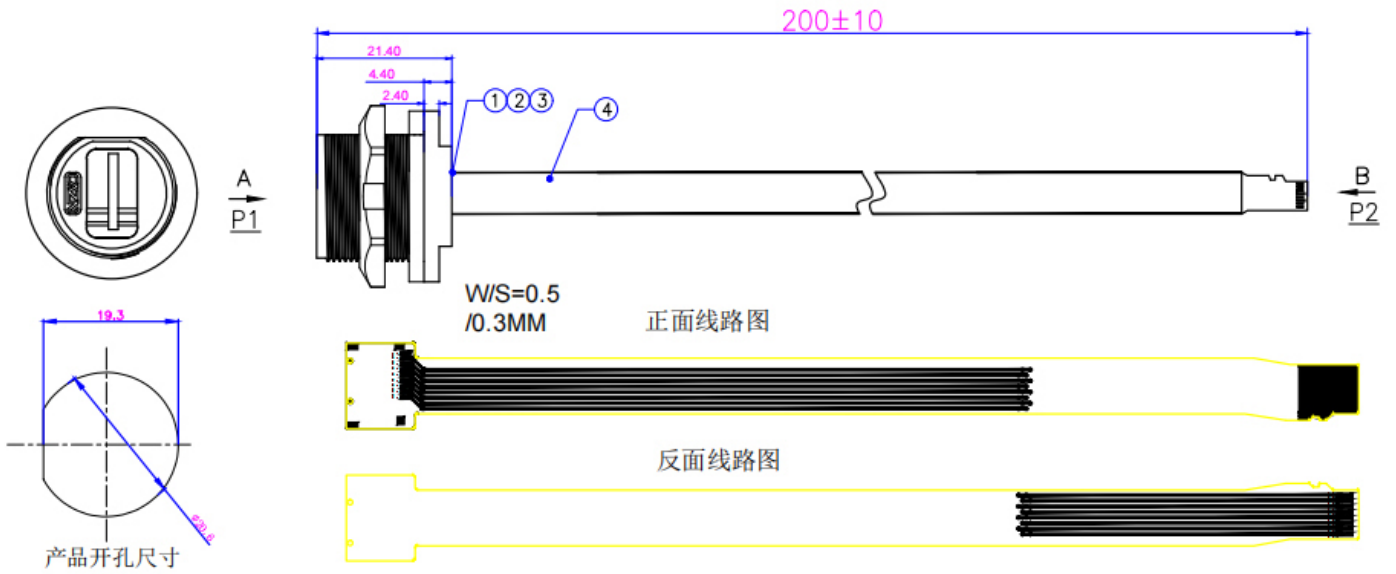

订购产品

产品名称	产品型号	3D下载	2D下载
ETF卡板后安装孔型插座(螺纹式)	E13T-FSD-PWF/MSD-NRA-xxFPC		↓

资料下载

产品目录	CAZN正成-塑胶防水连接器选型画册
EMC	EMC证书 、 EMC报告 、 REACH报告
RoHS	证书 、 报告
防水测试报告	证书 、 报告