




- 塑胶防水连接器 E16 HDMI系列，
- 结构类型：板后安装插座，
- 插头类型：母转公弯带线，
- 连接方式：卡扣式，
- 规格：HDMI 2K、HDMI 4K、HDMI 8K
- 线材：PVC、PU、PE
- 线长：可定制，
- 屏蔽：是/否，
- 认证：CE RoHS，

机械参数

外壳材料：	增强尼龙，黑色
插针材料：	黄铜，镀金
密封材料：	硅胶，黑色
绝缘体材料：	增强尼龙，黑色
连接方式：	卡扣锁紧(B)
接线方式：	焊接
接触阻抗：	≤30mΩ
插拔次数：	≥500次
绝缘阻抗：	100MΩ
适用温度：	-40°C ~ +80°C
额定电流：	1.5A
额定电压：	DC500V
防护等级：	IP67
产品规格：	1"-20UNEF

尺寸图

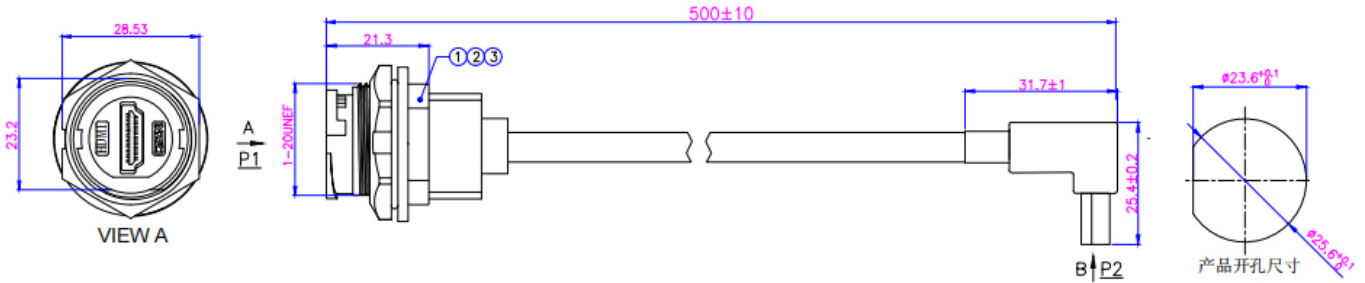

订购产品

产品名称	规格	线材	屏蔽	产品型号	3D 下载	2D 下载
E16 HDMI 母头板后/公弯头 带线 成型插座(卡扣式)-xx米	HDMI-2K	PVC	是	E16B-FH2-PWF/MH2-NWD-xxPV-S		
E16 HDMI 母头板后/公弯头 带线 成型插座(卡扣式)-xx米	HDMI-2K	PVC	否	E16B-FH2-PWF/MH2-NWD-xxPV		
E16 HDMI 母头板后/公弯头 带线 成型插座(卡扣式)-xx米	HDMI-2K	PU	是	E16B-FH2-PWF/MH2-NWD-xxPU-S		
E16 HDMI 母头板后/公弯头 带线 成型插座(卡扣式)-xx米	HDMI-2K	PU	否	E16B-FH2-PWF/MH2-NWD-xxPU		
E16 HDMI 母头板后/公弯头 带线 成型插座(卡扣式)-xx米	HDMI-2K	PE	是	E16B-FH2-PWF/MH2-NWD-xxPE-S		
E16 HDMI 母头板后/公弯头 带线 成型插座(卡扣式)-xx米	HDMI-2K	PE	否	E16B-FH2-PWF/MH2-NWD-xxPE		
E16 HDMI 母头板后/公弯头 带线 成型插座(卡扣式)-xx米	HDMI-4K	PVC	是	E16B-FH4-PWF/MH4-NWD-xxPV-S		↓
E16 HDMI 母头板后/公弯头 带线 成型插座(卡扣式)-xx米	HDMI-4K	PVC	否	E16B-FH4-PWF/MH4-NWD-xxPV		
E16 HDMI 母头板后/公弯头 带线 成型插座(卡扣式)-xx米	HDMI-4K	PU	是	E16B-FH4-PWF/MH4-NWD-xxPU-S		
E16 HDMI 母头板后/公弯头 带线 成型插座(卡扣式)-xx米	HDMI-4K	PU	否	E16B-FH4-PWF/MH4-NWD-xxPU		
E16 HDMI 母头板后/公弯头 带线 成型插座(卡扣式)-xx米	HDMI-4K	PE	是	E16B-FH4-PWF/MH4-NWD-xxPE-S		
E16 HDMI 母头板后/公弯头 带线 成型插座(卡扣式)-xx米	HDMI-4K	PE	否	E16B-FH4-PWF/MH4-NWD-xxPE		
E16 HDMI 母头板后/公弯头 带线 成型插座(卡扣式)-xx米	HDMI-8K	PVC	是	E16B-FH8-PWF/MH8-NWD-xxPV-S		

E16 HDMI 母头板后/公弯头 带线 成型插座(卡扣式)-xx米	HDMI-8K	PVC	否	E16B-FH8-PWF/MH8-NWD-xxPV		
E16 HDMI 母头板后/公弯头 带线 成型插座(卡扣式)-xx米	HDMI-8K	PU	是	E16B-FH8-PWF/MH8-NWD-xxPU-S		
E16 HDMI 母头板后/公弯头 带线 成型插座(卡扣式)-xx米	HDMI-8K	PU	否	E16B-FH8-PWF/MH8-NWD-xxPU		
E16 HDMI 母头板后/公弯头 带线 成型插座(卡扣式)-xx米	HDMI-8K	PE	是	E16B-FH8-PWF/MH8-NWD-xxPE-S		
E16 HDMI 母头板后/公弯头 带线 成型插座(卡扣式)-xx米	HDMI-8K	PE	否	E16B-FH8-PWF/MH8-NWD-xxPE		

*如需要选择其他线材，请咨询客服

资料下载

产品目录	CAZN正成-塑胶防水连接器选型画册
EMC	EMC证书 、 EMC报告 、 REACH报告
RoHS	证书 、 报告
防水测试报告	证书 、 报告