




- 塑胶防水连接器 E16 EUSB系列，
- 结构类型：板后安装插座(卡扣式)，
- 插针类型：孔型，
- 连接方式：卡扣式，
- 规格：USB2.0,USB3.0
- 屏蔽：是/否，
- 认证：CE RoHS

### 机械参数

外壳材料：	增强尼龙，黑色
插针材料：	黄铜，镀金
密封材料：	硅胶，黑色
绝缘体材料：	增强尼龙，黑色
连接方式：	卡扣锁紧(B)
接线方式：	焊接
接触阻抗：	≤30mΩ
插拔次数：	≥500次
绝缘阻抗：	100MΩ
适用温度：	-45℃ ~ +80℃
额定电流：	1.5A
防护等级：	IP65/IP67
产品规格：	1"-20UNEF
耐电压：	≥AC 1000V / 1 分钟
阻燃等级：	UL94-V0

尺寸图

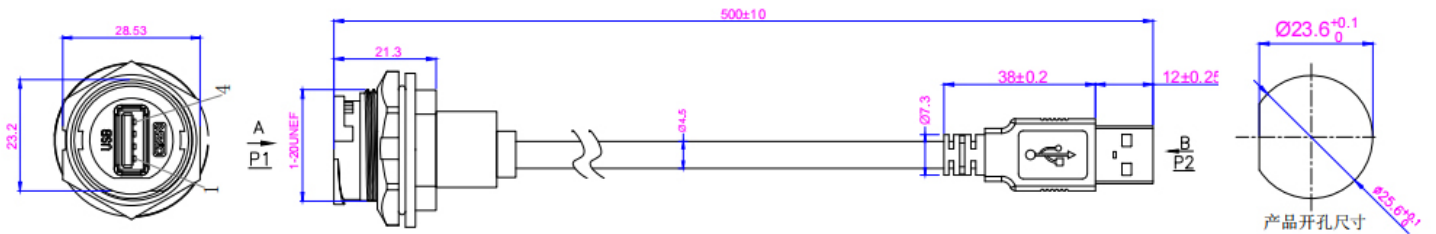

订购产品

产品名称	标准	线材	屏蔽	产品型号	3D 下载	2D 下载
E16 EUSB 母/公带线板后插座(卡扣式)-xx米	USB 2.0	PVC	是	E16B-FU2-PWF/MU2-NWA-xxPV-S		<a href="#">↓</a>
E16 EUSB 母/公带线板后插座(卡扣式)-xx米	USB 2.0	PVC	否	E16B-FU2-PWF/MU2-NWA-xxPV		
E16 EUSB 母/公带线板后插座(卡扣式)-xx米	USB 2.0	PU	是	E16B-FU2-PWF/MU2-NWA-xxPU-S		
E16 EUSB 母/公带线板后插座(卡扣式)-xx米	USB 2.0	PU	否	E16B-FU2-PWF/MU2-NWA-xxPU		
E16 EUSB 母/公带线板后插座(卡扣式)-xx米	USB 3.0	PVC	是	E16B-FU3-PWF/MU3-NWA-xxPV-S		<a href="#">↓</a>
E16 EUSB 母/公带线板后插座(卡扣式)-xx米	USB 3.0	PVC	否	E16B-FU3-PWF/MU3-NWA-xxPV		
E16 EUSB 母/公带线板后插座(卡扣式)-xx米	USB 3.0	PU	是	E16B-FU3-PWF/MU3-NWA-xxPU-S		
E16 EUSB 母/公带线板后插座(卡扣式)-xx米	USB 3.0	PU	否	E16B-FU3-PWF/MU3-NWA-xxPU		

\*如需要订购其他搭配或者线材，请咨询客服

资料下载

产品目录	<a href="#">CAZN正成-塑胶防水连接器选型画册</a>
EMC	<a href="#">EMC证书</a> 、 <a href="#">EMC报告</a> 、 <a href="#">REACH报告</a>
RoHS	<a href="#">证书</a> 、 <a href="#">报告</a>
防水测试报告	<a href="#">证书</a> 、 <a href="#">报告</a>