




- 塑胶防水连接器 EUSB系列，
- 结构类型：板后安装插头，
- 插头类型：母头转PCB板式，
- 连接方式：螺纹式，
- 标准：USB2,USB3
- 屏蔽：可定制，
- 认证：CE RoHS，

机械参数

外壳材料：	热塑性塑料PA66 阻燃等级：V-0
导体材料：	黄铜
线缆材料：	PVC外被
连接方式：	螺纹锁紧(T);卡扣锁紧(B)
防护等级：	IP67，IP68
额定电压：	30V
额定电流：	1.5A
绝缘电阻：	2000 mΩ
适用温度：	-40℃ ~ +105℃
插拔次数：	≥2000~10000次(Cycles)

尺寸图

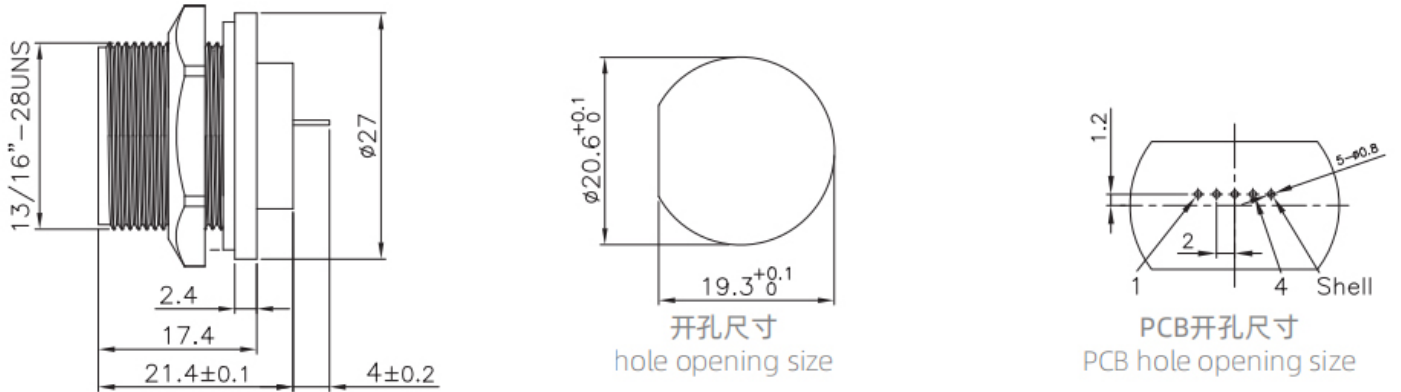

订购产品

产品名称	标准	产品型号	3D下载	2D下载
USB 母头 PCB式 板后插座(螺纹式)	USB 2.0	E13T-FU2-PPF	↓	↓
USB 母头 PCB式 板后插座(螺纹式)	USB 3.0	E13T-FU3-PPF	↓	↓

资料下载

产品目录	CAZN正成-塑胶防水连接器选型画册
EMC	EMC证书 、 EMC报告 、 REACH报告
RoHS	证书 、 报告
防水测试报告	证书 、 报告