




- 塑胶防水连接器 E16 HDMI系列，
- 结构类型：板后安装插座，
- 插头类型：母板后带FFC线，
- 连接方式：卡扣式，
- 规格：HDMI 2K、HDMI 4K、HDMI 8K
- 线长：可定制，
- 认证：CE RoHS，

### 机械参数

外壳材料：	增强尼龙，黑色
插针材料：	黄铜，镀金
密封材料：	硅胶，黑色
绝缘体材料：	增强尼龙，黑色
连接方式：	卡扣锁紧(B)
接线方式：	焊接
接触阻抗：	$\leq 30\text{m}\Omega$
插拔次数：	$\geq 500$ 次
绝缘阻抗：	100M $\Omega$
适用温度：	-40 $^{\circ}\text{C}$ ~ +80 $^{\circ}\text{C}$
额定电流：	1.5A
额定电压：	DC500V
防护等级：	IP67
产品规格：	1"-20UNEF

尺寸图

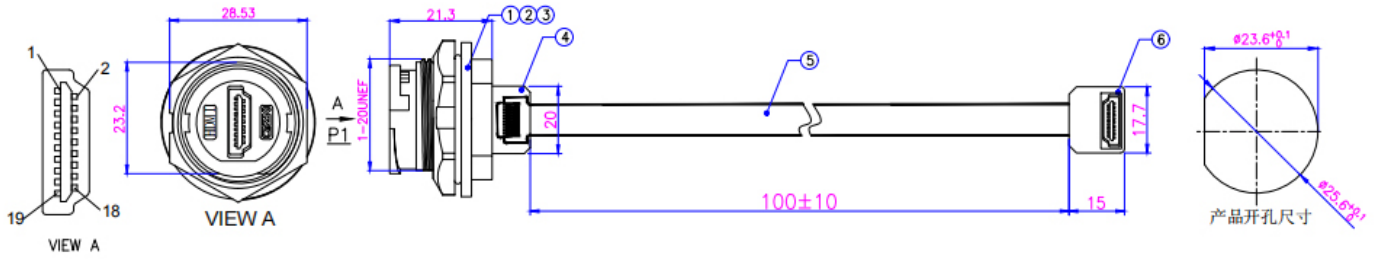

订购产品

产品名称	规格	产品型号	3D下载	2D下载
E16 HDMI 母头 板后FFC 插座(卡扣式)-xx米-FFC线	HDMI-2K	E16B-FH2-PRF/MH2-NRA-xxFFC		
E16 HDMI 母头 板后FFC 插座(卡扣式)-xx米-FFC线	HDMI-4K	E16B-FH4-PRF/MH4-NRA-xxFFC		<a href="#">↓</a>
E16 HDMI 母头 板后FFC 插座(卡扣式)-xx米-FFC线	HDMI-8K	E16B-FH8-PRF/MH8-NRA-xxFFC		

\*如需要选择其他线材，请咨询客服

资料下载

产品目录	<a href="#">CAZN正成-塑胶防水连接器选型画册</a>
REACH233	<a href="#">REACH233报告</a>
RoHS	<a href="#">证书、报告</a>
防水测试报告	<a href="#">证书、报告</a>