

928673-1 ✓ 有效

FASTON | FASTON 快接端子 187


TE 内部编号 928673-1

Crimp Terminal Housings, Receptacle, Receptacle, 2 Position, Straight, Natural, PBT, Contact Mating Retention, Mating Alignment, FASTON 187

[在 TE 官网查看>](#)



端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 压接端子护套

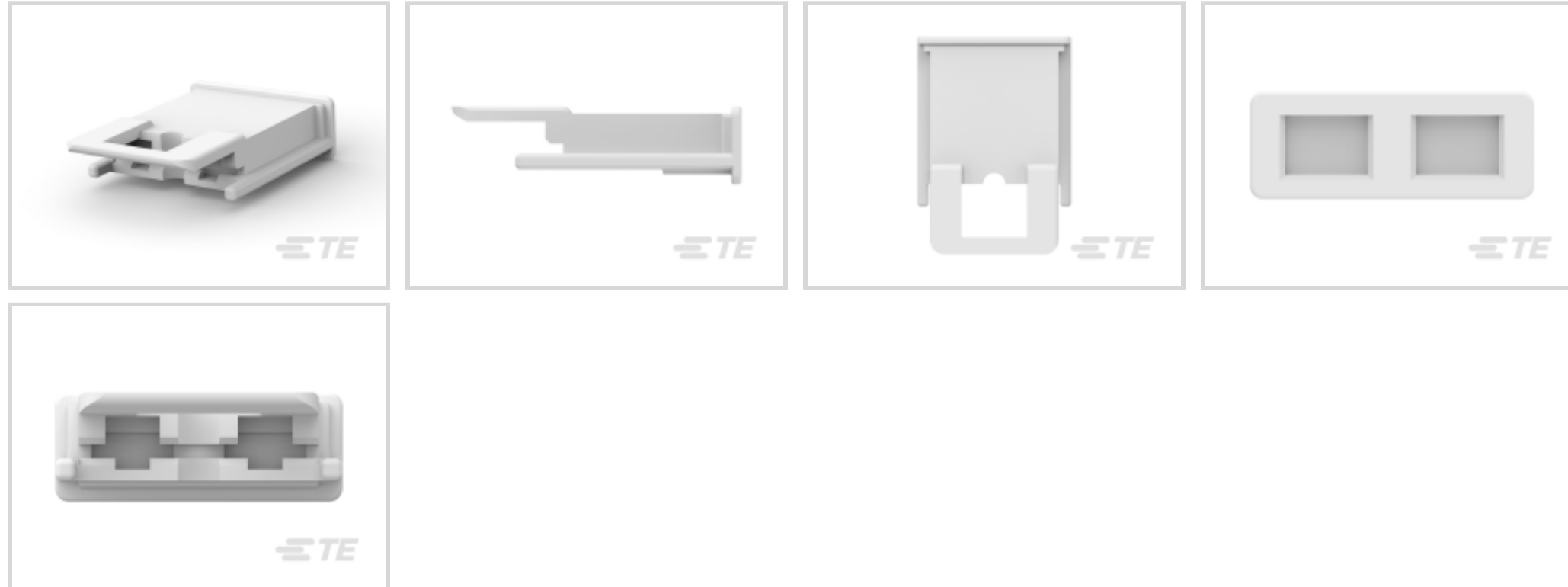

端子类型: 母端

连接器和壳体类型: 母端, 母端

位数: 2

端子方向: 直式

主要产品颜色: 土黄色

产品特性

产品类型特性

可密封	否
连接器和壳体类型	母端, 母端

结构特性

位数	2
----	---

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----

接触件特性

端子类型	母端
端子方向	直式
端子接合固定	带有

机械附件

接合固定类型	锁闭, 锁闭
接合对准	带有

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

壳体特性

外壳材料	PBT
中心线（间距）	9.5 mm[.374 in]

尺寸

产品宽度	7.8 mm
产品长度	20.6 mm[.811 in]

使用环境

工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

包装特性

封装数量	5100
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年6月（241） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | FASTON 快接端子 187

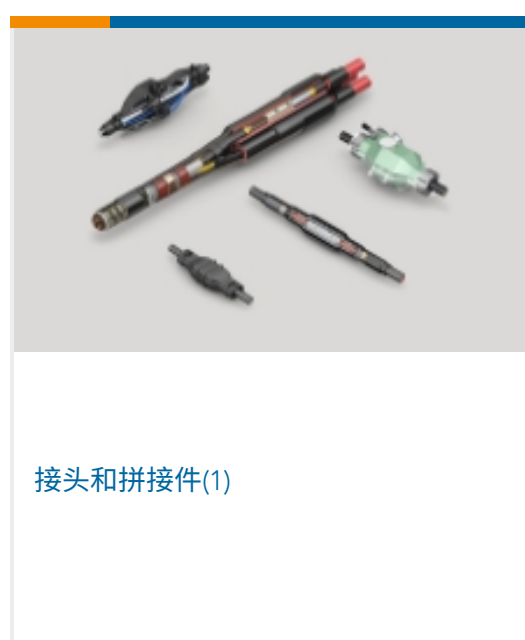

客户还购买了



TE 产品编号CB7837-000
RW-200-3/16-0-SP



TE 产品编号5069814012
CGPT-2.4/1.2-0-SP



TE 产品编号1-1703494-1
3POS, MCON 1.2 LL TAB SEALED
COD A



TE 产品编号968679-2
MQS, 母端和公端



TE 产品编号1-1670916-1
2POS, MCON 1.2 LL REC SEALED



TE 产品编号2-1761609-6
IDC LOW PRO HDR 16P RA SHT LAT



TE 产品编号474832-E
SRCP 1,27 6 F 1-KS IDC22 137 E1 162
1,27



TE 产品编号ER6729-000
D-436-82CS9376

文档

产品图纸

[187 FASTON HSG. REC. 9.5MM2P NATURAL](#)

德语

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_928673-1_B.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_928673-1_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_928673-1_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

产品规格

[.110,.187 & 250 Series FASTON Terminals](#)

英文版本

产品规格

英文版本