
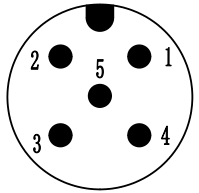
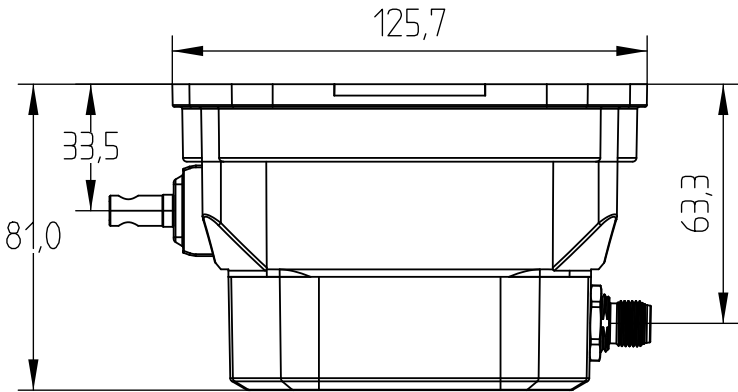
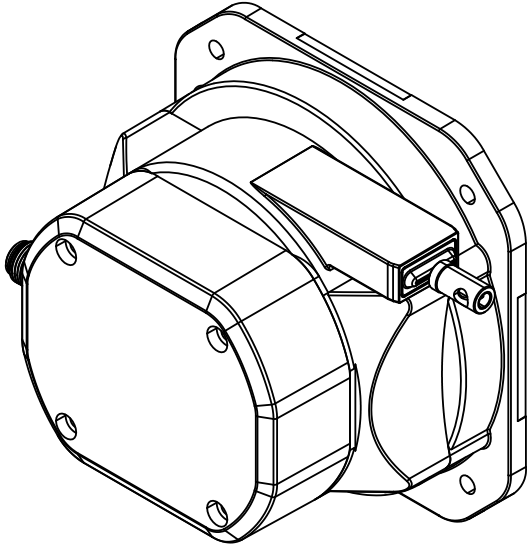


1G12M-10-2ABN

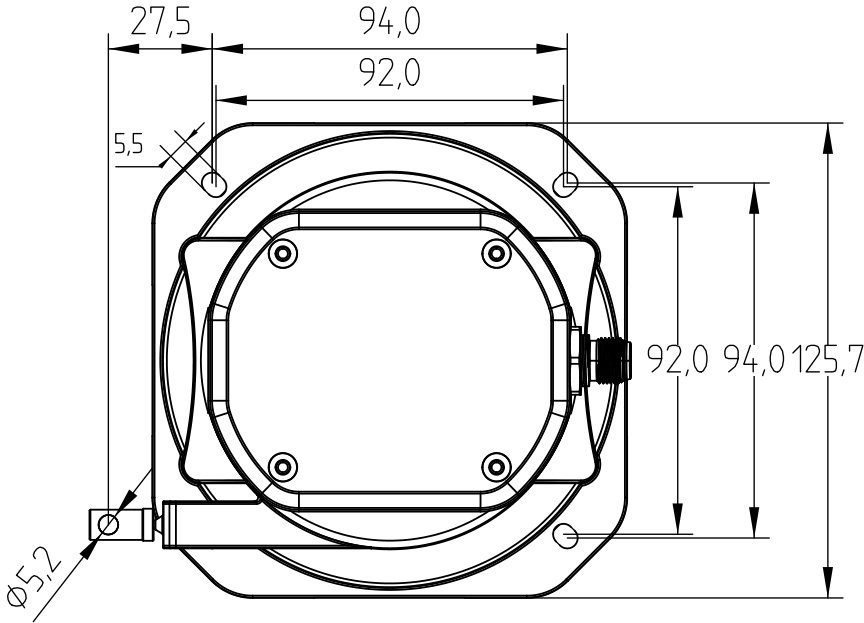

插座针序定义 (M12 5芯公插座)

1	2	3	4	5
CAN_GND	V+	GND	CAN_H	CAN_L

- 零件代号
- 技术参数:
1. 供电电压: 9-36 VDC ;
 2. 工作电流: 18 mA@24VDC;
 3. 长度量程: 10000mm;
 4. 输出信号: 4-20mA;
 5. 钢丝绳经: 0.7mm²;
 6. 壳体材质: ABS+PC ;
 7. 防护等级: IP66 ;
 8. 工作温度: -40℃ - +85℃ ;
 9. 安装方式: 垂直;

设计		标准化	
校核		工艺	
主管设计		审核	
		批准	

阶段	标记	质量	比例	测长传感器
		0.273	1:2	
江苏中泽智控科技有限公司				LG12M-10-2ABN
共1张	第1张	版本		替代