
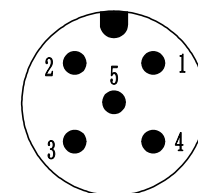
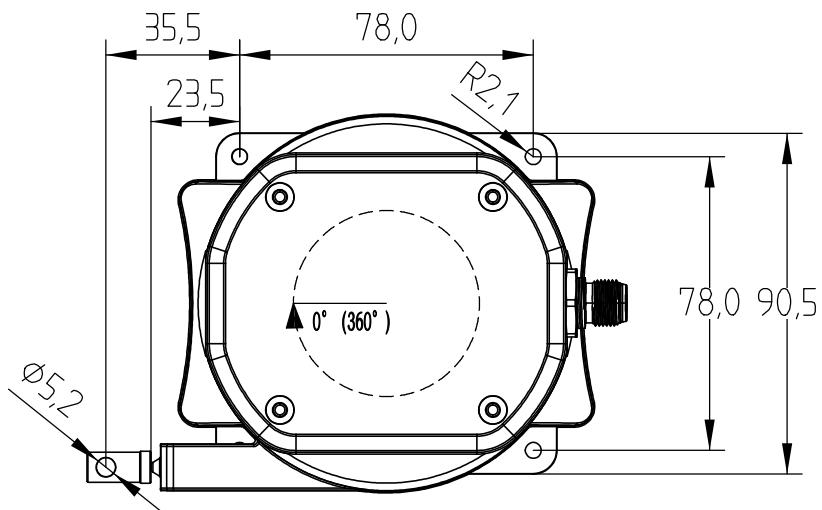
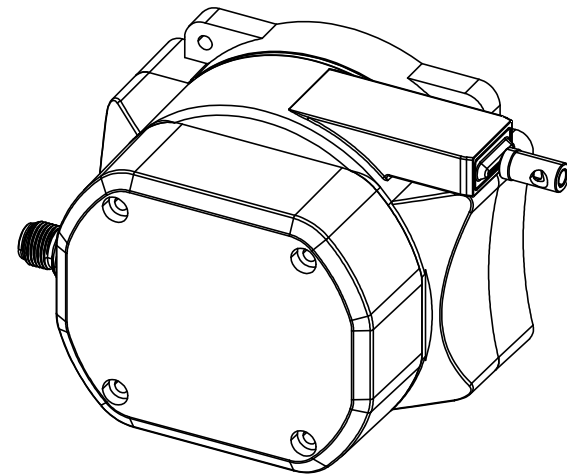


LG08M-03-1AAY

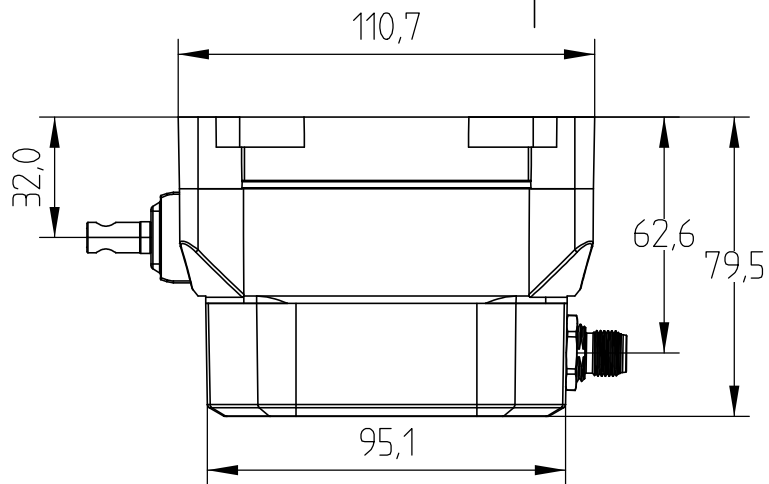

插座针序定义 (M12 5芯公插座)

1	2	3	4	5
CAN_GND	V+	GND	CAN_H	CAN_L

阶段标记				质量	比例	测长传感器
				0.273	1:2	
江苏中泽智控科技有限公司						LG08M-03-1AAY
共1张 第1张				版本		替代

技术参数:

- 1.供电电压：8-36 VDC；
- 2.工作电流：18 mA@24VDC；
- 3.长度量程：3000mm；
- 4.角度范围：0~360°；
- 5.信号类型：CANopen；
- 6.钢丝绳径：0.7mm²；
- 7.壳体材质：ABS+PC；
- 8.防护等级：IP66；
- 9.工作温度：-40℃ - +85℃；
- 10.安装方式：垂直；

设计

标准化

校核

工艺

主管设计

审核

批准

阶段标记

质量

比例

测长传感器

江苏中泽智控科技有限公司

LG08M-03-1AAY

共1张 第1张 版本

替代