

1
2
3
4
5
6

零件代号

借通用件登记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

技术参数:

1.供电电压: 9-36 VDC ;

2.工作电流: 18 mA@24VDC;

3.长度量程: 3000mm;

4.输出信号: 4-20 mA ;





5.钢丝绳径: 0.7mm²;

6.壳体材质: ABS+PC ;

7.防护等级: IP66 ;

8.工作温度: -40℃ - +85℃ ;

9.安装方式: 垂直;

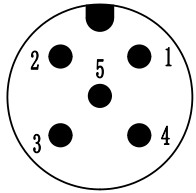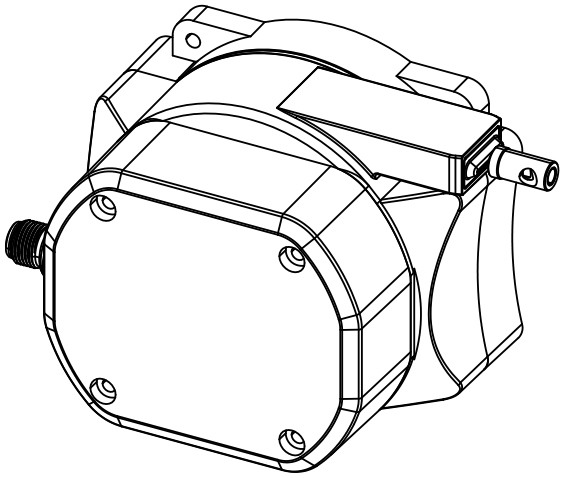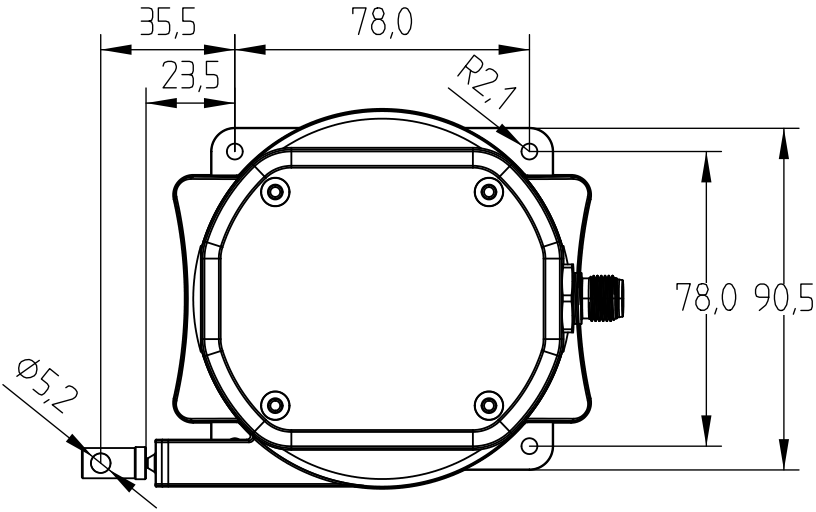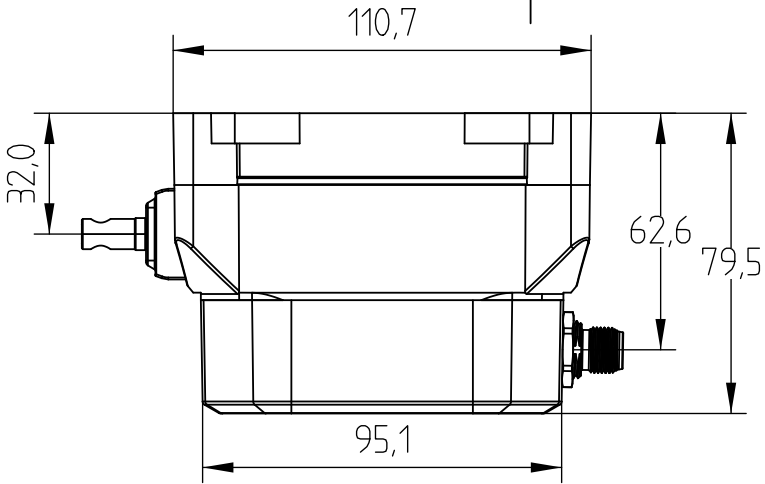

插座针序定义 (M12 5芯公插座)

1	2	3	4	5
	+Vs	GND		I _{out}

设计		标准化	
校核		工艺	
主管设计		审核	
		批准	

阶 段 标 记	质量	比例	测长传感器
	0.273	1:2	
江苏中泽智控科技有限公司			LG08M-03-2ABN
共1张	第1张	版本	替代