

1 2 3 4 5 6





LG12M-10-1AY

A

A

B

B

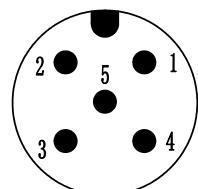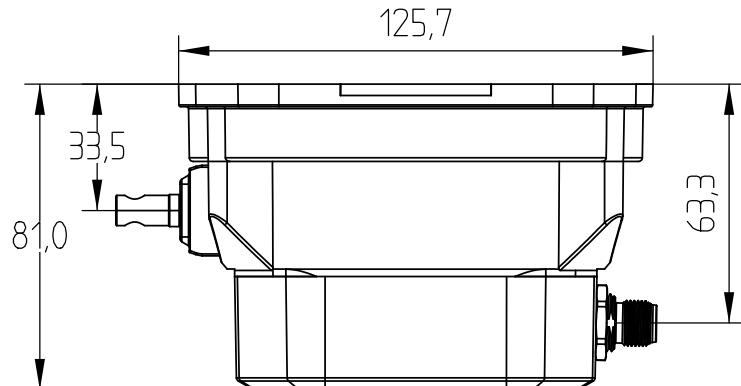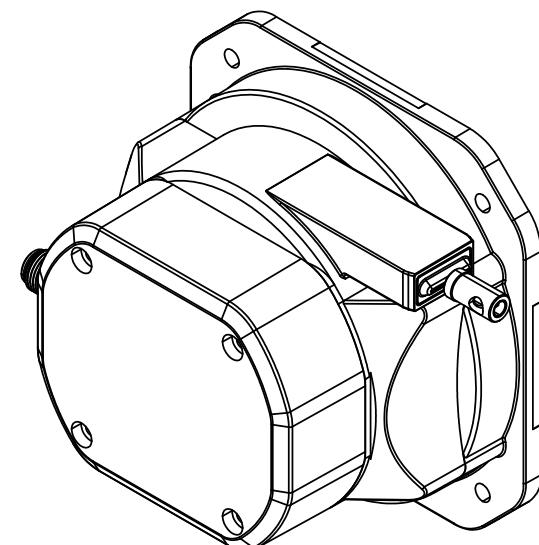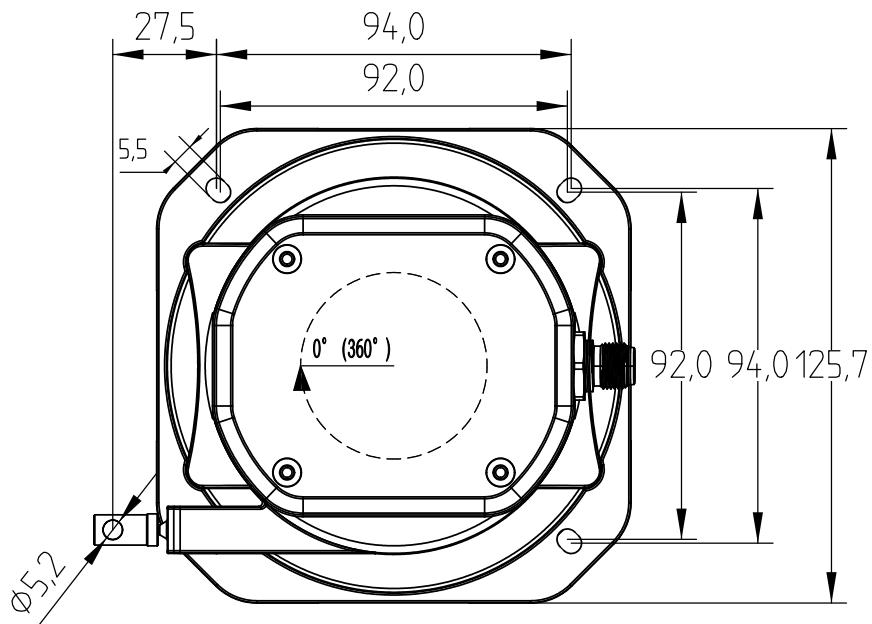

插座针序定义 (M12 5芯公插座)

1	2	3	4	5
CAN_GND	V+	GND	CAN_H	CAN_L

阶段标记		质量	比例	测长传感器
		0.273	1:2	
江苏中泽智控科技有限公司				LG12M-101AY
		共1张	第1张	版本
				替代

零件代号

技术参数:

1. 供电电压: 9-36 VDC ;
2. 工作电流: 18 mA@24VDC;
3. 长度量程: 10000mm;
4. 角度范围: 0~360° ;
5. 信号类型: CANopen ;
6. 钢丝绳经: 0.7mm²;
7. 壳体材质: ABS+PC ;
8. 防护等级: IP66 ;
9. 工作温度: -40℃ - +85℃ ;
10. 安装方式: 垂直;

借(通用)件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期

1

2

3

4

5

6