
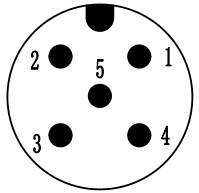
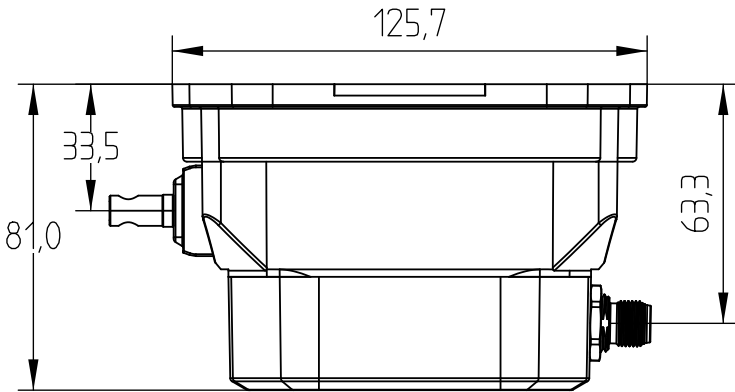
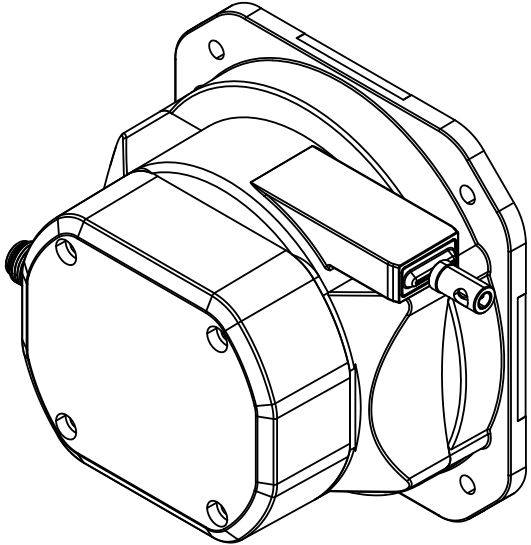


1G12M-10-1ABN

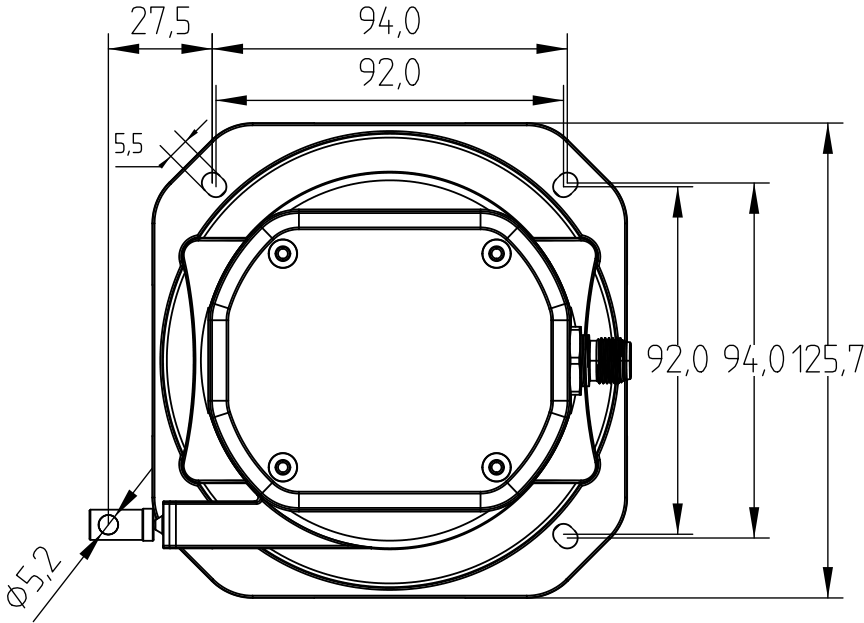

插座针序定义 (M12 5芯公插座)

1	2	3	4	5
CAN_GND	V+	GND	CAN_H	CAN_L

- 零件代号
- 技术参数:
- 1.供电电压: 9-36 VDC ;
 - 2.工作电流: 18 mA@24VDC;
 - 3.长度量程: 10000mm;
 - 4.信号类型: CANopen ;
 - 5.钢丝绳经: 0.7mm²;
 - 6.壳体材质: ABS+PC ;
 - 7.防护等级: IP66 ;
 - 8.工作温度: -40℃ - +85℃ ;
 - 9.安装方式: 垂直;

设计		标准化	
校核		工艺	
主管设计		审核	
		批准	

阶段	标记	质量	比例	测长传感器
		0.273	1:2	
江苏中泽智控科技有限公司				LG12M-10-1ABN
共1张	第1张	版本		替代