
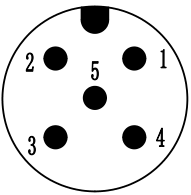
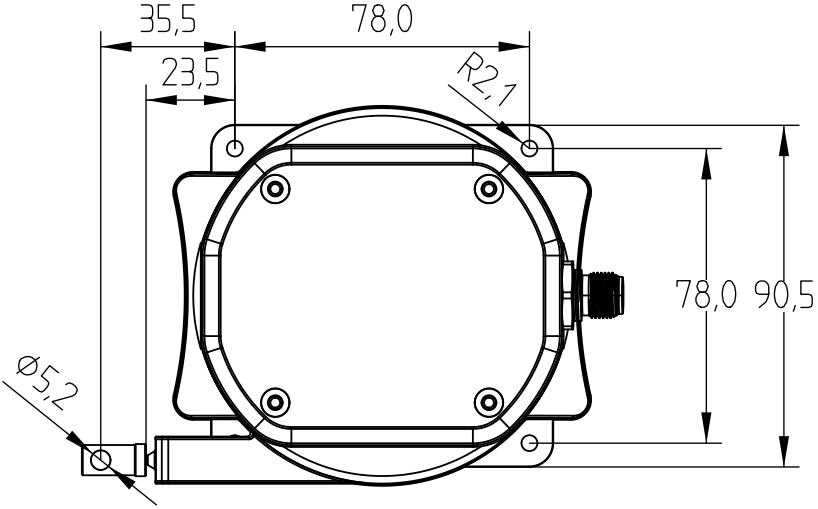
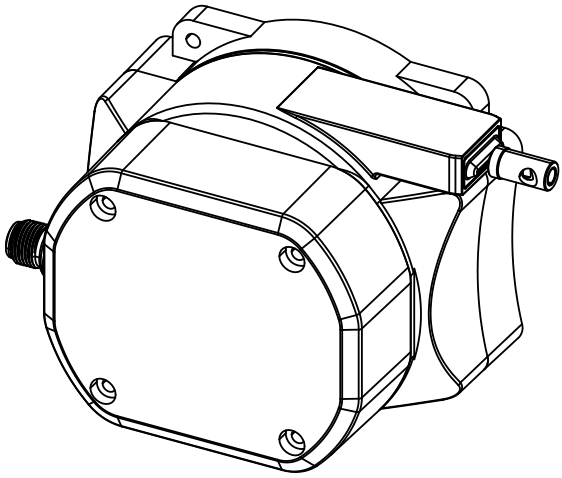


1
2
3
4
5
6

1G08M-05-2ABN

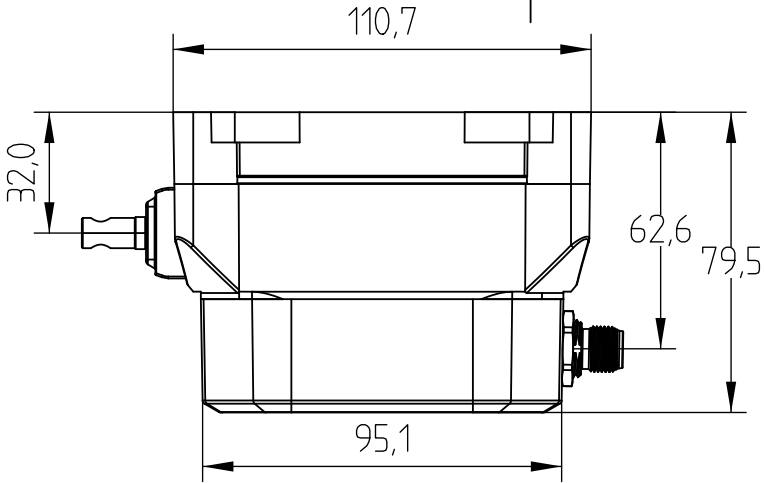

零件代号

技术参数:

- 1.供电电压: 9-36 VDC ;
2.工作电流: 18 mA@24VDC;
3.长度量程: 5000mm;
4.输出信号: 4-20 mA ;
5.钢丝绳径: 0.7mm²;
6.壳体材质: ABS+PC ;
7.防护等级: IP66 ;
8.工作温度: -40℃ - +85℃ ;
9.安装方式: 垂直;

插座针序定义 (M12 5芯公插座)

1	2	3	4	5
	+Vs	GND		I _{out}

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

阶 段 标 记				质量	比例	测长传感器
				0.273	1:2	
江苏中泽智控科技有限公司						LG08M-05-2ABN
共1张 第1张 版本						替代

设计		标准化	
校核		工艺	
主管设计		审核	
		批准	