


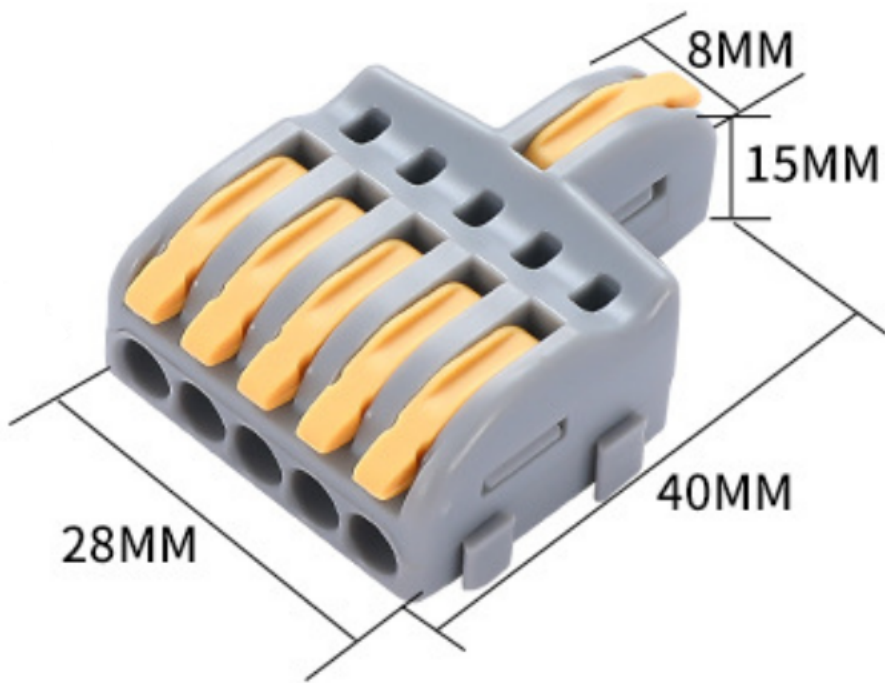

一进五出黄色接线端子

- 技术参数
- 适用线规: 0.08-4.0mm² / 28-11AWG (软硬线通用)
- 温度范围: -40° to 110°
- 额定电压: 450V
- 绝缘电压: 4kV
- 额定电流: 32A
- 材料:
 - 壳体: PA66/聚碳PC
 - 联络件: 紫铜
 - 弹簧扣: 301不锈钢
- 符合: ROHS2.0标准
- 标准: GB13140.1-2008
- 剥线长度: 10m

深圳市金航标电子有限公司	WWW.BDS666.COM	公差		品名	单位	mm	文件编号	
KH-KPCT-F15-Y	0755-28190160	0,000	± 0,05 ± 0,10 ±	KH-KPCT-F15-Y	比例	1:1	定制日期	2019-02-19
		0,00			视图		修改日期	
		0,0			版本	A0	材质	
		0,	±1°					
		ANGLE	(角度)					