



PCT-212

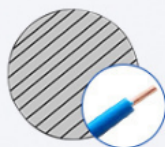

单股硬线
0.05-4.0mm²

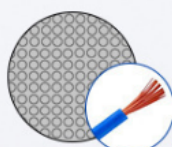

多股软线
0.05-2.5mm²

额定电压: 250V/4KV
额定电流: 32A
额定功率: 7KW



安规认证 regulations:

CE

材质 Isert:

PCT

连接件 Contact:

铜 Copper

规格 Ampere/Voltage:

32A
250V/600V

进线范围 Cross Section:

0.08-4.0mm² (实心线 Hard wire)
0.08-2.5mm² (软线 Flexible cord)

工作温度 Working:

-40~105°C

剥线长度 Strip length:

10~12mm

深圳市金航标电子有限公司

WWW.BDS666.COM

KH-PCT-212

0755-28190160

公差

品名

单位

mm

文件编号

0,000

0,00

0,0

0,

ANGLE
(角度)

± 0,05
± 0,10
±

±1°

KH-PCT-212

比例

1:1

视图



版本

AO

定制日期

2019-02-19

修改日期

材质