



## 产品承认书 SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称:

CUSTOMER

我司料号:

OUR PART NO.

XREP1410B-100M

我司品名:

OUR PART NAME

EP电感

送样日期:

DATE SAMPLES

数量:

QUANTITY

### 制造确认 MANUFACTURER APPROVE

| 拟制 DRAWN | 审核 CHECKED | 确认 APPROVED |
|----------|------------|-------------|
| 黄禾香      | 饶平         | 李振雄         |

### 客户确认 CUSTOMER APPROVE

客户名称 CUSTOMER NAME:

客户料号 CUSTOMER P/N:

规格型号 DESCRIPTION:

EP1410B 10UH 20%

检查结果: ☐ 合格 ☐ 不合格

签名及盖章:

INSPECT RESULT ACCEPT REJECT

SIGNATURE AND STAMP

说明 REMARK:

如对本承认书内容有异议请提出或标记发送至我司, 本承认书在未收到异议回复时于本承认书提供一周后生效。

东莞市祥如电子有限公司

地址: 广东省东莞市塘厦镇莲湖第一工业区南二横路 36号B栋


电话: 0769-86346548 传真: 0769-86346358

邮箱: dgxiangru@126.com

产品承认书  
SPECIFICATION FOR APPROVAL

|                        |                |                       |                  |
|------------------------|----------------|-----------------------|------------------|
| 客户名称<br>CUSTOMER       |                | 日期<br>DATE            | 2024-6-21        |
| 客户物料编号<br>CUSTOMER P/N |                | 客户规格型号<br>DESCRIPTION | EP1410B 10UH 20% |
| 我司物料编号<br>OUR PART NO  | XREP1410B-100M | 我司品名<br>OUR PART NAME | EP电感             |

外观尺寸 Appearance of size  
单位 Unit: mm

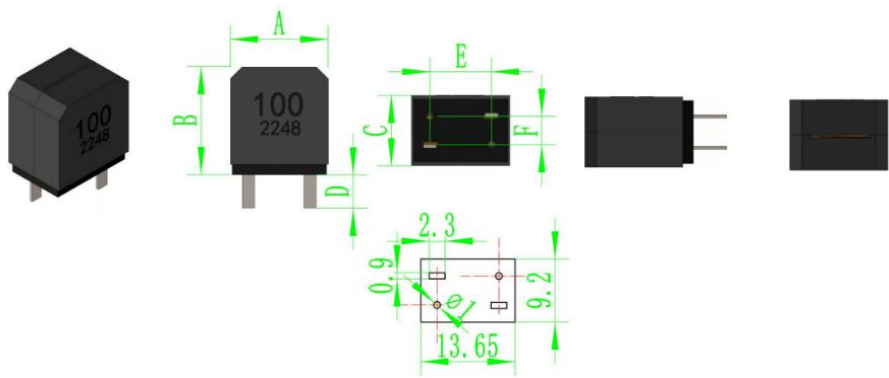


|          |         |          |         |         |         |   |  |  |  |  |  |
|----------|---------|----------|---------|---------|---------|---|--|--|--|--|--|
| A        | B       | C        | D       | E       | F       | G |  |  |  |  |  |
| 14.0±0.5 | 16.0MAX | 10.0±0.5 | 5.0±0.5 | 9.8±0.5 | 4.3±0.5 | / |  |  |  |  |  |


REEL DIMENSIONS UNITmm:

|             |      |
|-------------|------|
| EP149S-100M | QTY  |
| PCS/Reel    | 225  |
| Outer Box   | 1350 |

Material:Paper,pearl cotton:

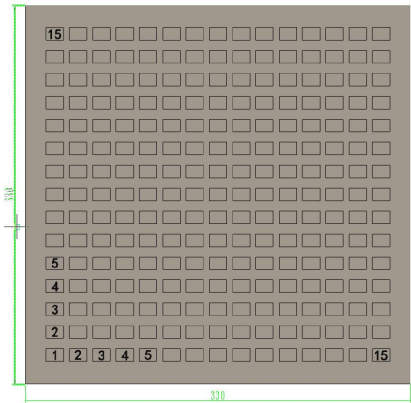

6层珍珠棉/箱

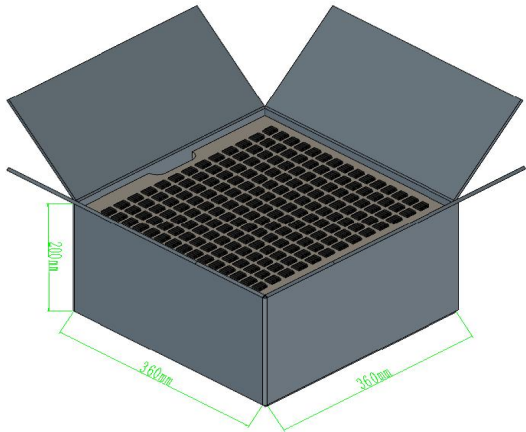




产品承认书  
SPECIFICATION FOR APPROVAL

|                        |                |                       |                  |
|------------------------|----------------|-----------------------|------------------|
| 客户名称<br>CUSTOMER       |                | 日期<br>DATE            | 2024-6-21        |
| 客户物料编号<br>CUSTOMER P/N |                | 客户规格型号<br>DESCRIPTION | EP1410B 10UH 20% |
| 我司物料编号<br>OUR PART NO  | XREP1410B-100M | 我司品名<br>OUR PART NAME | EP电感             |

电性能参数

| Part Number<br>型号 | Inductance (uH)<br>电感量 | 精度<br>(±) | 饱和电流<br>(A) | 直流电阻<br>DCR<br>(mΩ)Max | 测试条件At       |  |
|-------------------|------------------------|-----------|-------------|------------------------|--------------|--|
| XREP1410B-100M    | 10                     | 20%       | 12.5        | 6.80                   | 100KHz/0.25V |  |

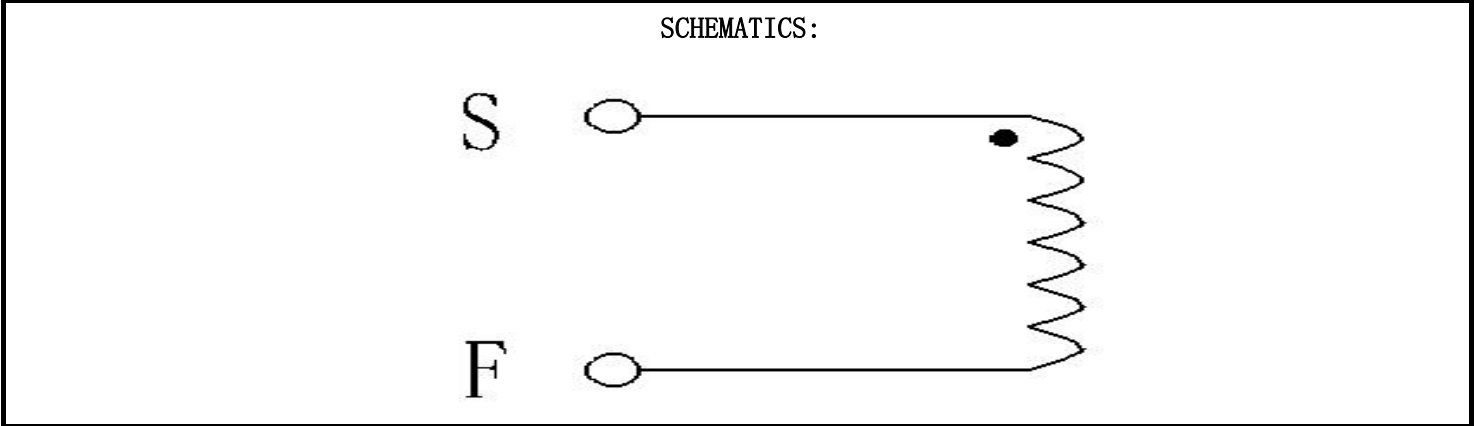

|                                                      |            |             |  |
|------------------------------------------------------|------------|-------------|--|
| 存储条件 Storage conditions                              |            |             |  |
| (1) 存放货物的库房应满足以下条件: 温度: -10 ~ +40°C, 相对湿度: 30 ~ 70%。 |            |             |  |
| (2) 禁止将产品保管在腐蚀性物质中, 否则将引起端头氧化, 导致降低焊接性。              |            |             |  |
| (3) 为了避免受潮气、灰尘等物质的影响, 产品应保管于货架上。                     |            |             |  |
| (4) 产品保管在库房中, 应避免热冲击、振动以及直接光照等等。                     |            |             |  |
| (5) 产品应密封包装。                                         |            |             |  |
| 制表 MADE                                              | 审核 CHECKED | 批准 APPROVED |  |
| 黄禾香                                                  | 饶平         | 李振雄         |  |