


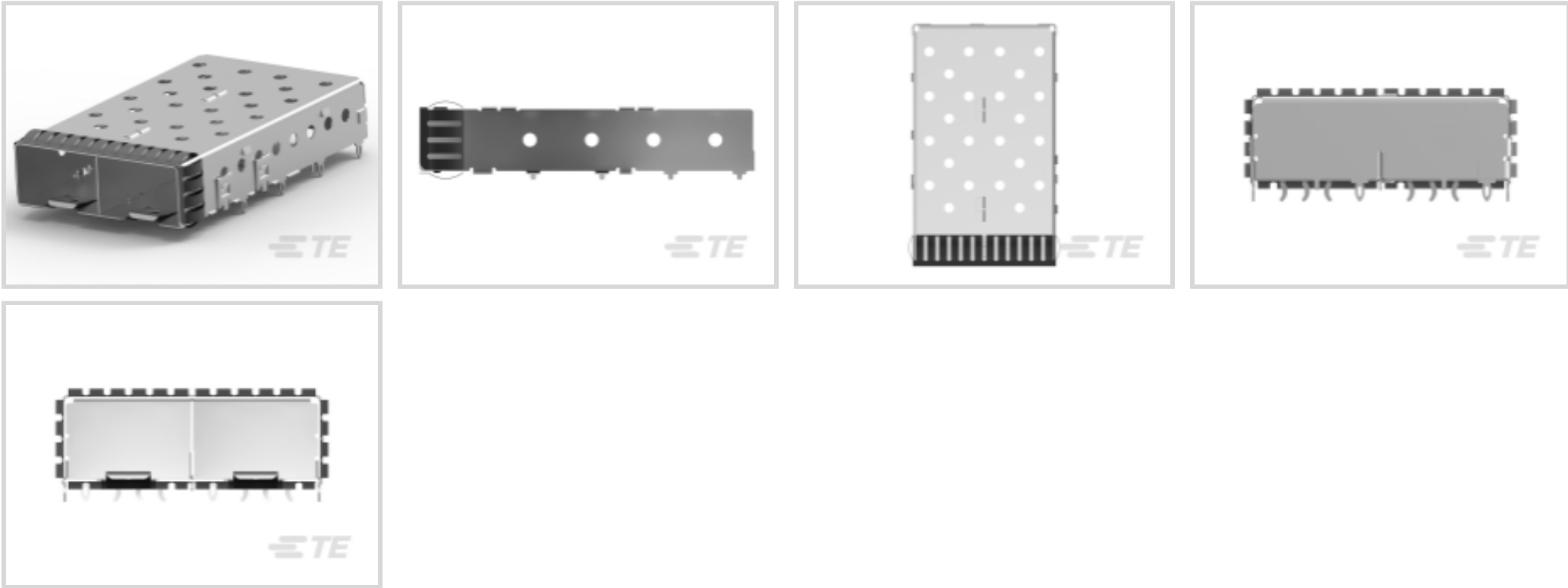

TE 内部编号 2007263-1
SFP+, Cage, Operating Temperature Range -55 – 105 °C [-67 – 221 °F], Data Rate (Max) 16 Gb/s, 2 Ports, Port Matrix Configuration 1 x 2
[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 插拔式 IO 连接器和笼子



插拔式 I/O 产品类型: 壳体
可密封: 否
工作温度范围: -55 – 105 °C [-67 – 221 °F]
数据速率（最大值）: 16 Gb/s
端口数量: 2

产品特性

产品类型特性

笼子类型	联动
插拔式 I/O 产品类型	壳体
可密封	否
外形尺寸	SFP+

结构特性

端口数量	2
端口矩阵配置	1 x 2

电气特征

数据速率（最大值）	16 Gb/s
-----------	---------

端接特性

端接柱体和尾部长度的	2.05 mm[.081 in]
PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接

壳体特性

笼子材料	镍银
------	----

尺寸



PCB 厚度（建议）	2.25 mm[.089 in]
------------	------------------

使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

插拔式 I/O 应用	SFP+
兼容的散热器	否

包装特性

封装方法	Box
------	-----

其他

包括的光管	否
EMI 遏制特性类型	内部/外部 EMI 簧片

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年6月（241） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

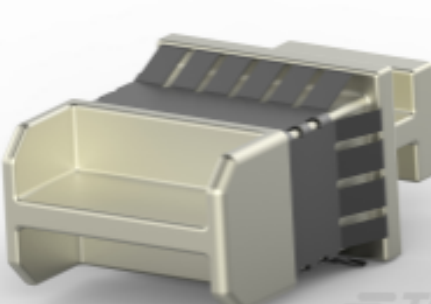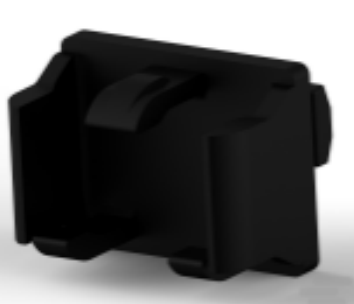

 TE 产品编号 CAT-C11-H50626 30 AWG SFP+ 对 SFP+ I/O 电缆组件	 TE 产品编号 CAT-C11-H506 26 AWG SFP+ 对 SFP+ I/O 电缆组件	 TE 产品编号 CAT-C11-H5062 28 AWG SFP+ 对 SFP+ I/O 电缆组件	 TE 产品编号 CAT-SF59-C76264 SFP 连接器
 TE 产品编号 CAT-C11-N490325 QSFP28-4 SFP+ 电缆组件：26 AWG	 TE 产品编号 CAT-C11-N490333 QSFP28-4 SFP+ 电缆组件：30 AWG	 TE 产品编号 2334985-2 SFP28 DIRECT ATTACH CA, 1M, 32AWG	 TE 产品编号 CAT-C11-N4901114 30 AWG SFP28 对 SFP28 电缆组件
 TE 产品编号 CAT-C11-N49011 26 AWG SFP28 对 SFP28 电缆组件	 TE 产品编号 CAT-Q17-N49011 QSFP56-4 SFP56 电缆组件：30 AWG	 TE 产品编号 CAT-Q17-N490333 QSFP56-4 SFP56 电缆组件：26 AWG	 TE 产品编号 4-2821222-5 SFP56 DIRECT ATTACH CA, 2M, 30AWG
 TE 产品编号 4-2821224-5 SFP56 DIRECT ATTACH CA, 3M, 26AWG	 TE 产品编号 CAT-C11-H5 24 AWG SFP+ 对 SFP+ I/O 电缆组件	 TE 产品编号 2007182-1 SFP Standard 1x2 Light Pipe Assm	 TE 产品编号 1888901-1 SFP+ EMI Plug
 TE 产品编号 1367147-1 SFP COVER, UNPLATED	 TE 产品编号 1367147-3 SFP COVER, UNPL, NO LOGO	 TE 产品编号 1761394-1 DUST COVER, SFP, GANGED & STACKED	 TE 产品编号 2018002-3 SEATING TOOL, 1X2 KIT

客户还购买了



TE 产品编号1888250-1
Low Profile,RJ45,1x1,GRN/YEL



TE 产品编号2227104-1
1X2 CAGE ASSY, BHND BEZEL, QSFP28




TE 产品编号1-2328461-1
280 POS., CONNECTOR ASSEMBLY, SLIVER 2.0



TE 产品编号1-2351053-2
LGA4677 SOCKET COVER



TE 产品编号1-2379397-5
MCIO INTERGRATED CONN, V/T,8X, SMT TYPE

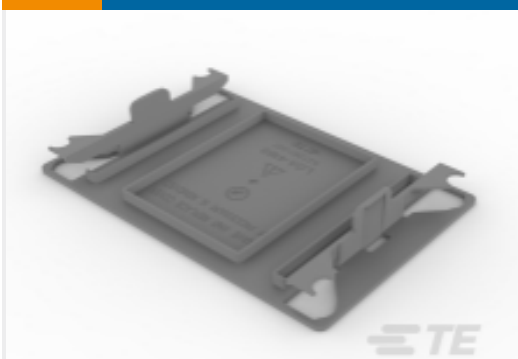

TE 产品编号2-2330553-1
SOCKET P4/P5 DUST COVER, LGA4189



TE 产品编号2173238-1
1x3 Cage Assy, Bhnd Bezel, QSFP28



TE 产品编号5-5223955-4
UPM VERTICAL REC 3P CONN, HI CURRENT



TE 产品编号2381935-2
HD+ CE, 2X7P-2X10S, OFFSET-STR

文档

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_2007263-1_C.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2007263-1_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2007263-1_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

1773408-1 Pluggable Input/Output Solutions catalog - SFP+ section

英文版本

SFP+ Product Family: Cages, Connectors, Cable Assemblies 4-1773449-5

英文版本



4-1773455-3 - Quick Reference Guide SFP+ Solutions

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本