

胜牌电线电缆公司
TRIUMPH CABLE CO., LTD

规格承认书
SPECIFICATION FOR APPROVAL

品名/规格: UL1007系列
STYLES&SIZE _____

客户名称: _____ 客户料号: _____
CUSTOMER CUSTOMER P/N _____

设计卡号: _____ 承认书号: SPDX-2021102901
ED NO. APPROVAL NO _____

制定日期: 2021-10-29 版本版次: A/0
DATE EDITION _____

胜牌签章栏: TRIUMPCABLE APPROVAL COLUMN		
制定	审核	核准
刘水根		

客户确认栏: CUSTOMER APPROVAL COLUMN	
确认	核准

东莞市胜牌电线电缆有限公司 DONG GUAN TRIUMPH CABLE CORPORATION LIMITED


地址: 广东省东莞市虎门镇路东新安大道新园南一路1号

电话: 0769-38972008

传真: 0769-85017660

网址: www.triumphcable.com

E-mail: Johnson@triumphcable.com.cn

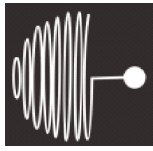

胜牌电线电缆公司 TRIUMPH CABLE CO., LTD

规格承认书 SPECIFICATION FOR APPROVAL

规格型号 SPEC NO.	UL1007系列		
额定温度 RATED TEMPERATURE	80℃	额定电压 RATED VOLTAGE	300V
环保标准 ENVIRONMENTAL STANDARDS	ROHS	参照标准 REFERENCE STANDARD	UL758-2019
CONSTRUCTION FIGURE 结构简图			

TECHNICAL PARAMETERS 技术参数

AWG 线号数	mm ² 平方数	(NO./mm) (±0.008) 线数/线径	Dia. (mm) 导体外径	Nom. Thick. (mm) 平均厚度	Dia. (mm) 成品外径	COND. RESISTANCE 导体电阻(Ω/KM20℃)	RATED CURRENT 安全电流(A/30℃)	DIELECTRIC TEST 耐压测试(AC V/min)
30	0.055	7/0.10TS	0.30(Ref)	0.38	1.1±0.1	381	1.7	2000
28	0.089	7/0.127TS	0.38(Ref)	0.38	1.2±0.1	239	2.3	2000
26	0.14	7/0.16TS	0.48(Ref)	0.38	1.3±0.1	150	3.0	2000
24	0.22	11/0.16TS	0.61(Ref)	0.38	1.4±0.1	94.2	3.9	2000
22	0.34	17/0.16TS	0.76(Ref)	0.38	1.6±0.1	59.4	5.6	2000
20	0.52	21/0.178TS	0.94(Ref)	0.38	1.8±0.1	36.7	7.5	2000
18	0.85	34/0.178TS	1.18(Ref)	0.38	2.1±0.1	23.2	12.0	2000
16	1.32	26/0.254TS	1.50(Ref)	0.38	2.4±0.1	14.6	17	2000

CONDUCTOR 导体	MATERIAL 材质	TINNED STRANDED COPPER(镀锡铜)	
INSULATION 绝缘	MATERIAL 材质	PVC(RoHS)	

COLOR 颜色	BLACK. BROWN. RED. ORANGE. YELLOW. GREEN. BLUE. PURPLE. GREY. WHITE. PINK. YELLOW NOTE GREEN. YELLOW ROLLING GREEN(黑.棕.红.橙.黄.绿.蓝.紫.灰.白.粉红.黄注绿.黄滚绿)
-------------	---

PHYSICAL CHARACTERS 物性	AGING TEST老化测试		TENSILE STRENGTH(MIN) 抗张强度(最小)	ELONGATION(MIN) 伸长率(最小)
	INSULATION 绝缘	UNAGED老化前	10.3MPa	100%
		AGING老化后 (113±2℃*168hr)	70%	65%

OLD MARKING 旧印字1	E249743 AWM 1007 **AWG VW-1 80℃ 300V CHENGXING C AWM I A **AWG 80℃ 300V FT1
---------------------	--

OLD MARKING 旧印字2	E249743 AWM 1007 **AWG 80℃ 300V VW-1 CHENGXING C AWM I A **AWG 80℃ 300V FT1
---------------------	--

OLD MARKING 旧印字3	E249743 AWM 1007 **AWG 80℃ 300V VW-1 CHENGXING C AWM I A **AWG 80℃ 300V FT1 TRIUMPHCABLE
---------------------	---

NEW MARKING 新印字	E249743 AWM 1007 **AWG 80℃ 300V VW-1 C AWM I A **AWG 80℃ 300V FT1 TRIUMPHCABLE
--------------------	---

REMARK 备注	从2021年4月13日起公司启用新印字代替旧印字, 由于库存式生产, 本公司现阶段有新旧四种不同印字库存产品, 如对印字内容没有在订单上提出要求, 视为同时可以接受四种不同印字, 敬请留意
--------------	--