

胜牌电线电缆公司 TRIUMPH CABLE CO., LTD

规格承认书 SPECIFICATION FOR APPROVAL

品名/规格:
STYLES&SIZE

UL1061系列

客户名称:
CUSTOMER

客户料号:
CUSTOMER P/N

设计卡号:
ED NO.

承认书号:
APPROVAL NO SPD-2021041736

制定日期:
DATE 2021-04-17

版本版次:
EDITION A/0

胜牌签章栏: TRIUMPCABLE APPROVAL COLUMN		
制定	审核	核准
刘水根		

客户确认栏: CUSTOMER APPROVAL COLUMN	
确认	核准

东莞市胜牌电线电缆有限公司 DONG GUAN TRIUMPH CABLE CORPORATION LIMITED


地址: 广东省东莞市虎门镇路东新安大道新园南一路1号

电话: 0769-38972008

传真: 0769-85017660


网址: www.triumphcable.com

E-mail: Johnson@triumphcable.com.cn

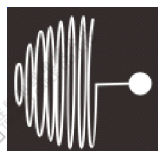

胜牌电线电缆公司 TRIUMPH CABLE CO., LTD

规格承认书 SPECIFICATION FOR APPROVAL

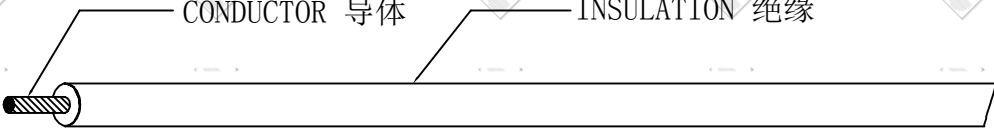规格型号 SPEC NO.		UL1061系列					
额定温度 RATED TEMPERATURE		80℃		额定电压 RATED VOLTAGE		300V	
环保标准 ENVIRONMENTAL STANDARDS		ROHS2.0		参照标准 REFERENCE STANDARD		UL758-2019	
CONSTRUCTION FIGURE 结构简图							
TECHNICAL PARAMETERS 技术参数							
AWG 线号数	(No. /mm) (±0.008) 线数/线径	Dia. (mm) 导体外径	Nom. Thick. (mm) 平均厚度	Dia. (mm) 成品外径	COND. RESISTANCE 导体电阻 (Ω /KM20℃)	INSU. RESISTANCE 绝缘电阻 (MΩ /KM20℃)	DIELECTRIC TEST 耐压测试 (AC V/min)
30	7/0.10TS	0.30 (Ref)	0.25	0.8±0.1	381	5	2000
28	7/0.127TS	0.38 (Ref)	0.25	0.9±0.1	239	5	2000
26	7/0.16TS	0.48 (Ref)	0.25	1.0±0.1	150	5	2000
24	11/0.16TS	0.61 (Ref)	0.25	1.1±0.1	94.2	5	2000
22	17/0.16TS	0.76 (Ref)	0.25	1.3±0.1	59.4	5	2000
20	21/0.178TS	0.94 (Ref)	0.25	1.5±0.1	36.7	5	2000
18	34/0.178TS	1.18 (Ref)	0.25	1.8±0.1	23.2	5	2000
16	26/0.254TS	1.50 (Ref)	0.25	2.1±0.1	14.6	5	2000
CONDUCTOR 导 体		MATERIAL	材质	TINNED STRANDED COPPER (镀锡铜)			
INSULATION 绝 缘		MATERIAL	材质	PVC (RoHS)			
COLOR 颜色		BLACK. BROWN. RED. ORANGE. YELLOW. GREEN. BLUE. PURPLE. GREY. WHITE. PINK. YELLOW NOTE GREEN. YELLOW ROLLING GREEN (黑. 棕. 红. 橙. 黄. 绿. 蓝. 紫. 灰. 白. 粉红. 黄注绿. 黄滚绿)					
PHYSICAL CHARACTERS 物性		AGING TEST老化测试			TENSILE STRENGTH (MIN) 抗张强度 (最小)		ELONGATION (MIN) 伸长率 (最小)
		INSULATION 绝缘	UNAGED老化前		20.7MPa		100%
OLD MARKING 旧印字		E249743 ㄣ AWM 1061 **AWG 80℃ 300V VW-1 CHENGXING C ㄣ AWM I A **AWG 80℃ 300V FT1					
OLD MARKING 旧印字		E249743 ㄣ AWM 1061 **AWG 80℃ 300V VW-1 CHENGXING C ㄣ AWM I A **AWG 80℃ 300V FT1 TRIUMPHCABLE					
NEW MARKING 新印字		E249743 ㄣ AWM 1061 **AWG 80℃ 300V VW-1 C ㄣ AWM I A **AWG 80℃ 300V FT1 TRIUMPHCABLE					
REMARK 备注		从2021年4月13日起公司启用新印字代替旧印字, 由于库存式生产, 本公司现阶段有新旧三种不同印字库存产品, 如对印字内容没有在订单上提出要求, 视为同时可以接受三种不同印字, 敬请留意					

表单编号: TRIU-13-04-15