

## DS-3E0518P-E 千兆 PoE 交换机

DS-3E0518P-E是我公司自主研制的二层PoE网络交换机，该交换机在满足高性能接入的基础上，提供先进的以太网PoE供电技术，全千兆网络设计，确保网络和适配数据的稳定上传。



### 功能特性

- 提供 16 个千兆 PoE 电口，1 个千兆电口，1 个千兆光口。
- 支持 IEEE 802.3at/af。
- 支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x。
- 支持 6 KV 防浪涌（PoE 口）。
- 支持 PoE 输出功率管理。
- 千兆网络接入设计。
- 线速转发、无阻塞设计。
- 存储转发交换方式。
- 坚固式高强度金属外壳。

### 技术参数


型号	DS-3E0518P-E
网络指标	
接口数量	16 个千兆 PoE 电口，1 个千兆电口，1 个千兆光口
接口类型	RJ45 电口，全双工，MDI/MDI-X 自适应
标准	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
处理类型	存储转发
MAC 地址表	8 K
交换容量	36 Gbps
包转发率	26.784 Mpps
内部缓存	4.1 Mbits



型号	DS-3E0518P-E
<b>PoE 供电</b>	
供电标准	IEEE 802.3af、IEEE 802.3at
供电线芯	网线的 1/2/3/6 供电
PoE 端口	1~16
端口最大供电功率	30 W
整机最大供电功率	230 W
<b>机械结构</b>	
外壳	金属材质, 有风扇
重量	2.67 kg
尺寸(长×高×深)	440 mm × 44 mm × 220.8 mm
<b>环境</b>	
操作温度	0°C~40°C
存储温度	-40°C~85°C
相对湿度	5%~95% (无凝露)
<b>电源</b>	
电源规格	100~240 VAC, 50/60 Hz, 最大 4 A

## 物理接口

前面板:

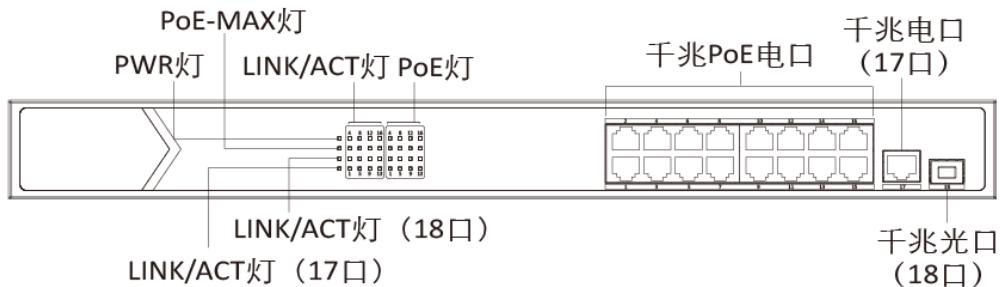


后面板:



## 订货型号

DS-3E0518P-E V2

## 外形尺寸

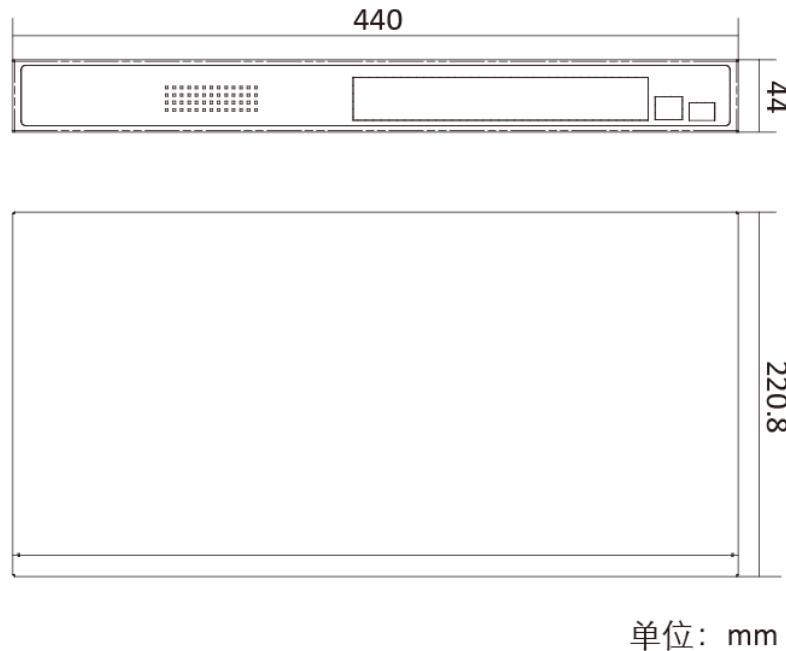

单位: mm

## 典型应用

